


CONDITIONNEMENT
SAC PLASTIQUE THERMOUSUDE


EMBALLAGE CARTON

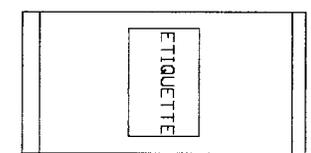

DETAIL ETIQUETTE

LONGUEURS VOIR TABLEAU

LOVAGE

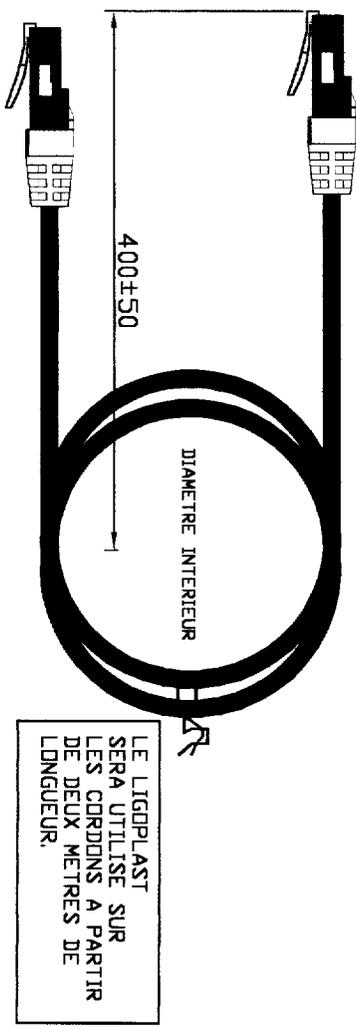


LE Ø INTERIEUR POUR LES CORDONS JUSQU'A 2 METRES SERA DE 100 MINI 130 MAXI

LE Ø INTERIEUR POUR LES CORDONS SUPERIEURS A 2 METRES SERA DE 150 MINI 190 MAXI

LE LIQDPLAST SERA UTILISE SUR LES CORDONS A PARTIR DE DEUX METRES DE LONGUEUR.

CABLAGE CROISE 10BT

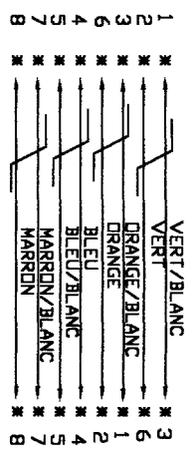


CODE COMMANDE CARACTERE GRAS HAUTEUR 5MM

QUANTITE DE L'UNITE DE VENTE

HAUTEUR 4MM

HAUTEUR 3MM

REFERENCE RS
SANS TIRET NI ESPACE
STYLE DE CODE BARRE CODE 128
(JEU A DU B)

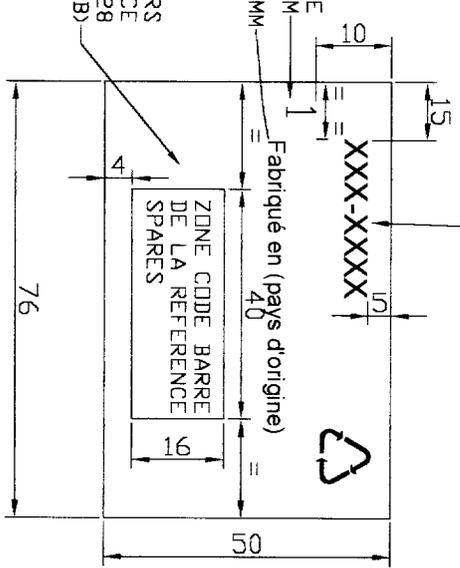

POLICE DE CARACTERE ARIAL NOIR
COULEUR DU FOND DE L'ETIQUETTE JAUNE

IND. MODIFICATIONS


IND. MODIFICATIONS

REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION DE LA SOCIETE

DECELECT FORGOS
ROZET SAINT ALBIN
02PJO DULCHY LE CHATEAU
TELE. 03 23 71 11 11
FAXI. 03 23 71 09 30

MATERIE:
ECH.
TOL. GEN.
USINAGE.
DATE.
TRAITEMENT.

DESSINE PAR	VERIFIE PAR	FORMAT	
DUPREZ	KRULIC	A4	

 

N° de Support	Ind.	Modifications
SETI 24		

DESIGNATION:

CORDON RJ45/RJ45 CROISE 10BT UTP
SURMODULE INCOLORE TYPE CRC503NB4

NOMENCLATURE CORRESP. N°

NUMERO DU PLAN	Ind.
SPE190714	