

U.I. Lapp GmbH	製品情報	
	SKINDICHT® SHV-M-VITON®	2014/06/05

高温用
油 溶剤 酸 化学薬品に耐性
防水性
高い張力緩和
堅牢性



堅牢性



温度耐性



防水性

適用範囲

防水および高耐熱性ケーブルグランド、特別な円錐形VITON®シーリングエレメント付き。

れんが造りの構造物

下水処理場

洗車場

設計

1 付属品

2 ワッシャー

3 VITON®シーリングコーン

4 真鍮コーン

5 圧縮ネジ

注

使用するカウンターナット：SKINDICHT® SM-M

説明例：

SHV-M-Viton 20/11/7

20 = 接続メートルネジ

11 = PG機能スレッド

7 = シーリングコーンの開口部

備考

Viton®は、DuPont de

Nemoursの登録商標です。写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

技術データ

注意:

設置寸法については
付録T21を参照してください

材料:

本体：ニッケルめっき真鍮
シーリングコーン：FKM
Oリング：FKM

保護等級:

IP 68 - 10 bar

温度範囲:

-15 ~ +200



製品管理	ドキュメント: LAPP_PRO1016JP.pdf	1 / 3
------	----------------------------	-------

U.I. Lapp
GmbH

製品情報



LAPP GROUP

SKINDICHT® SHV-M-VITON®

2014/06/05

部品番号	商品の指定/サイズ	クランピング範囲 ØF (mm)	機能ネジPG	SW (mm)	全体の長さ、C (mm)	ネジ長、D (mm)	有効開口部 F (mm)
SKINDICHT® SHV-M-VITON®							
52105430	12 x 1,5	3,8 - 4,8	7	14 / 14	26,0	5,0	5
52105440	16 x 1,5	4,8 - 5,8	9	18 / 17	27,5	5,0	6
52105450	16 x 1,5	5,8 - 6,8	9	18 / 17	27,5	5,0	7
52105460	20 x 1,5	5,8 - 6,8	11	22 / 20	31,0	6,0	7
52105470	20 x 1,5	6,8 - 8,8	11	22 / 20	31,0	6,0	9
52105480	20 x 1,5	8,5 - 10,8	13.5	22 / 22	32,5	6,0	11
52105490	20 x 1,5	6,8 - 8,8	13.5	22 / 22	32,5	6,0	9
52105500	20 x 1,5	10,8 - 12,8	16	24 / 24	34,5	6,0	13
52105510	20 x 1,5	13,8 - 14,8	16	24 / 24	34,5	6,0	15
52105520	25 x 1,5	15,8 - 17,8	21	30 / 30	38,0	7,0	18
52105530	25 x 1,5	17,5 - 19,8	21	30 / 30	38,0	7,0	20
52105540	32 x 1,5	19,5 - 21,8	29	40 / 40	44,5	8,0	22

製品管理



ドキュメント: LAPP_PRO1016JP.pdf

2 / 3

PN 0486/01_03_10
写真は拡大表示できず、製品の詳細を表すものではありません。

©2012 Lapp Group - Technical changes reserved

U.I. Lapp GmbH	製品情報	
SKINDICHT® SHV-M-VITON®		2014/06/05

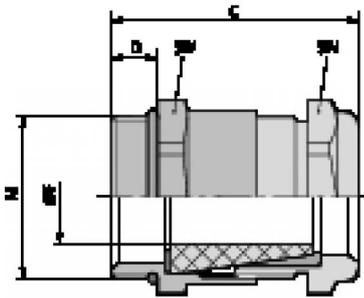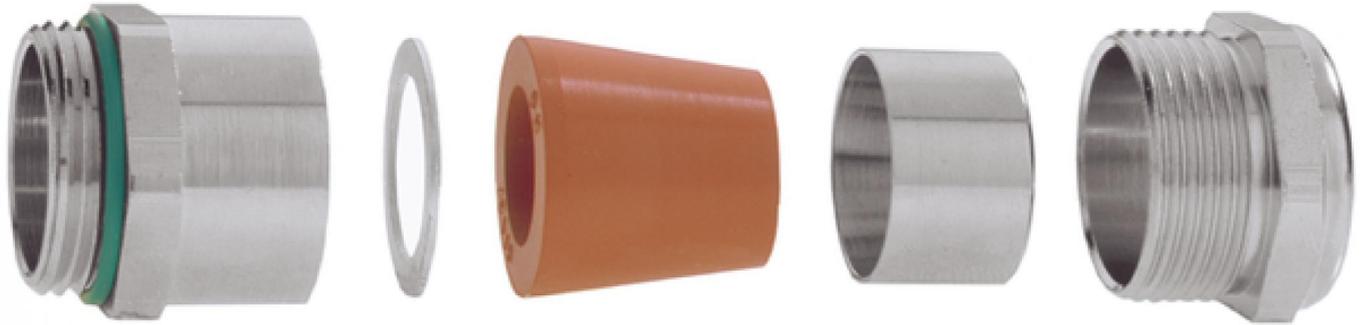

製品管理	ドキュメント: LAPP_PRO1016JP.pdf	3 / 3
------	----------------------------	-------