

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



704.084.2



<https://rs-online.eao.com/component/704.084.2...>

お客様の製品:

---



## 704.084.2 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法:	Ø 40 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	グレー
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 色:	赤
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	照光用
レンズ 形状:	マッシュルームヘッド
レンズ 外観:	不透明
照光 色:	赤

### 機械的特性

端子:	ねじ端子
スイッチング動作:	モメンタリ
機械的寿命:	≤ 300万回以上
重量:	0.042 kg

## 認証

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant

## その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 40 mm, マッシュルームヘッド, 照光用, 赤, プラスチック, 不透明, 丸形, グレー, プラスチック, モメンタリ, ねじ端子, 赤


ハウジング 色: グレー

ハウジング 材質: プラスチック


ヒント: 最大2個 3スイッチングエレメントでクリップオン可能

最大接点数: 3

配線図:

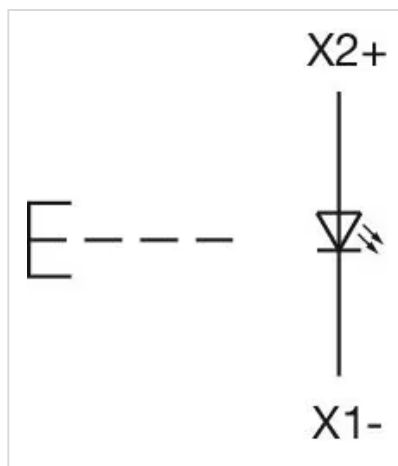

マウントカットアウト:

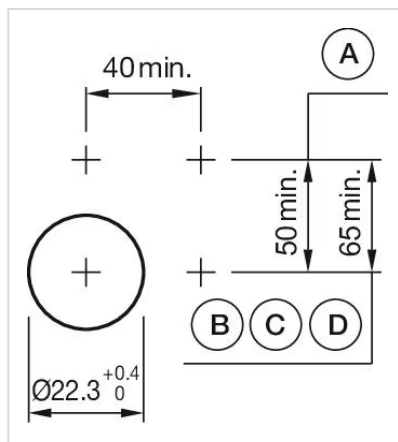


A = ねじ端子

B = スプリングケージ端子 (PIT)

C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm

D = ダブルプラグイン接続 6.3 mm x 0.8 mm

寸法図:

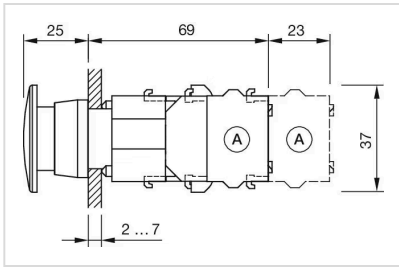

A = ねじ端子