

## [R.240A] Cardan universel, 1/4"

### Description


- Articulations freinées par ressorts Reste dans la position initiale pour atteindre les endroits difficilement accessibles.
- Utilisation avec douilles carré 1/4" ou embouts série 1 (1/4" - 6,35 mm) grâce à la douille porte-embouts R235.
- Présentation : chromée brillante, rivets phosphatés.

**Normes & certifications :** ASME B107.10, DIN 3123, ISO 3316, NF ISO 3316

**Période de garantie :** Garantie à vie de l'outil (échange)



### Dessin technique

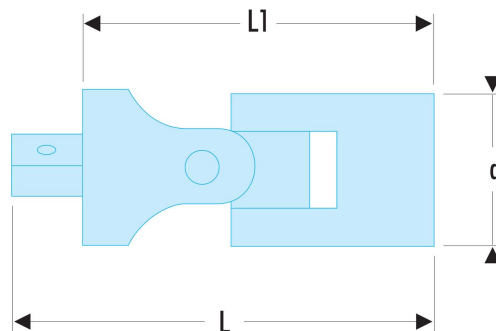

L1 (mm)	25.00
L (mm)	33.00