

MERKMALE

- Versilberter Kupferleiter
- PTFE-Isolierung gemäß BS3G 210
- Verschiedene Drahtgrößen und Litzen
- Mehrere Farben, einschließlich Orange, Blau, Weiß und Rot

RS Pro PTFE-Gerätedraht 0,34 mm CSA, schwarze 100-m-Rolle

RS Best.-Nr. 841-7263



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Eine Serie von Drähten und Kabeln von RS PRO, die in rauen Umgebungen überragend sind. Für Bereiche, in denen Verunreinigungen wie Öle, Säuren oder übermäßiges Sonnenlicht ein Problem darstellen, sind diese Kabel speziell konzipiert. Dank ihres Kupferleiters sind diese Kabel für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.

Allgemeine

Typ	
Drahtausführung	BS3G210
American Wire Gauge	22
Isoliermaterial	PTFE
Beständig gegen	Kraftstoffe/Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Schmiermittel, Öle
Aderlitzen	19/0.15mm
Leitermaterial	Versilbertes Kupfer
Anzahl der Litzen	19
Anwendungen	Baustellen, Kfz-Motoren, Flugzeuge, Tankstellen

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	300V
Nennstrom	8A
Leiterwiderstand	58,6 Ω /km

Mechanische

Querschnittsfläche	0.336mm ²
Mantelfarbe	Schwarz
Länge	100m
Außendurchmesser	1.1mm
Dicke der Isolierwand	0.15mm
Größe der Litzen	0.15mm
Verlitzung	19/0.15mm
Gewicht	4.41kg/km


Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	-75°C
Maximale Betriebstemperatur	200 °C
Großer Betriebstemperaturbereich	-75 °C bis 200 °C.

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-Konformitätszertifikat
Normen erfüllt	BS 3G 210:1996



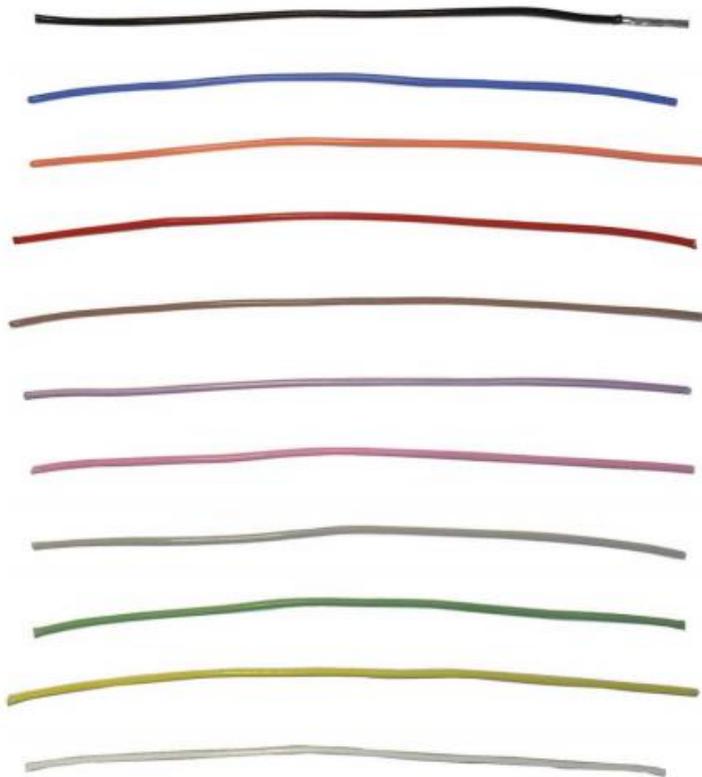

8417263

8417282

8417285

8417276

8417298

8417291

8417267

8417295

8417289

8417273

8417279

Product Range:

RS Code	Description
8417263	PTFE A 19/0.15 black 100m
8417279	PTFE A 19/0.15 white 100m
8417267	PTFE A 19/0.15 pink 100m
8417276	PTFE A 19/0.15 red 100m
8417273	PTFE A 19/0.15 yellow 100m
8417282	PTFE A 19/0.15 blue 100m
8417285	PTFE A 19/0.15 orange 100m
8417291	PTFE A 19/0.15 violet 100m
8417289	PTFE A 19/0.15 green 100m
8417298	PTFE A 19/0.15 brown 100m
8417295	PTFE A 19/0.15 grey 100m