







 



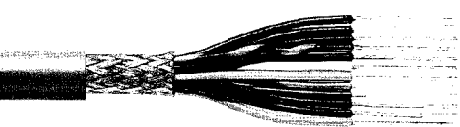

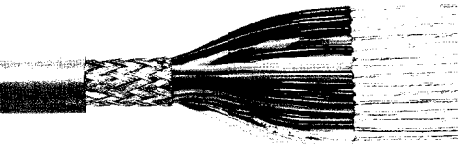

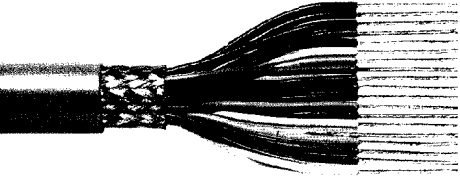

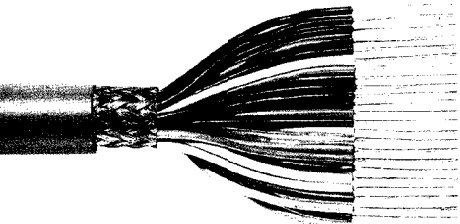



	Sigla	Sezione nominale Numero cond.	Formaz.	∅ Esterno	∅ Esterno anima	Matassa o bobina mt tipo Bobina	Caratteristiche Colore animesecondo norma DIN 47100 (vedi tabella)	
	C1015	1 x 0,15	19 x 0,10	mm 2,8	mm 1,2	100 B6	Cavo schermato a treccia Schermatura 80% - Rame stagnato Colore guaina: grigio	
	C2015	2 x 0,15	19 x 0,10	mm 3,8	mm 1,2	100 B6 500	Cavo schermato a treccia Schermatura 80% - Rame stagnato Colore guaina: grigio	
	C4015	4 x 0,15	19 x 0,10	mm 4,3	mm 1,2	100 B6 500	Cavo schermato a treccia Schermatura 80% - Rame stagnato Colore guaina: grigio	
	C6015	6 x 0,15	19 x 0,10	mm 6,2	mm 1,2	100 B7 500	Cavo schermato a treccia Schermatura 80% - Rame stagnato Colore guaina: grigio	
	C8015	8 x 0,15	19 x 0,10	mm 6,3	mm 1,2	100 B7 500	Cavo schermato a treccia Schermatura 80% - Rame stagnato Colore guaina: grigio	
	C10015	10 x 0,15	19 x 0,10	mm 7,2	mm 1,2	100 B8 500	Cavo schermato a treccia Schermatura 80% - Rame stagnato Colore guaina: grigio	

	Sigla	Sezione nominale Numero cord.	Formaz.	Esterno	∅ Esterno anima	Matassa o bobina mt tipo Bobina	
	C12015	12 x 0,15	19 x 0,10	mm 7,7	mm 1,2	100 B8 500	Cavo schermato a treccia Schermatura 80% - Rame stagnato Colore guaina: grigio 
	C16015	16 x 0,15	19 x 0,10	mm 8,5	mm 1,2	100 B9 500	Cavo schermato a treccia Schermatura 80% - Rame stagnato Colore guaina: grigio 
	C20015	20 x 0,15	19 x 0,10	mm 9,0	mm 1,2	100 B9	Cavo schermato a treccia Schermatura 80% - Rame stagnato Colore guaina: grigio 
	C24015	24 x 0,15	19 x 0,10	mm 10	mm 1,2	100 B10	Cavo schermato a treccia Schermatura 80% - Rame stagnato Colore guaina: grigio 

Firestop®

Sigla	Sezione nominale Numero cond.	Formaz.	∅ Esterno	∅ Esterno anima	Matassa o bobina mt tipo Bobina
-------	----------------------------------	---------	-----------	-----------------	---------------------------------------



C1025	1 x 0,25	8 x 0,20	mm 3,0	mm 1,4	100 B6	Cavo schermato a treccia Schermatura 80% - Rame rosso Colore guaina: nero Colore anima: marrone Non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi
C1035	1 x 0,35	11 x 0,20	mm 3,6	mm 1,7	100 B6	
C1050	1 x 0,50	15 x 0,20	mm 3,8	mm 2,0	100 B6	
C1075	1 x 0,75	23 x 0,20	mm 4,0	mm 2,5	100 B6	
C1100	1 x 1,00	30 x 0,20	mm 4,4	mm 2,6	100 B6	
C1150	1 x 1,50	28 x 0,25	mm 4,7	mm 3,0	100 B7	



 

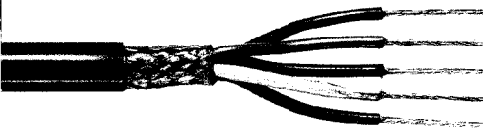

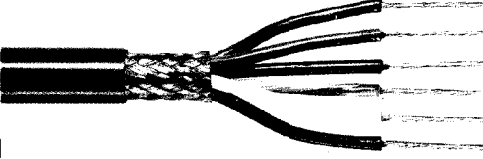

C2025	2 x 0,25	8 x 0,20	mm 5,0	mm 1,4	100 B7 500	Cavo schermato a treccia Schermatura 80% - Rame rosso Colore guaina: nero Colore anime: marrone, blu Non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi
C2035	2 x 0,35	11 x 0,20	mm 5,4	mm 1,7	100 B7	
C2050	2 x 0,50	15 x 0,20	mm 5,8	mm 2,0	100 B7	
C2075	2 x 0,75	23 x 0,20	mm 6,4	mm 2,5	100 B8	
C2100	2 x 1,00	30 x 0,20	mm 7,2	mm 2,6	100 B8	
C2150	2 x 1,50	28 x 0,25	mm 7,7	mm 3,0	100 B8	



C3025	3 x 0,25	8 x 0,20	mm 5,0	mm 1,4	100 B7	Cavo schermato a treccia Schermatura 80% - Rame rosso Colore guaina: nero Colore anime: marrone, blu, nero Non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi
C3035	3 x 0,35	11 x 0,20	mm 5,2	mm 1,7	100 B7	
C3050	3 x 0,50	15 x 0,20	mm 6,2	mm 2,0	100 B7	
C3075	3 x 0,75	23 x 0,20	mm 6,7	mm 2,5	100 B8	
C3100	3 x 1,00	30 x 0,20	mm 7,8	mm 2,6	100 B8	
C3150	3 x 1,50	28 x 0,25	mm 8,3	mm 3,0	100 B9	



Firestop®


	Sigla	Sezione nominale Numero cond.	Formaz	Esterno	Ø Esterno anima	Matassa o bobina mt tipo Bobina	
	✓ C4025	4 x 0,25	8 x 0,20	mm 5,3	mm 1,4	100 B7 500	Cavo schermato a trecca Schermatura 80% - Rame rosso Colore guaina: nero Colore anime: marrone, blu, nero, giallo-verde Non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi
	C4035	4 x 0,35	11 x 0,20	mm 6,2	mm 1,7	100 B7	
	C4050	4 x 0,50	15 x 0,20	mm 6,6	mm 2,0	100 B8	
	C4075	4 x 0,75	23 x 0,20	mm 7,3	mm 2,5	100 B8	
	C4100	4 x 1,00	30 x 0,20	mm 8,5	mm 2,6	100 B9	
	C4150	4 x 1,50	28 x 0,25	mm 10,0	mm 3,0	100 B10	
	✓ C5025	5 x 0,25	8 x 0,20	mm 6,6	mm 1,4	100 B7	Cavo schermato a trecca Schermatura 80% - Rame rosso Colore guaina: nero Colore anime: marrone, blu, nero, giallo-verde, rosso Non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi
	C5035	5 x 0,35	11 x 0,20	mm 6,7	mm 1,7	100 B8	
	C5050	5 x 0,50	15 x 0,20	mm 7,7	mm 2,0	100 B8	
	C5075	5 x 0,75	23 x 0,20	mm 7,8	mm 2,5	100 B8	
							
	✓ C6025	6 x 0,25	8 x 0,20	mm 7,0	mm 1,4	100 B7 500	Cavo schermato a trecca Schermatura 80% - Rame rosso Colore guaina: nero Colore anime: marrone, blu, nero, giallo-verde, rosso, bianco Non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi
	C6035	6 x 0,35	11 x 0,20	mm 7,1	mm 1,7	100 B8	
	C6050	6 x 0,50	15 x 0,20	mm 8,0	mm 2,0	100 B9	
	C6075	6 x 0,75	23 x 0,20	mm 8,5	mm 2,5	100 B9	
	C6100	6 x 1,00	30 x 0,20	mm 10,9	mm 2,6	100 B10	

FrestoP




Sigla	Sezione nominale Numero cond.	Formaz.	Ø Interno	Ø Esterno anima	Matassa o bobina mt	tipo Bobina
Y C8025	8 x 0,25	8 x 0,20	mm 7,5	mm 1,4	100 B8	
C8035	8 x 0,35	11 x 0,20	mm 7,7	mm 1,7	100 B8	
C8050	8 x 0,50	15 x 0,20	mm 8,5	mm 2,0	100 B9	
C8075	8 x 0,75	23 x 0,20	mm 10,5	mm 2,5	100 B10	
C8100	8 x 1,00	30 x 0,20	mm 11,2	mm 2,6	100 B10	

Cavo schermato a treccia
Schermatura 80% - Rame rosso
Colore guaina: nero
Colore anime: marrone, blu, nero, giallo-verde,
rosso, bianco, giallo, grigio
Non propagante l'incendio ed a
ridotta emissione di gas corrosivi

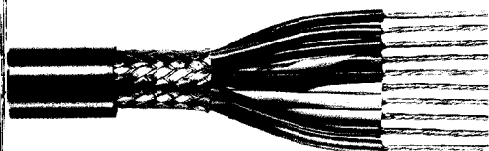

Y C10025	10 x 0,25	8 x 0,20	mm 8,8	mm 1,4	100 B9	
C10035	10 x 0,35	11 x 0,20	mm 9,3	mm 1,7	100 B9	
C10050	10 x 0,50	15 x 0,20	mm 10,2	mm 2,0	100 B10	
C10075	10 x 0,75	23 x 0,20	mm 11,2	mm 2,5	100 B10	

Cavo schermato a treccia
Schermatura 80% - Rame rosso
Colore guaina: nero
Colore anime: marrone, blu, nero, giallo-verde,
rosso, bianco, giallo, grigio, arancione, verde
Non propagante l'incendio ed a ridotta
emissione di gas corrosivi

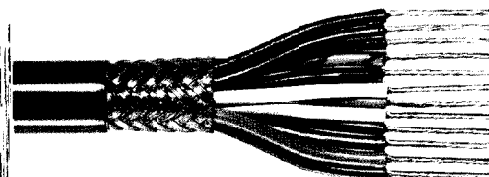


X C12025	12 x 0,25	8 x 0,20	mm 9,0	mm 1,4	100 B9	
C12035	12 x 0,35	11 x 0,20	mm 9,2	mm 1,7	100 B9	
C12050	12 x 0,50	15 x 0,20	mm 10,5	mm 2,0	100 B10	
C12075	12 x 0,75	23 x 0,20	mm 11,6	mm 2,5	100 B10	

Cavo schermato a treccia
Schermatura 80% - Rame rosso
Colore guaina: nero
Colore anime: marrone, blu, nero, giallo-verde,
rosso, bianco, giallo, grigio, arancione, verde,
viola, rosa
Non propagante l'incendio ed a ridotta
emissione di gas corrosivi




FrestoP

Sigla	Sezione nominale Numero cond.	Formaz.	∅ Esterno	∅ Esterno anima	Matassa o bobina mt tipo Bobina
-------	----------------------------------	---------	-----------	-----------------	---------------------------------------

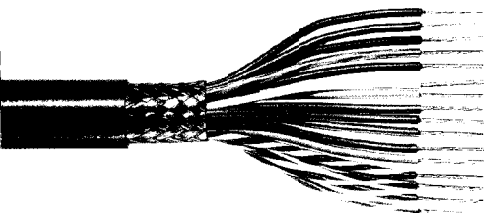


× C16025	16 x 0,25	8 x 0,20	mm 8,8	mm 1,4	100 B10
C20025	20 x 0,25	8 x 0,20	mm 9,8	mm 1,4	100 B10
× C24025	24 x 0,25	8 x 0,20	mm 11,0	mm 1,4	100 B10

Cavo schermato a treccia
Schermatura 80% - Rame rosso
Colore guaina: nero
Colore anime: marrone, blu, nero, giallo-verde, rosso, bianco, giallo, grigio, arancione, verde, viola, rosa, bi-ro, bi-ne, bi-blu, bi-ve, bi-ma, bi-gi, bi-vi, blu-ro, blu-ne, blu-ve, blu-ma, blu-gi
Non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi

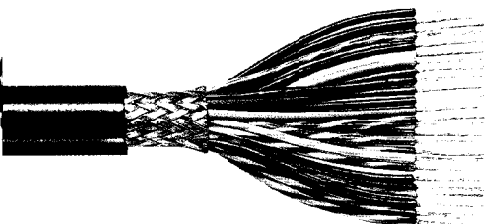

× C25022	25 x 0,22	7 x 0,20	mm 10,0	mm 1,2	100 B10
----------	-----------	----------	---------	--------	---------

Cavo schermato a treccia
Schermatura 80% - Rame stagnato
Colore guaina: nero
Colore anime: marrone, blu, nero, giallo-verde, rosso, bianco, giallo, grigio, arancione, verde, viola, rosa, bi-ro, bi-ne, bi-blu, bi-ve, bi-ma, bi-gi, bi-vi, blu-ro, blu-ne, blu-ve, blu-ma, blu-gi, gi-ro
Non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi

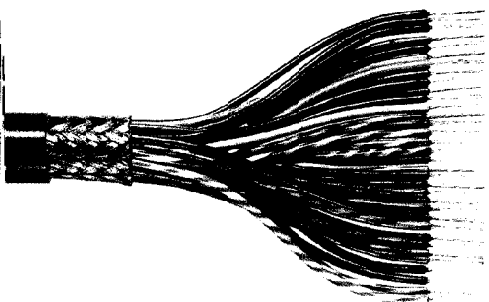

× C37022	37 x 0,22	7 x 0,20	mm 12,0	mm 1,2	100 B10
----------	-----------	----------	---------	--------	---------

Cavo schermato a treccia
Schermatura 80% - Rame stagnato
Colore guaina: nero
Colore anime: come da campione
Non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi

