

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



704.642.1



<https://rs-online.eao.com/component/704.642.1...>

お客様の製品:



704.642.1 アクチュエーター

前面

フロント寸法: Ø 29 mm

フロント形状: 丸形

取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

電気的特性

規格: スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

機械的特性

重量: 0.021 kg

周辺条件

IP保護等級: IP65前面

使用温度: - 40 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C


認証

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明:	アクチュエーター, Ø 29 mm, 丸形
ハウジング 色:	グレー
ハウジング 材質:	プラスチック
製品属性:	220/240V、白熱球 130V、20mA用直列抵抗器付き
配線図:	

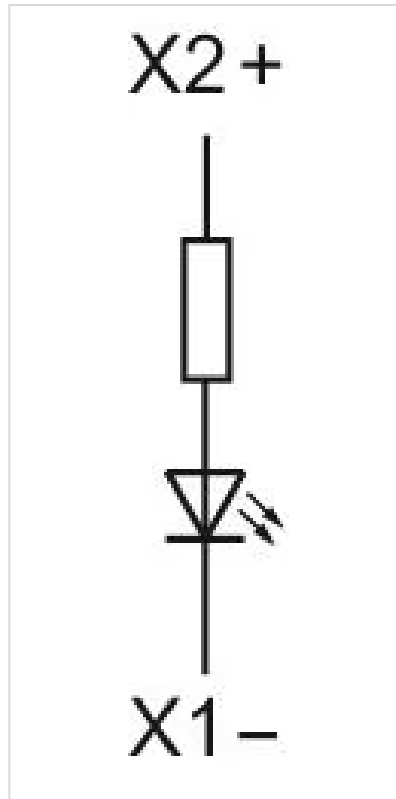

マウントカットアウト:

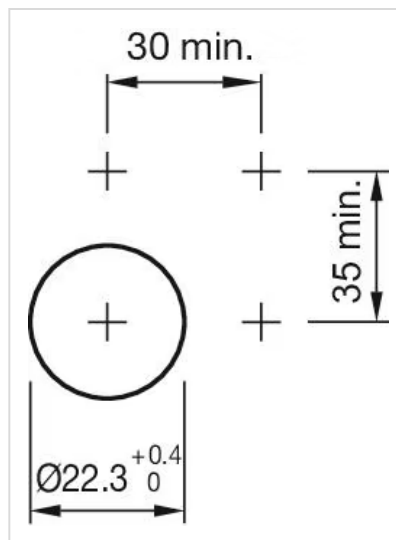

寸法図:

