


PREVOST FILTRATION - COMBINAISONS D'UNITÉS

Filtre régulateur avec vanne manuelle
et mise en pression progressive - 3
unités

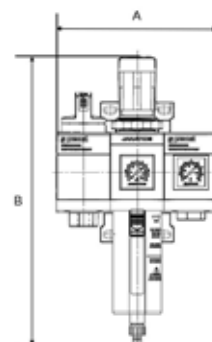

Pression max. d'utilisation

10 bar

Filtration (µm)

25.00

Référence	Taraudage	Débit à 6 bar (l/min) (ΔP= 1.00 bar)	Pression de sortie min/ max	Poids net (Kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)
ATU VMS2585100	G1/8	700	0.5 / 8.5	1.120	97	302
ATU VMS2585101	G1/4	1000	0.5 / 8.5	1.109	40	68