

3m ラッチ付きDisplayPort™ 1.2 ケーブル ディスプレイポートモニターケーブル 4K (オス/オス) ブラック

Product ID: DISPL3M




DisplayPort 1.2対応デバイス間をセキュアに接続するラッチ付きケーブル。従来のHDMI®またはデュアルリンクDVIよりも高いパフォーマンスを提供します。

このディスプレイポートモニターケーブルは、HBR2最大データ転送速度21.6 Gbpsで4k x 2k(4096 x 2160)@ 60Hzの最大解像度に対応しています。このケーブルはまた、デジチェーンによる複数モニタでのマルチストリーム(MST)にも対応し、オプションでオーディオサポートも提供しています。

本製品はStarTech.comによる全使用期間保証により信頼性が保証されており、HDCPとDPCP性能によりコンテンツを正しく表示することができます。

Certifications, Reports and Compatibility

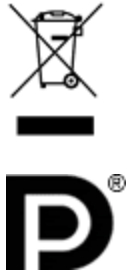

Applications

- DisplayPortディスプレイをPCやその他DisplayPortソースに接続

Features

- 最大4k x 2kの高解像度対応
- 最大21.6 Gbpsの高ビットレート2 (HBR2) 帯域幅に対応
- DisplayPort 1.1との下位互換性
- DisplayPort 1.2規格に合わせて設計および製造
- HDCPIに加えDPCP (DisplayPortのコンテンツ保護) 規格に対応
- 応力緩和機能対応、ラッチ付きモールドコネクタ

ハードウェア	Warranty	Lifetime
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
	ファイア定格	CMG定格(汎用)
	導体数	19
コネクタ	コネクタA	1 - DisplayPort(20ピン) ラッチ付 オス
	コネクタB	1 - DisplayPort(20ピン) ラッチ付 オス
物理的特徴	ケーブルOD	7.3 mm [0.3 in]
	ケーブル長さ	3 m [9.8 ft]
	コネクタタイプ	ラッチ付
	ワイヤゲージ	28 AWG
	色	ブラック
	製品重量	210 g [7.4 oz]
	製品長さ	3 m [9.8 ft]
パッケージ情報	パッケージ数量	1
	工場出荷時(パッケージ)重量	219 g [7.7 oz]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 3mラッチ付きDisplayPortケーブル - オス/オス

Product appearance and specifications are subject to change without notice.