

Mosaic™ – Die universelle Installationslösung für den Objektbereich



Schalterprogramm Mosaic
Installationsdosen BATIBOX
Boden- und Tischverteiler Mosaic
Brüstungskanal DLP Compact



Alu Touch Screen



Hinweisleuchte



Hindernisleuchtung

SCHALTERPROGRAMM
MosaicTM

NEU

Komplettlösungen für
die Ausstattung von
Büros und Arbeitsplätzen



Colonnen



Unterflurdosen



Brüstungskanäle



Bodenverteiler



Energiesäulen



Zugangskontrolle



3-Zonen Lichtdimmer



DLP Wandkanäle



Signalleuchte

SCHALTERPROGRAMM MOSAIC™ FÜR ALLE ANWENDUNGSGBIETE

04 - 05

INSTALLATIONSANWENDUNGEN MOSAIC™

06 - 21

Im Empfang	06
Die Besprechungsräume	08
Funktionelle Unterputzinstallation	10
Flexibilität auf allen Ebenen	12
Raumlösungen im Office	14
Universelle Unterflurlösungen	16
Arbeitsplätze optimal einrichten	18
Gebäudeautomation	20

BESTELLSEITEN


22 - 41

ARTIKELNUMMERN-VERZEICHNIS

42 - 43

Schalterprogramm MOSAIC™ für alle Einsatzbereiche

Legrand ist „der Innovator“ des kompakten Modulformats 45 x 45 mm im Schalterprogramm und Weltmarktführer im Bereich Schalterprogramme. Das neue Mosaic™ Schalterprogramm besticht durch eine einmalige Funktionsvielfalt und durch universelle Einsetzbarkeit. Der modulare Aufbau erlaubt eine schnelle und kostengünstige Installationslösung bei maximaler Flexibilität in der Wahl der Funktionen und der Installationsart.

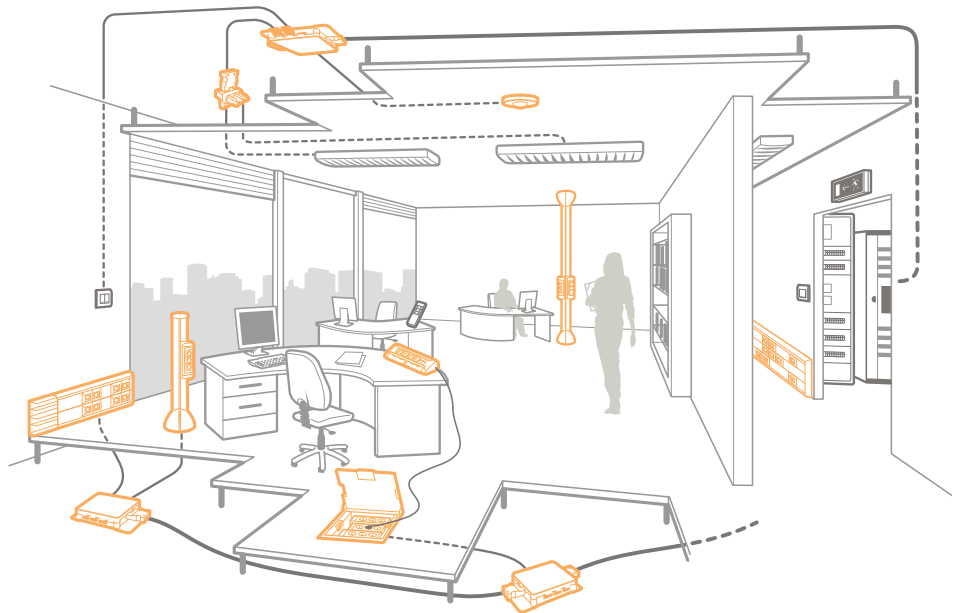

04105

DAS SCHALTERPROGRAMM MOSAIC™

- Ein Schalterprogramm für alle Installationsarten der Energieverteilung: Wandinstallation, Bodenlösungen, Raumlösungen
- Ein einheitliches Design für alle Einsatzbereiche
- Alle Komfortfunktionen auf Wunsch zur Verfügung: Beleuchtungssteuerung, Jalousiesteuerung, Energiemanagement, Kommunikation
- Mehr als 200 Funktionen erfüllen alle Konsumentenwünsche
- Kompaktinstallation ermöglicht Funktionsdichte auf kleinstem Raum

Mosaic™

Mehr als 200
Funktionen für
innovative
Installationslösungen



Schuko-Steckdose mit
Kindersicherung



Datendose RJ45



HD15 Auslass



USB-Port


Als klassisches Schalter-
programm für Unterputz-
und Hohlwandmontage.
In der Farbe Weiß und als
Alu Metall verfügbar.

→ Seite 10/11




Als Geräteeinbau-
programm/-serie für
Brüstungskanäle.
Direkte Gerätemontage
im Kanalunterteil ohne
Einbaudose oder Tragring.

→ Seite 12/13

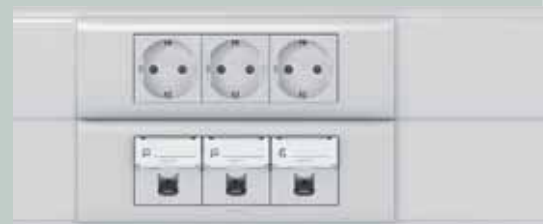

Als Geräteeinbau-
programm für Energie-
säulen und Colonnetten.
Für eine einfache und
flexible Raumlösung.

→ Seite 14/15

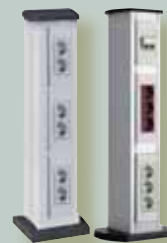

Als Geräteeinbau-
programm für die
Bodeninstallation.
Unterflurlösungen und
Bodenverteiler.

→ Seite 16/17



Als Geräteeinbau-
programm für
Tischverteiler und
Büroeinheiten.

→ Seite 18/19





06107

Im Empfang

Ergonomie und eine flexible technische Infrastruktur sind wichtige Komponenten für optimale Produktivität.

Mit entsprechenden elektronischen Zutrittskontrollen kann der Zugang zum gesamten Bürobereich für Besucher und Mitarbeiter umfassend und selektiv geregelt werden.

VORVERDRAHTETE SCHUKOSTECKDOSEN

Für Unterflurdosen, Brüstungskanäle, Boden- und Tischverteiler, Colonnetten und Säulen.



Verfügbar in den Farben
Weiß und Alu



45° versetzte Einfach-
und Mehrfachsteckdosen

Vorverdrahtete Schuko Steckdose mit seitlichem Klemmanschluss
für eine schnelle und platzsparende Installation in Brüstungskanälen



Schnelle Montage/Demontage mittels Steckklemmen

Lieferbar in 2-, 3- und 4-facher Ausführung.

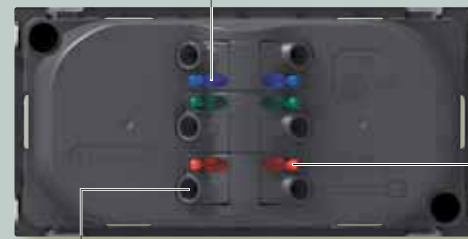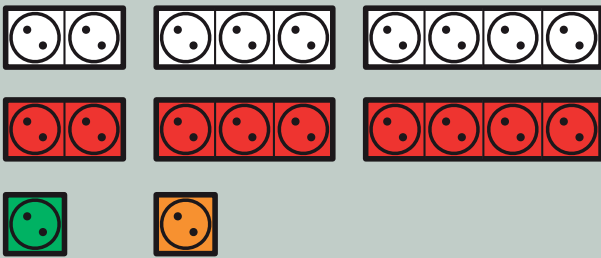

Steckklemmen mit
Farbkennzeichnung
für Neutraleiter,
Phase und
Schutzleiter

Vorverdrahtete Schuko Steckdose mit hintenliegendem Klemm-
anschluss für eine schnellere und platzsparende Installation in
Unterflurdosen sowie Energiesäulen und Colonnetten

DATENDOSEN RJ45

In den Ausführungen UTP, STP, 1 oder 2 Module,
Cat. 5e, Cat. 6

- mit integriertem Beschriftungsfeld
- mit Staubschutzabdeckung



Beschriftungsfeld

Staubschutzabdeckung

DATENDOSEN FÜR WEITERE ANWENDUNGEN

Zum Anschluss von elektronischen Geräten wie
USB-Datenträger, PDA's, Digitalkameras, usw.



USB2



IEEE 1394 Fire Wire

ZUTRITTSKONTROLLEN

Verschiedene Arten der Zugangskontrolle für individuelle Lösungen in der Kompaktinstallation



LCD-Bildschirm für die
Programmierung der Zugangsdaten

Biometrische Fingerprintlösung

Code Lock mit numerischer Tastatur



08109


Schalterprogramm MOSAIC™
legrand

Die Besprechungsräume

Für die Meeting- und Konferenzräume ist eine optimale Anpassung der erforderlichen Lichtverhältnisse und eine optimale Kombination von Voice, Data und Image erforderlich.

LICHTSZENENCONTROLLER

Die Programmierung von 3 Zonen und das Abrufen unabhängiger Lichtszenen erlaubt eine optimale Anpassung der Lichtverhältnisse.

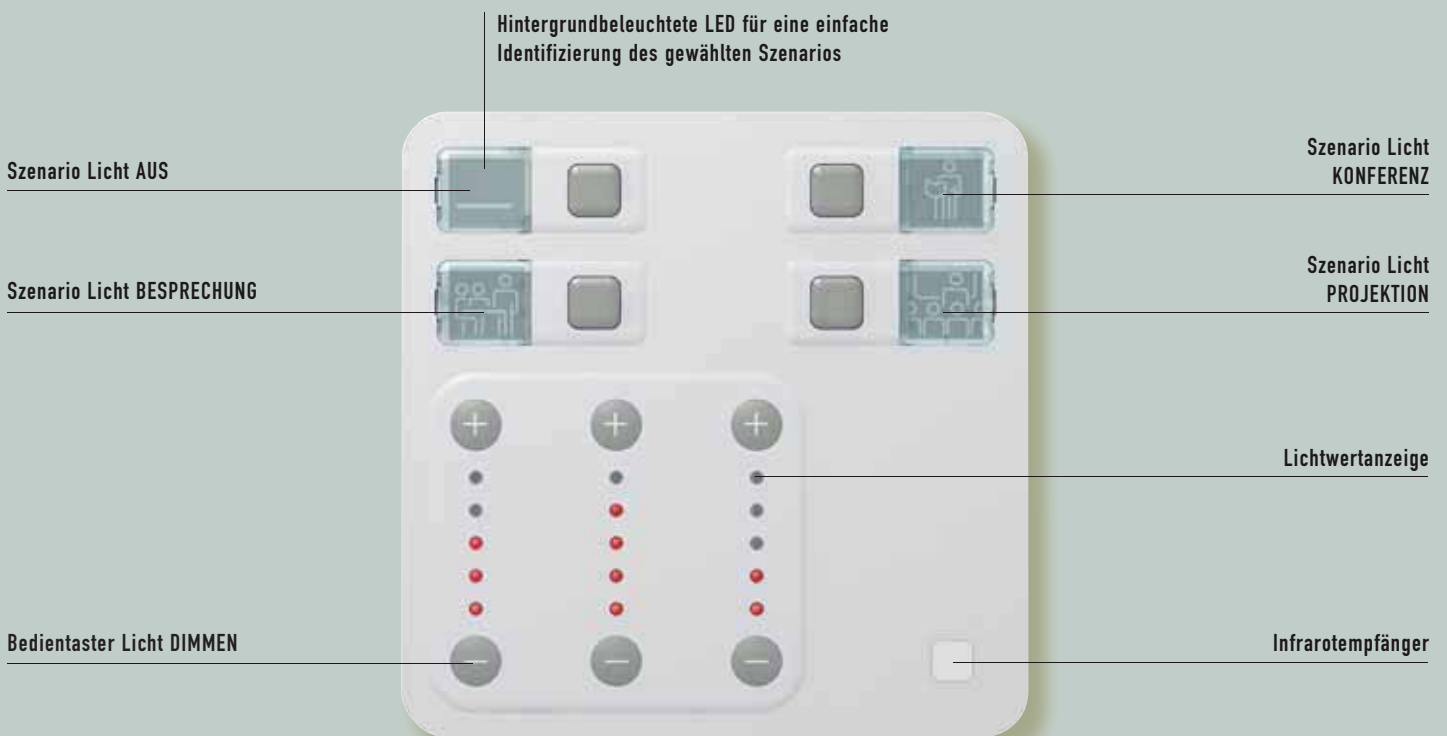

RAUMTEMPERATURREGLER

Programmierbarer Raumthermostat zur bedarfsgerechten Temperaturregulierung



ANSCHLUSSDOSEN AUDIO UND VIDEO

- Umfangreiches Angebot von Audio-Anschlüssen wie z.B. Speakon, RCA (Cinch), usw.
- Vielfältige Möglichkeiten für Video-Auslässe wie HD15, BNC, S-Video, usw.



Speakon-Buchse



HD15 + Jack



RCA-Auslass

SIGNALLEUCHTEN

Signal als Wegweiser und Bezeichnung, mit Piktogrammen und Beschriftung in verschiedenen Farb-LED's





10111


Schalterprogramm MOSAIC™
legrand®

Funktionelle Unterputzinstallation

Mehr als 200 Funktionen lassen sich als Standard- oder Kompaktinstallation flexibel, einfach und modular mit den entsprechenden Gerätedosen integrieren.

MOSAIC™ IST MODULAR


Die 45 mm Module ermöglichen eine hochflexible und schnelle Montage sowohl vertikal als auch horizontal in der üblichen Standard- als auch platzsparenden Kompaktinstallation. Der Tragring und der Abdeckrahmen werden je nach gewünschter Installationsart ausgewählt. Jeder Einsatz wird mit passender Abdeckung/Wippe geliefert und als Ganzes in den Tragrahmen eingeschneppert. Zuletzt wird der Abdeckrahmen aufgerastet.

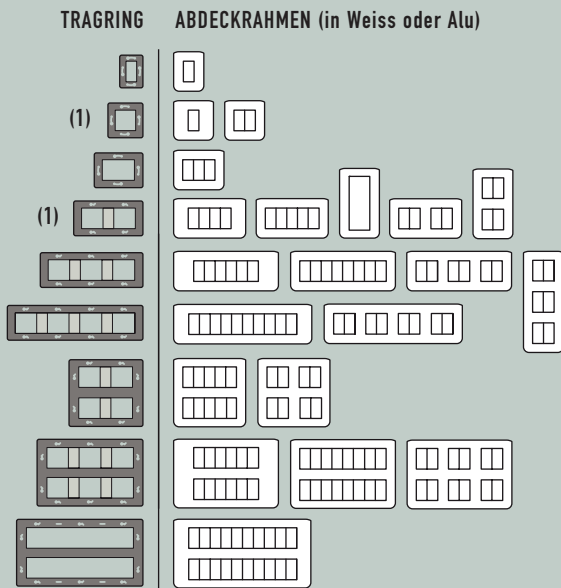

(1) Tragring in beleuchteter Ausführung verfügbar


BELEUCHTETER TRAGRING

Verfügbar in 2-, 4- oder 5-moduliger Ausführung vertikal oder horizontal

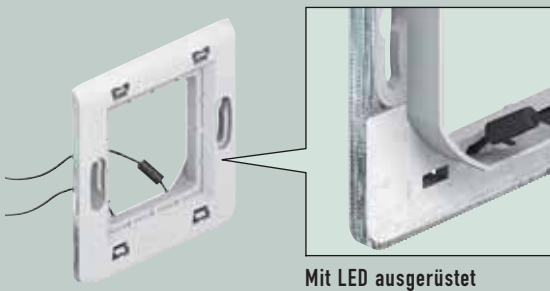


GERÄTEEINBAUDOLEN BATIBOX™

Für die UP-Installation oder Hohlwandinstallation (siehe Seite 38)

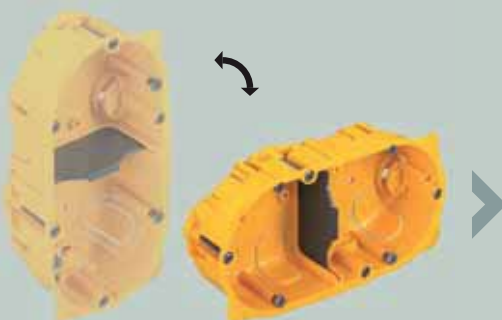


Für Standard- und Kompaktinstallation, horizontal oder vertikal


INSTALLATION IN STANDARD UP-DOSEN

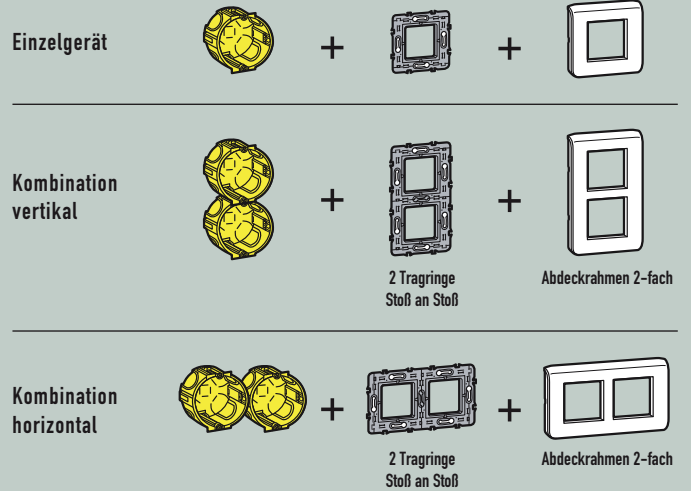

STANDARD-INSTALLATION MIT MEHRFACHTRAGRING

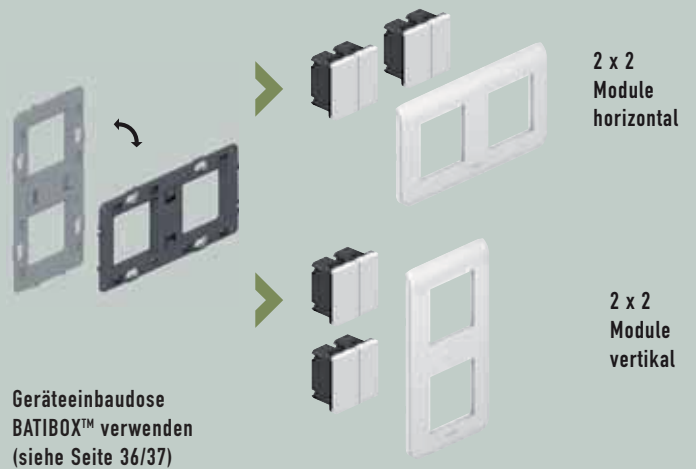

KOMPAKT-INSTALLATION MIT MEHRFACHTRAGRING

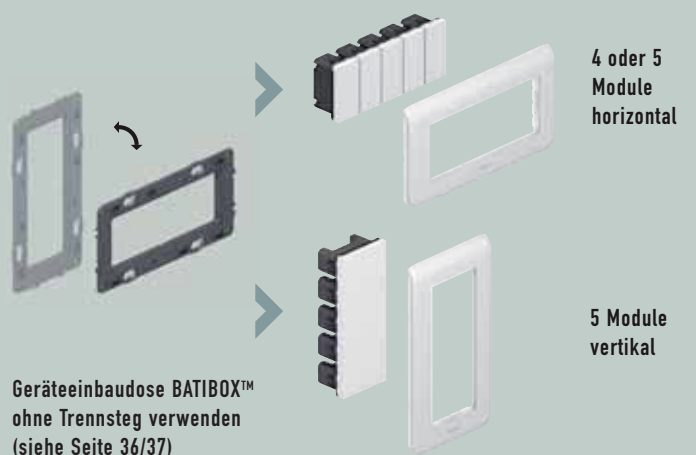



12113

Schalterprogramm MOSAIC™
legrand


Flexibilität auf allen Ebenen

Einfache Integration der Mosaic™-Geräte in Brüstungskanalsysteme. Formschöne, frontbündige, glatte Ästhetik und hohe Funktionsvielfalt bei geringem Platzbedarf.

DLP COMPACT MIT MOSAIC™-DIREKTMONTAGE

Schnellmontage der Mosaic™-Geräte durch direkte Frontrastung im Kanalunterteil für das Brüstungskanalsystem DLP Compact ohne weiteres Montagezubehör wie Dosen, Halterungen usw. Der frontbündige Einbau auf einer Ebene mit dem Deckel ohne vorstehenden Rahmen ergibt einen ästhetisch kompakten Eindruck. Die geringe Einbautiefe der 45 x 45 mm Modulgeräte bietet einen großzügigen Anschlussraum und genügend Platz für das Durchschleifen der Kabel. Alle Mosaic™-Geräte sind in die Brüstungskanäle Stahlblech und Aluminium mittels Schnapprahmen bzw. Einbaudose ebenfalls einfach zu integrieren.

Geringe Einbautiefen und Mehrzügigkeit bei geringer Bauhöhe zeichnen die DLP Compact Brüstungskanalgeneration aus Kunststoff aus. Auf allen Ebenen ist die Installation von Mosaic™-Einbaugeräten einfach durchzuführen.

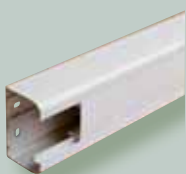

Einzigig
80 x 50 mm



Einzigig
Für höheren
Platzbedarf
105 x 50 mm



Zweizügig
Für Trennung
Schwachstrom/EDV
130 x 50 mm



Zweizügig
Für höheren Platzbedarf
und Trennung Schwach-
strom/EDV
145 x 50 mm



Dreizügig
Für die Trennung von
Schwachstrom/
EDV und weiteren
Versorgungsleitungen
Kleinspannung
180 x 50 mm

MONTAGE MEHRFACHSTECKDOSEN MIT SOLUCLIP

Soluclip garantiert einerseits den festen Halt der Mosaic™-Geräte im Kanal auch bei hohen Abzugskräften und ermöglicht andererseits immer einen ästhetisch schönen Übergang vom Gerät zum Deckelstoß auch bei unsauberer Ablängung des Deckels.



Mehrfachsteckdose im Unterteil
frontlastig einschnappen



Perfekter Deckelsitz und Halt –
frontbündiger Einbau

Details siehe Seite 40/41

MEHR ALS 200 FUNKTIONEN MIT MOSAIC™

Einfache und schnellste Direktmontage von mehr als 200 Funktionen mit Soluclip Montagehilfe.



Auslastung RJ45 mit Soluclip

INSTALLATION BRÜSTUNGSKANÄLE



Die Integration der Mosaic™-Schalter in die Brüstungskanäle GW0-5 (Stahlblech) und BKA-3 (Aluminium) erfolgt einfach mittels Tragrahmen.

Das Mosaic™-Schalterprogramm Alu harmonisiert vollständig mit dem Brüstungskanal aus Aluminium und bietet somit ein einheitlich kompaktes Bild.

Details entnehmen Sie bitte dem Katalog Kabelverlegetechnik.



14115


Schalterprogramm MOSAIC™
legrand

Raumlösungen im Office

Die bewährten Raumlösungen mit Energiesäulen, Colonneen und Flexpole ermöglichen eine hochflexible Platzierung von Auslässen aller Art je nach Bedarf. Die Mosaic™-Funktionen lassen sich dabei einfach, platzsparend und kostengünstig installieren.

EINFACHE INTEGRATION VON MOSAIC™ IN DAS ENERGIESÄULENSYSTEM

Mittels Frontmontagerahmen lassen sich die Mosaic™-Geräte einfach im Unterteil frontrastend montieren und mit einem Abdeckrahmen komplettieren.

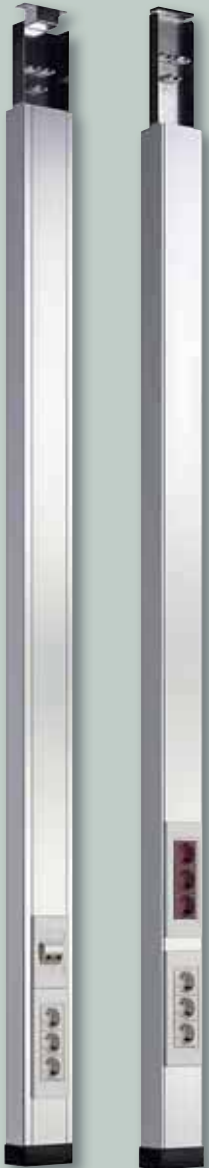

ENERGIESÄULEN MZ

Aus Aluminium einfach/doppelseitig komplett mit Standfuss und Deckenbügel in verschiedenen Farben.

COLONNETTE CL

Minisäulen aus Stahl/Aluminium, beidseitig bestückbar mit Standfuss für die Platzierung von Auslässen für die Platzierung von Auslässen mit nur einer Bodenanspeisung.




FLEXPOLES

Der praktische Verbindungsschlauch ermöglicht einen flexiblen Einsatz im Büro, die Energiesäule kann in einem Umkreis von 1,5 Metern frei positioniert werden.




Details entnehmen Sie bitte dem Katalog Kabelverlegetechnik.

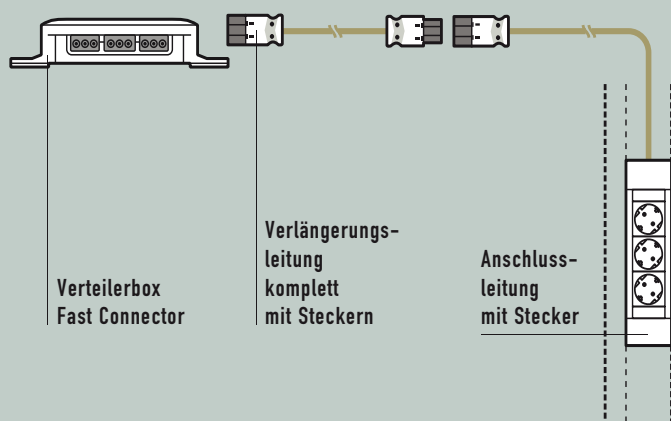

FAST CONNECTOR

Mit dem Fast Connector System ist die Energieanbindung der Säulen aus der Zwischendecke oder aus Bodensystemen noch schneller und einfacher realisierbar.

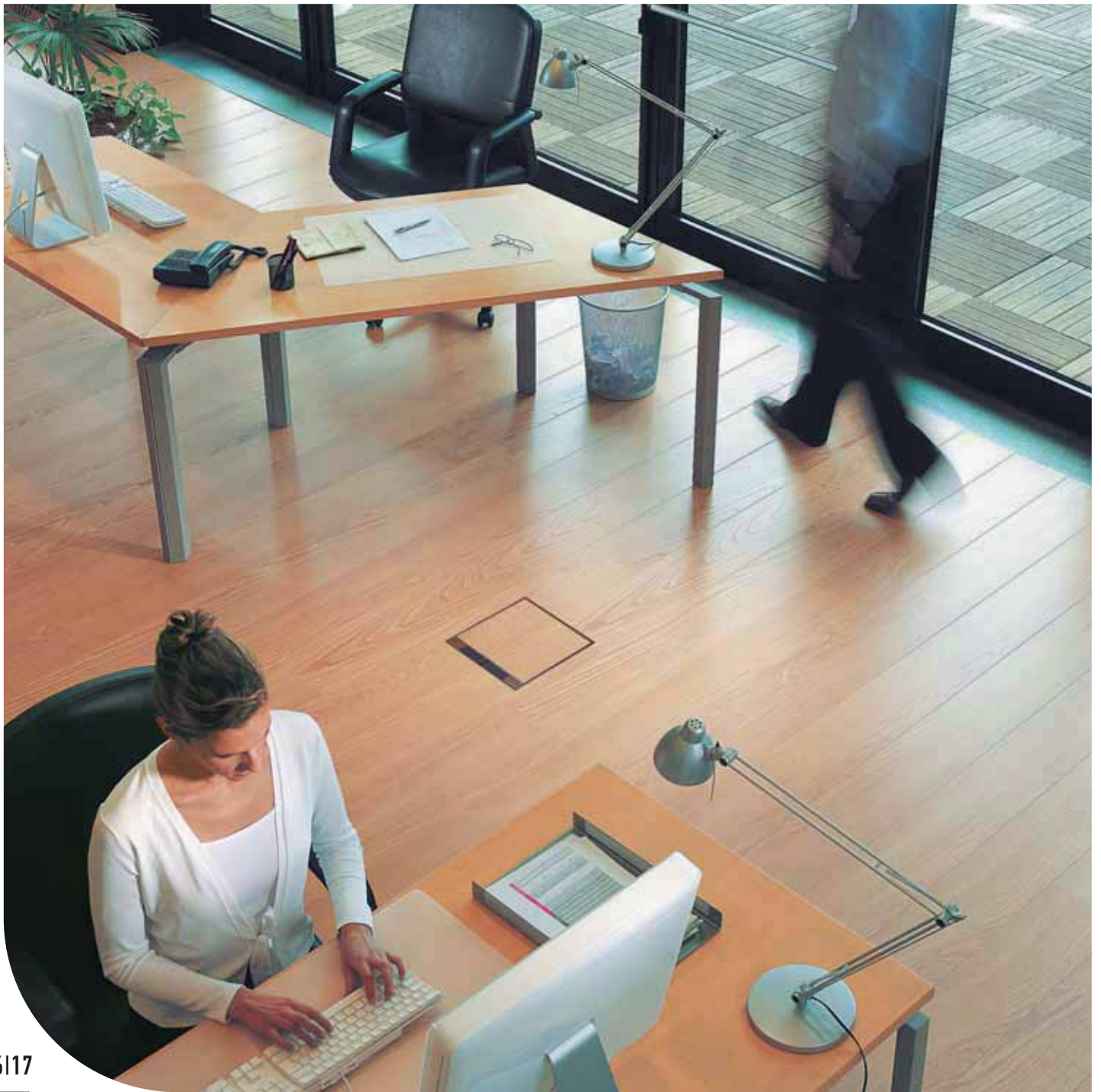

16117

Schalterprogramm MOSAIC™
legrand®

Universelle Unterflurlösungen

Planung und Errichtung moderner Büros und Gewerbebauten sind eine echte Herausforderung: Starkstrom, Netzwerk- und Telefonanschlüsse müssen von jedem Arbeitsplatz flexibel erreichbar sein.


UNTERFLURLÖSUNGEN FÜR ALLE EINSATZBEREICHE – UNIVERSELLER GERÄTEEINBAU MIT MOSAIC™

- **Flexible Gerätemontage:** Legrand bietet ein umfangreiches Sortiment von Gerätedeckelsätzen. Für Teppichböden, Hartböden, nassgepflegte Steinfußböden und das Soluflex Kabelbodensystem stehen Gerätedeckel aus Kunststoff, Aluminium und Edelstahl zur Verfügung. Diese können sowohl für den Geräteeinbau in die Quickbox als auch für die Montage im offenen Kanal beziehungsweise für Doppelbodensysteme verwendet werden.
- Gerätedosen mit Deckelsatz für Unterflurkanäle und estrichebene, estrichüberdeckte und offene Installation
- Unterflurlösungen für Soluflex Bodensystem
- Unterflurauslässe für kompakte Lösungen
- Gerätedosen mit Deckelsatz für Doppelbodensysteme



Einfache Montage und Demontage:
In der Quickbox sogar ohne
Werkzeug möglich.

Einfachste und schnelle Montage der Mosaic™ vorverdrahteten Steckdosen Steckergesicht 45 Grad im Deckelsatz IK-2 für Unterflur und Doppelboden.

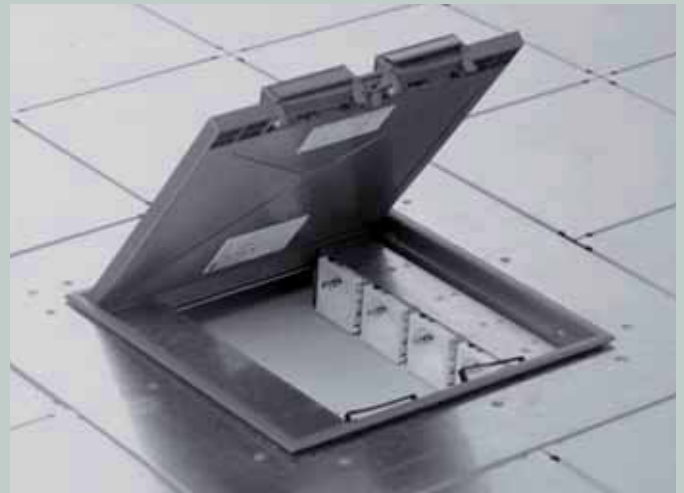

Vertikale Montage möglich ab Einbautiefen von 58 mm bzw. für Soluflex Bodensysteme mit einer Aufbauhöhe von 60 mm.



Kompaktdose für 3 Module Mosaic™ aus Aluminium rechteckig.



Integration des Fast Connector Systems möglich.

Details entnehmen Sie bitte dem Katalog Kabelverlegetechnik.



18119

Schalterprogramm MOSAIC™
legrand®

Arbeitsplätze optimal einrichten


Veränderte Arbeitstechniken und das kontinuierliche Streben nach optimierter Produktivität beeinflussen das Design moderner Büros. Nur mit einer flexiblen technischen Infrastruktur können alle elektrischen Einrichtungen genau an der gewünschten Stelle integriert werden.

FLEXIBLE MEHRFACHAUSLÄSSE FÜR DEN ARBEITSPLATZ

Tischkonsolen komplett mit Mosaic™-Geräten oder leer für individuelle Ausstattung verfügbar. Mit integriertem Kabelfach und Zugentlastung.

UNIVERSAL-HALTEKLAMMER

Befestigung mit stabiler Halteklammer horizontal oder vertikal möglich.

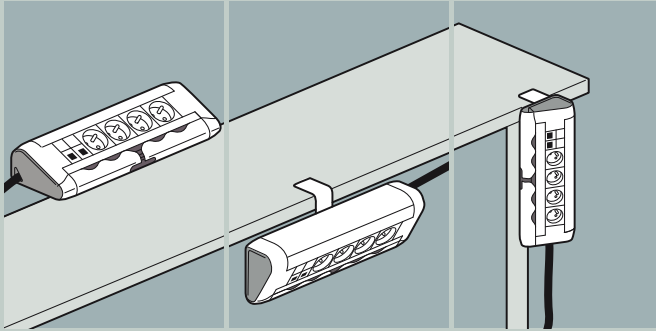


TISCHVERTEILER

Arbeitsplatz mit Tischkonsole und Cable Worm für eine saubere Kabelführung bis zum Bodenauslass.



In den Farben
Weiss und Alu
verfügbar

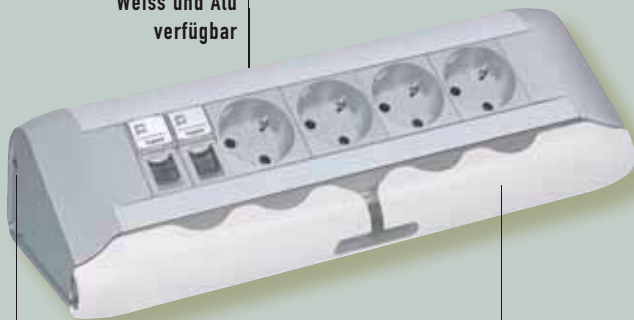


Kabeleinführung seitlich
und von unten möglich

Kabelfach für
Kabelbündelung –
und saubere
Kabelführung

BODENVERTEILER

Besonders robuster Mehrfachauslass mit Montagetaschen und mit Feinschutz-Absicherung verfügbar.

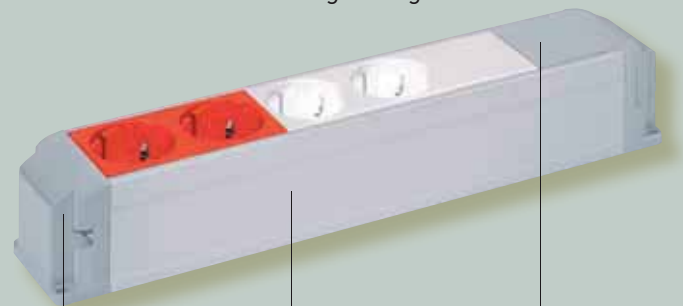

Montagetaschen
für Festmontage

Bodenverteiler mit
besonders stabilem
Aluminium-Unterteil

Fast Connector
Anschluss
möglich



20121

Schalterprogramm MOSAIC™
legrand®

Gebäudeautomation

Mit der 2-Draht Buslösung lassen sich alle Teilnehmer kostengünstig und schnell integrieren und steuern.

BELEUCHTUNGS- UND JALOUSIEMANAGEMENT

- Beleuchtungsmanagement: Zentral-, Gruppen- und Zonensteuerung
- Jalousiemanagement: Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung
- Szenenmanagement: Zusammenfassung von Licht- und Jalousiebefehlen zu einer bestimmten Szene (Videopräsentationen, Besprechung...)

STEUERGERÄTE UNTERPUTZ



TOUCH SCREEN
Zur zentralen Steuerung unterschiedlichster Funktionen



TASTENSOR
Zum Schalten und Dimmen einzelner Verbraucher



INFRAROT-EMPFÄNGER

REIHENEINBAUGERÄTE



Reiheneinbauaktor zur Steuerung von Licht und Jalousien



Spannungsversorgung
27 V d.c. BUS

MOSAIC™ GEBÄUDEAUTOMATION



Das 2-polige Buskabel verbindet alle Komponenten: REG, Touch Screen, Einzelschalter, IR-Empfänger

Schalter- und Tastereinsätze



Schalter- und Tastereinsätze inkl. Wippe zur Montage in Mosaic™-Tragringen (siehe Seite 33); Einsätze mit Fenster sind mit beleuchteter Funktion (mittels LED Art.-Nr. 0676 66) oder Kontrollfunktion (mittels LED Art.-Nr. 0676 68) erweiterbar.

Verp.	Art.-Nr.		Einsätze 250 V~ inkl. Wippen 1-modulig	
			Mit schraublosen Anschlüssen (SL); Einsätze mit Beleuchtungsfenster werden ohne LED-Aggregate geliefert; die gewünschte Funktion (wahlweise beleuchtete oder Kontroll-LED) wird in den Einsatz eingesteckt	
	Weiß	Alu		
10	0770 01	0792 01		Wechselschalter 10 A
10	0770 02	0792 02		Wechselschalter 10 A mit Beleuchtungsfenster Zur Verwendung mit LED-Aggregat (Art.-Nr. 0676 66/67/68)
10	0770 30	0792 30		Taster 6 A mit Schließerkontakt
10	0770 31			Taster 6 A mit Wechselkontakt
10	0770 32	0792 32		Taster 6 A mit Wechselkontakt und Beleuchtungsfenster Zur Verwendung mit LED-Aggregat (Art.-Nr. 0676 66/67/68)

Verp.	Art.-Nr.		Einsätze 250 V~ inkl. Wippen 2-modulig	
			Mit schraublosen Anschlüssen (SL); Einsätze mit Beleuchtungsfenster werden ohne LED-Aggregate geliefert; die gewünschte Funktion (wahlweise beleuchtete oder Kontroll-LED) wird in den Einsatz eingesteckt	
	Weiß	Alu		
10	0770 11	0792 11		Wechselschalter 10 A
10	0770 12	0792 12		Wechselschalter 10 A mit Beleuchtungsfenster zur Verwendung mit LED-Aggregat (Art.-Nr. 0676 66/67/68)
10	0770 21	0792 21		Kreuzschalter 10 A
10	0770 40	0792 40		Taster 6 A mit Schließerkontakt
10	0770 41			Taster 6 A mit Wechselkontakt
10	0770 42	0792 42		Taster 6 A mit Wechselkontakt und Beleuchtungsfenster zur Verwendung mit LED-Aggregat (Art.-Nr. 0676 66/67/68)
10	0770 43			Taster 6 A mit Wechselkontakt und Beschriftungsfeld Nicht beleuchtbar

Verp.	Art.-Nr.	Einsätze 250V~ 16 A und 20 A inkl. Wippen	
		Mit Schraubklemmen (SK); Einsätze mit Beleuchtungsfenster werden ohne LED-Aggregate geliefert; (zur Verwendung mit Art.-Nr. 0676 64)	
	Weiß	Einsätze 1-modulig	
10	0770 91		Wechselschalter 16 A
10	0770 93		Wechselschalter 16 A mit Beleuchtungsfenster Zur Verwendung mit LED-Aggregat (Art.-Nr. 0676 64)
10	0770 60		Wechselschalter 20 A
10	0770 62		Wechselschalter 20 A mit Beleuchtungsfenster Zur Verwendung mit LED-Aggregat (Art.-Nr. 0676 64)
		Einsätze 2-modulig mit Aufdruck 0/1	
10	0770 92		2-poliger Ausschalter 16 A
10	0770 94		2-poliger Ausschalter 16 A mit Beleuchtungsfenster Zur Verwendung mit LED-Aggregat (Art.-Nr. 0676 64)
10	0770 50		2-poliger Ausschalter 20 A
10	0770 52		2-poliger Ausschalter 20 A mit Beleuchtungsfenster Zur Verwendung mit LED-Aggregat (Art.-Nr. 0676 64)

Verp.	Art.-Nr.	Zugschalter/-taster 250 V~	
		Mit schraublosen Anschlüssen (SL)	
	Weiß		
1	0770 14		Wechselschalter 10 A
1	0770 44		Taster 6 A mit Wechselkontakt
5	0898 05		Schnur für Zugschalter/-taster Länge: 1,5 m

Verp.	Art.-Nr.	LED-Aggregate	
		Zur Verwendung mit Schalter- und Tastereinsätzen mit Beleuchtungsfenster (Leuchtfarbe weiß)	
1	0676 66		LED-Aggregat 230 V~ für Beleuchtungsfunktion Stromaufnahme: 0,15 mA
1	0676 67		LED-Aggregat 12-24-48 V AC/DC für Beleuchtungsfunktion
1	0676 68		LED-Aggregat 230 V~ für Kontrollfunktionen Stromaufnahme: 3 mA
1	0676 64		LED-Soffitte 230 V~ beleuchtet/Kontroll Mit flexiblen Anschlussleitungen; zur Verwendung mit Schaltereinsätzen 16 A und 20 A und als Ersatz für Steckdosen mit Kontrollfunktion

Dimmer



0784 01



0784 02

Einsätze inkl. Wippe/Abdeckung zur Montage in Mosaic™-Tragringen (siehe Seite 33); Anschluss mit Schraubklemmen, geeignet für starre und flexible Leiter

Bewegungsmelder



0784 51



0792 51



0766 66

Einsätze inkl. Abdeckung zur Montage in Mosaic™-Tragringen (siehe Seite 33); Anschluss mit Schraubklemmen, geeignet für starre und flexible Leiter

Verp.	Art.-Nr.	Tastdimmer
		Elektronische Dimmer mit Tastenbedienung und Steuereingang für unbeleuchtete Taster (Steuerleitung max. 50 m)
		Universal-Tastdimmer 400 W 2-Tastenbetätigung; linke Taste EIN/AUS, rechte Taste HELL/DUNKEL; automatische Lasterkennung, Softstart; Phasen-/abschnitt 40 – 400 W für Glüh- und 230 V Halogenlampen, 40 – 400 VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem (Eisenkern-) oder elektronischem Transformator, Nebensstellenbetrieb mit Schließertaster möglich, Anschluss ohne Neutralleiter (2-Leiter)
1	2 Module 0784 01 0792 04	2-Tastenbetätigung; linke Taste EIN/AUS, rechte Taste HELL/DUNKEL; automatische Lasterkennung, Softstart; Phasen-/abschnitt 40 – 400 W für Glüh- und 230 V Halogenlampen, 40 – 400 VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem (Eisenkern-) oder elektronischem Transformator, Nebensstellenbetrieb mit Schließertaster möglich, Anschluss ohne Neutralleiter (2-Leiter)
1	5 Module 0784 02 0792 06	Universal-Tastdimmer 1000 W Untere Taste EIN/AUS, +/- Taste HELL/DUNKEL; Automatische Lasterkennung, Softstart; Phasen-/abschnitt 100 – 1000 W für Glüh- und 230 V Halogenlampen, 100 – 1000 VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem (Eisenkern-) oder elektronischem Transformator, Nebensstellenbetrieb mit Schließertaster möglich, Anschluss mit Neutralleiter (3-Leiter); zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 52 (Seite 33); Installationsdose siehe Seite 38
1	2 Module 0784 04	Elektronisches Potenziometer 1-10 V 2-Tastenbetätigung; linke Taste EIN/AUS, rechte Taste HELL/DUNKEL; zum Schalten und Regeln von elektronischen Vorschaltgeräten mit Steuereingang 1 – 10 V; Steuerstrom: max. 40 mA DC; Schaltleistung: 40 – 600 VA. Anschluss mit Neutralleiter (3-Leiter)

Verp.	Art.-Nr.	Bewegungsmelder
		Passive Infrarot-Bewegungsmelder zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Wärmequellen (Personen) innerhalb des Erfassungsbereichs.
		- Nennspannung: 230 V~ - Erfassungsbereich: 180° - Detektionsreichweite: 3 – 10 m einstellbar - Helligkeitsschwellwert: 3 – 1000 lux einstellbar - Ausschaltverzögerung: 1 Sek. – 16 Min. - Optimale Montagehöhe: 1,1 m - Nebensstellenbetrieb mit konventionellen Öffner-Tastern möglich
1	2 Module 0784 56 0792 56	Bewegungsmelder 40 – 400 W 2-Leiter Anschluss ohne Neutralleiter (2-Leiter)
1	2 Module 0784 51 0792 51	Bewegungsmelder 1000 W 3-Leiter Anschluss mit Neutralleiter (3-Leiter)
1	2 Module 0766 66	No-Contact-Switch Berührungsloser Schalter 10 A mit Kontrollfunktion Anschluss mit Neutralleiter - Nennspannung: 230 V~ - Detektionsreichweite: max. 5 cm - Nebensstellenbetrieb: max. 5 No-Contact-Switch parallel - 3-Leiter Anschluss + Steuereingang für Parallelschaltung Für Bereiche mit höheren hygienischen Anforderungen (z.B. Sanitärbereich)

Leistungstabelle	Glühbirnen	HV-Halogen	NV-Halogen mit elektr. Trafos	NV-Halogen mit konv. Trafos	Leuchtstofflampen	Kompaktleuchtstofflampen	Ventilatoren	Heizlüfter
0784 01/0792 04	40 – 400 W	40 – 400 W	40 – 400 VA	40 – 400 VA	–	–	–	–
0784 02/0792 06	100 – 1000 W	100 – 1000 W	100 – 1000 VA	100 – 1000 VA	–	–	–	–
0784 04	–	–	–	–	1 – 10 V	1 – 10 V	–	–
0784 56/0792 56	40 – 400 W	40 – 400 W	40 – 400 W	40 – 400 W	–	40 – 400 VA	–	–
0784 51/0792 51	1000 W	1000 W	500 VA	500 VA	500 VA	500 VA	100 VA	–
0776 66	1000 W	1000 W	500 VA	500 VA	500 VA	500 VA	100 VA	1000 W

Lichtsteuergeräte



0784 25



0784 30

Einsätze inkl. Wippe/Abdeckung zur Montage in Mosaic™-Tragringen (siehe Seite 33)
Anschluss mit Schraubklemmen, geeignet für starre und flexible Leiter

Verp.	Art.-Nr.	Zeitschalter 1000 W
1	0784 20	<p>Elektronischer Zeitschalter mit Schließkontakt für 1000 W Glüh- und 230 V~ Halogenlampen, 400 VA für NV-Halogen mit konventionellen oder elektronischen Trafos, 400 VA für Leuchtstoffröhren und Kompakt-Leuchtstofflampen mit EVG, 250 VA für Ventilatoren, 2-Leiteranschluss Ausschaltverzögerung: 25 Sek. – 15 Min. Kurzer Tastendruck: Schaltet für die eingestellte Zeit Langer Tastendruck (> 2 Sek.): Sofortiges Ausschalten</p>

Verp.	Art.-Nr.	Wochenschaltuhr 16 A
1	0784 25	<p>Wochenschaltuhr mit potenzialfreiem Wechselkontakt, 28 Programme, Dauer Ein/Aus, Reverse-Mode (aktueller Schaltzustand wird bis zum nächsten programmierten Schaltbefehl umgekehrt) Wechselkontakt: 16 A (250 V~ cosφ = 1) potenzialfrei Ganggenauigkeit: ± 1 Sek./Tag (bei typischen Installationsbedingungen) Gangreserve: 6 Jahre Programme: 28 (1 Programm = Ein- und Ausschaltzeit + Ein- und Ausschalttage) Menüsprache: Englisch; Eigenverbrauch: 0,7 W</p>

Verp.	Art.-Nr.	3 Zonen Lichtszenen-Controller
1	0784 30	<p>Zentraldimmer für 3 Zonen - besonders geeignet für das Lichtmanagement von z.B. Konferenzräumen, Besprechungsräumen, Restaurants, Ausstellungsräumen - Bedienen von 3 Lichtstromkreisen in einem Raum - für Glühlampen und Halogenlampen 230 V~, NV-Halogenlampen mit elektronischen oder konventionellen Trafos, Leuchtstofflampen mit elektronischem Vorschaltgerät 1 – 10 V oder DALI - maximale Last pro Lichtstromkreis: 1000 W / VA - bei Anschluss aller 3 Lichtstromkreise: max. 2200 W - kompatibel mit Infrarot-Fernbedienung (optional) Art.-Nr. 0784 31 - Zubehör für Zentraldimmer: Abdeckrahmen Art.-Nr. 0788 39 oder 0790 39 Universal-Dose Art.-Nr. 0801 24</p>
1	0788 39	Abdeckrahmen für Lichtszenen-Controller, weiß siehe Seite 32
1	0790 39	Abdeckrahmen für Lichtszenen-Controller, alu siehe Seite 32
1	0801 24	Universal-Dose für Lichtszenen-Controller, Tiefe: 50 mm, siehe Seite 38
1	0784 31	Infrarot-Fernbedienung Zum Abrufen von Lichtszenen am Controller

Leistungstabelle

35°C	Glühlampen	HV-Halogen	NV-Halogen mit elektr. Trafos	NV-Halogen mit konv. Trafos	Leuchtstofflampen	Kompaktleuchtstofflampen	Ventilatoren	Heizlüfter
0784 20	1000 W	1000 W	400 VA	400 VA	2 x 58 W	400 VA	250VA	1840 W
0784 25	1200 W	1200 W	2300 W	1800 W	2300 W	100 W	1800 W	-
0784 30	2200 W	2200 W	2200 W	2200 W	DALI	-	-	-

Thermostate

Jalousie-/Rollladensteuerung



0770 26



0767 21

Zutrittskontrolle Mosaic™

Fingerprint, Codelock, Schlüsselschalter



0767 01



0784 45



0770 75

Einsätze inkl. Wippe/Abdeckung zur Montage in Mosaic™-Tragringen (siehe Seite 33); Anschluss mit Schraubklemmen, geeignet für starre und flexible Leiter

Verp.	Art.-Nr.	Thermostate
	 Weiß	<p>Elektronische Thermostate zur Regulierung der Raumtemperatur durch Ansteuerung von Magnetventilen Optimale Montagehöhe: 1,7 m Nennspannung: 230 V~ Klemmquerschnitt: 1,5 mm² Anschluss mit Neutralleiter (3-Leiter)</p>
1	2 Module 0767 20	<p>Elektronischer Thermostat Mit Bedientaste zum Umstellen zwischen Heizen oder Kühlen, Drehregler zum Einstellen des Temperaturbereichs von +7 bis +30°C Schaltausgang: 1 Schließer Schaltstrom: 8 A bei cos φ = 1 2 A bei cos φ = 0,6</p>
1	5 Module 0767 21	<p>Programmierbarer Thermostat mit Display Display (B x H: 51 x 30 mm) mit Hintergrundbeleuchtung, 5 wählbare Wochenprogramme (4 x vordefiniert, 1 x frei wählbar), Softkey-Tasten, Drehrad für intuitive Bedienung und einfache Menüführung, An- und Abwesenheitsbetriebsart (Aktivierung abgesenkte Temperatur oder Frostschutz); zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 52 (Seite 33); Installationsdose siehe Seite 38 Temperaturbereich: +7 bis +30°C Schaltausgang: 1 Wechsler Schaltstrom: 8 A bei cos φ = 1 2 A bei cos φ = 0,6</p>

Verp.	Art.-Nr.	Jalousie-/Rollladensteuerung konventionell
	Weiß Alu	<p>Jalousieschalter/taster für konventionelle Installation ohne Neutralleiter</p>
10	2 Module 0770 26 0792 26	<p>Jalousie-/Rollladenschalter 500 W 3-Tastenbedienung AUF/STOP/AB, Steckklemmen (SL) für Querschnitt bis 2,5 mm² zum direkten Anschluss eines Rollladenmotors (Umschaltzeiten der Motorenhersteller beachten)</p>
10	0770 25 0792 25	<p>Jalousie-/Rollladentaster 500 W Mit Steckklemmen (SL) für Querschnitt bis 2,5 mm² zum direkten Anschluss eines Rollladenmotors (Umschaltzeiten der Motorenhersteller beachten)</p>

Verp.	Art.-Nr.	Zutrittskontrolle
	Weiß	<p>Elektronische Zutrittskontrolle als Einzelgeräte (keine Protokollierung möglich) mit integriertem Schließerkontakt (1 A bei 12 V) und 2 LED's zur Zustandsanzeige; externer Steuereingang Zeitverzögerung: 0 bis 255 Sekunden Spannungsversorgung: 12 VDC Schutzart: IP30; zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 52 (Seite 33); Installationsdose siehe Seite 38</p>
1	5 Module 0767 01	<p>Codelock Zutritt durch Eingabe eines Codes; es können 99 Zutrittscodes hinterlegt werden</p>
1	0767 03	<p>Fingerprint Zutritt durch die biometrische Erkennung der Fingerkuppen; es können über 900 Fingerabdrücke hinterlegt werden</p>
1	047 95	<p>Spannungsversorgung 230V~ / 12 VDC – 1,25 A, 5 TE</p>
	Weiß	<p>Schlüsselschalter</p>
1	2 Module 0770 72	<p>Ronis Schlüsselschalter Wechsel 6 A – 250V~; inkl. 2 Schlüssel Ronis Nr. 601; in allen Stellungen abziehbar</p>
1	0770 73	<p>Ronis Schlüsselschalter Jalousie 6 A – 250V~; inkl. 2 Schlüssel Ronis Nr. 601; in allen Stellungen abziehbar</p>
1	0770 74	<p>DIN-Profil Schlüsselschalter 0/1 2-polig; 6 A – 250V~; Einbautiefe: 45 mm (Tiefe der AP-Gehäuse bzw. Installationsdosen beachten); Zur Verwendung mit DIN-Halbzylinder 40 mm (z.B. Art.-Nr. 0697 95); Schlüssel in beiden Schaltzuständen abziehbar</p>
1	0770 75	<p>DIN-Profil Schlüsseltaster Jalousie 2-polig; 6 A – 250V~; Einbautiefe: 45 mm (Tiefe der AP-Gehäuse bzw. Installationsdosen beachten); Zur Verwendung mit DIN-Halbzylinder 40 mm (z.B. Art.-Nr. 0697 95)</p>
1	0697 95	<p>Zylinderschloss Halbzylinder 40 mm, gleiche Schließungen Geliefert mit 3 Schlüsseln</p>

Steckdosen



0772 13



0775 05



0775 02



0741 53



0775 04

Einsätze inkl. Abdeckung zur Montage in Mosaic™-Tragringen (siehe Seite 33); Anschluss mit Schraubklemmen (SK) oder Steckklemmen (SL), geeignet für starre und flexible Leiter

Verp.	Art.-Nr.	Schutzkontakt-Steckdosen 2-modulig 16 A/250 V~, weiß	
10	2 Module 0772 10		Schutzkontakt-Steckdose (SK) , weiß
10	0772 11		Schutzkontakt-Steckdose (SL) mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß
10	0772 13		Schutzkontakt-Steckdose (SK) mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß
10	0772 45		Schutzkontakt-Steckdose 45° (SL) mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß
10	0772 19		Schutzkontakt-Steckdose (SL) mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, weiß
10	0772 12		Schutzkontakt-Steckdose (SL) mit erhöhtem Berührungsschutz und Spannungsanzeige, weiß inkl. LED- Aggregat Art.-Nr. 0676 64 (2,4 mA – 230 V)

Verp.	Art.-Nr.	Schutzkontakt-Steckdosen 2-modulig 16 A/250 V~; Sonderfarben	
10	2 Module 0792 13		Schutzkontakt-Steckdose (SK) mit erhöhtem Berührungsschutz, alu
10	0772 16		Schutzkontakt-Steckdose (SL) mit erhöhtem Berührungsschutz, grün
10	0772 17		Schutzkontakt-Steckdose (SL) mit erhöhtem Berührungsschutz, orange
10	0772 18		Schutzkontakt-Steckdose (SL) mit erhöhtem Berührungsschutz, rot
10	0772 14		Schutzkontakt-Steckdose (SK) mit erhöhtem Berührungsschutz, verwechslungssicher, rot
10	0502 99		Codierplättchen für verwechslungs- sichere Steckdosen , zum Aufkleben auf die zu codierenden Stecker

Verp.	Art.-Nr.	Rasiersteckdose IP 24–IK 04, weiß	
1	0775 86		mit Trenntrafo; Primär: 230 V~; Sekundär: 120 und 230 V~ 50/60 Hz; Multisteckergesicht für Euro-, US-, britische und australische Steckernorm; Geliefert mit Tragring, Abdeckung und Rahmen; zur Verwendung mit UP-Dose (Art.-Nr. 0801 55 – siehe Seite 38)

Verp.	Art.-Nr.	Französische Steckdosen	
10	2 Module 0771 11		Französischer Standard (SL) mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß
10	0771 13		Französischer Standard (SK) mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß
10	0771 12		Französischer Standard (SL) mit erhöhtem Berührungsschutz und Spannungsanzeige, weiß
10	0771 19		Französischer Standard (SL) mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, weiß
10	0771 14		Französischer Standard (SK) mit erhöhtem Berührungsschutz, verwechslungssicher, rot
10	0771 15		Französischer Standard (SK) mit erhöhtem Berührungsschutz und Spannungsanzeige; verwechslungssicher, rot; inkl. LED-aggregat Art.-Nr. 0676 64 (2,4 mA – 230 V)

Verp.	Art.-Nr.	Internationale Steckdosen 2-modulig	
10	2 Module 0775 05		Britischer Standard (SK) mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß
10	0775 04		Amerikanischer Standard (SK), 2P+E 15 A, weiß
10	0775 02		Euro-Amerikanischer Standard (SK), weiß
10	0775 06		Schweizer Standard Typ 13 (SL) mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß
10	5721 21		Chinesischer Standard (SK) 2P+E 16 A, mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß
10	5721 12		Australischer Standard (SK) 2P+E 10/15 A, weiß

Verp.	Art.-Nr.	Internationale Steckdosen 1-modulig	
10	1 Modul 0775 01		Euro-Amerikanischer Standard (SK) , weiß
10	0775 03		Amerikanischer Standard (SK) 2-polig, weiß
10	0775 11		Italienischer Standard (SK) 2P+E 10/16 A, weiß

Vorverdrahtete Steckdosen



0772 52



0792 83



0792 83



0772 52 Rückseite

Einsätze inkl. Abdeckung zur Montage in Mosaic™-Tragringen (siehe Seite 33) oder für den Einbau in Brüstungskanälen; Anschluss mit Steckklemmen (SL), geeignet für starre und flexible Leiter; Schutzart IP40 – IK07

Verp.	Art.-Nr.	Vorverdrahtete Steckdosen 45° mit hinten liegenden Anschlussklemmen
		Zum Einbau in Unterflurdosen, Energiesäulen, Colonnetten und im UP-/Hohlwand-Bereich mittels entsprechenden Dosen für die Kompaktinstallation; 45° versetzt; mit hinten liegenden Steckklemmen (Zugang und Abgang bis 2,5 mm ²); mit erhöhtem Berührungsschutz
		45° Schuko-Steckdosen 2-fach (4 Module)
10	0772 52	2-fach Schutzkontakt-Steckdose 45°, weiß
10	0772 90	2-fach Schutzkontakt-Steckdose 45° mit Spannungsanzeige, weiß inkl. LED-Aggregat Art.-Nr. 0676 64 (2,4 mA – 230 V)
10	0792 82	2-fach Schutzkontakt-Steckdose 45°, alu
10	0772 72	2-fach Schutzkontakt-Steckdose 45°, rot
10	0772 91	2-fach Schutzkontakt-Steckdose 45° mit Spannungsanzeige, rot inkl. LED-Aggregat Art.-Nr. 0676 64 (2,4 mA – 230 V)
		45° Schuko-Steckdosen 3-fach (6 Module)
10	0772 53	3-fach Schutzkontakt-Steckdose 45°, weiß
10	0792 83	3-fach Schutzkontakt-Steckdose 45°, alu
10	0772 73	3-fach Schutzkontakt-Steckdose 45°, rot
		45° Schuko-Steckdosen 4-fach (8 Module)
10	0772 54	4-fach Schutzkontakt-Steckdose 45°, weiß
10	0772 74	4-fach Schutzkontakt-Steckdose 45°, rot

Verp.	Art.-Nr.	Vorverdrahtete Steckdosen mit seitlichen Anschlussklemmen
		Zum Einbau in Brüstungskanäle; mit seitlichen Steckklemmen (Zugang und Abgang bis 2,5 mm ²);
		Schuko-Steckdosen 1-fach (2 Module)
10	0774 01	1-fach, weiß (RAL 9003)
10	0775 61	1-fach, weiß (RAL 9010)
10	0774 11	1-fach, rot (RAL 3020)
		Schuko-Steckdosen 2-fach (4 Module)
10	0774 02	2-fach, weiß (RAL 9003)
10	0775 62	2-fach, weiß (RAL 9010)
10	0774 12	2-fach, rot (RAL 3020)
		Schuko-Steckdosen 3-fach (6 Module)
10	0774 03	3-fach, weiß (RAL 9003)
10	0775 63	3-fach, weiß (RAL 9010)
10	0774 13	3-fach, rot (RAL 3020)
		Schuko-Steckdosen 4-fach (8 Module)
10	0774 04	4-fach, weiß (RAL 9003)
10	0774 14	4-fach, rot (RAL 3020)

Daten- und Telefondosen



0786 40



0786 41



0786 90



0792 90



0792 91

Werkzeuglose Anschlusstechnik; Einsätze inkl. Abdeckung zur Montage in Mosaic™-Tragrinnen (siehe Seite 33); Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B; mit Beschriftungsträger und Staubschutz

Verp.	Art.-Nr.		Datendose RJ45 UTP, ungeschirmt
			Werkzeuglose Anschlusstechnik; inkl. Beschriftungsträger und Staubschutz; Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B
	Weiß	Alu	
10	0786 50		1-fach Datendose RJ45 UTP, 1-modulig
			Kategorie 5e
10	0786 60	0792 60	Kategorie 6
			1-fach Datendose RJ45 UTP, 2-modulig
10	0786 51		Kategorie 5e
10	0786 61	0792 61	Kategorie 6

Verp.	Art.-Nr.		Datendosen-Adapter
			Zum Einschnappen sonstiger Datendosen-Fabrikate
	Weiß		
10	0786 04		Keystone Adapter Abdeckung für Einsatz Keystone u.a.
10	0786 02		Systemax Adapter 1-fach Abdeckung zur Aufnahme eines Einsatzes Systemax
10	0786 03		Systemax Adapter 2-fach Abdeckung zur Aufnahme eines Einsatzes 2-fach Systemax
10	0786 01		ACO II Adapter Abdeckung ACO

Verp.	Art.-Nr.		Datendose RJ45 STP, vollgeschirmt
			Werkzeuglose Anschlusstechnik; inkl. Beschriftungsträger und Staubschutz; Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B
	Weiß		
10	0786 30		1-fach Datendose RJ45 UTP, 1-modulig Kategorie 6, Blechschirm
10	0786 31		1-fach Datendose RJ45 STP, 2-modulig Kategorie 6, Blechschirm
10	0786 33		Kategorie 6, ZAMAK-Schirm

Verp.	Art.-Nr.		Telefonanschluss
	Weiß	Alu	
10	0787 30	0792 31	Telefonanschlusseinheit RJ11, 1-modulig mit 4-poligem Steckergesicht
10	0787 32		Telefonanschlusseinheit RJ12, 2-modulig mit 6-poligem Steckergesicht
10	0787 34		ISDN-Anchlusseinheit RJ45, 2-modulig mit 8-poligem Steckergesicht

Verp.	Art.-Nr.		90° Datendose RJ45 für Colonetten und Energiesäulen 2-modulig
	Weiß	Alu	
10	0786 52		90° RJ45 Kategorie 5e UTP, ungeschirmt
10	0786 62	0792 68	90° RJ45 Kategorie 6 UTP, ungeschirmt
10	0786 32		90° RJ45 Kategorie 6 STP, mit Blechschirm

Kommunikations- und Audio/Video-Anschlusseinheiten



0787 86



0787 74



0787 63



0787 58



0787 67



0787 51



0787 60



0787 61



0787 62



0787 54

Einsätze inkl. Abdeckung zur Montage in Mosaic™-Tragrinnen (siehe Seite 33);
Anschluss je nach Einsatz mit Steckklemmen, Schraubklemmen oder Lötanschluss

Verp.	Art.-Nr.	Antennendosen
	Weiß	Für den Empfang von Kabel- und Satellitensignalen; Schnellanschluss durch ¼-Drehung; Frequenzen: TV: 5 – 68 und 120 – 862 MHz; SAT: 950 – 2150 MHz
10	2 Module 0787 86	TV/Radio/SAT-Einzeldose
10	0787 85	TV/Radio/SAT-Abdeckung für sonstige Einsätze
10	0787 83	TV/Radio-Einzeldose
10	0787 87	TV/Radio-Durchgangsdose
10	0787 88	TV/Radio-Enddose
10	0787 89	TV/Radio-Abdeckung für sonstige Einsätze
	Alu	
10	0792 96	TV/Radio/SAT-Einzeldose

Verp.	Art.-Nr.	USB- und FireWire Anschlusseinheit
	Weiß	Mit Schraubanschluss 1 mm ² , die max. Länge der Anschlussleitung beträgt 5 m
1	1 Modul 0787 61	USB Anschlusseinheit (SK) Zum Anschluss von Digital-Kameras, Scanner, Drucker, usw.
1	0787 62	FireWire IEEE 1394 Anschlusseinheit (SK) Anschlusseinheit FireWire oder i.Link zur Übertragung großer Datenmengen (Videos, externe Massenspeicher, usw.)

Verp.	Art.-Nr.	D-Sub Anschlusseinheiten
	Weiß	
1	2 Module 0787 67	RS 232/EIA 232 (D-Sub 9) Anschlusseinheit Anschluss durch Lötverbindung
1	0787 66	D-Sub 15 Anschlusseinheit Anschluss durch Lötverbindung
1	0787 74	HD 15 + Jack 3,5 mm Anschlusseinheit (SK) Zur Verbindung und Übertragung von analogen Videosignalen (VGA, XGA) und Audiosignalen; Schraubklemmenanschluss


Verp.	Art.-Nr.	Video- und Audioanschlussdosen
	Weiß	
1	1 Modul 0787 63	S-Video Anschlussdose (SK) Zur Verbindung und Übertragung von Videosignalen (SVHS, DVD, Hi8); Schraubklemmenanschluss 1 mm ²
1	0787 58	BNC 75 Ohm Anschlussdose (SK) Zur Verbindung und Übertragung von Videosignalen; Schraubklemmenanschluss 1 mm ²
1	0787 53	RCA (Cinch)-Anschlussdose 2-fach (SK) Zur Verbindung und Übertragung von Stereo-Audiosignalen; Schraubklemmenanschluss 1 mm ²
1	0787 54	RCA (Cinch)-Anschlussdose 3-fach (SK) Zur Verbindung und Übertragung von Stereo-Audio- und Videosignalen (Heimkino, Videoprojektor, DVD, Kameras); Schraubklemmenanschluss 1 mm ²
1	0787 64	Jack 3,5 mm Anschlussdose (SK) Zur Verbindung und Übertragung von Audiosignalen (PC, Media Player); Schraubklemmenanschluss 1 mm ²
1	0787 50	Hi-Fi-Anschlusseinheit Stereo 1-fach Zum Anschluss von Lautsprecherleitungen (bis 4 mm ²)
10	2 Module 0787 51	Hi-Fi-Anschlusseinheit Stereo 1-fach Zum Anschluss von Lautsprecherleitungen (bis 4 mm ²)
1	0787 55	XLR 3-polige Anschlusseinheit (SK) Zur Verbindung und Übertragung von Audiosignalen (Mikrofon, Verstärker); Schraubklemmenanschluss 1 mm ²
1	0787 60	Speakon 4-polige Anschlusseinheit (SK) Zur Verbindung und Übertragung von Audiosignalen (Verstärker, Lautsprecher); Schraubklemmenanschluss 2,5 mm ²
1	0787 68	HDMI-Anschlusseinheit (SK) Zur Verbindung und Übertragung von Audio- und Videosignalen (Blu-ray, LCD-Fernseher, usw.); Steckertyp A

Signalisierung und Sicherheit





Einsätze inkl. Abdeckung zur Montage in Mosaic™-Tragrungen (siehe Seite 33); Anschluss mit Schraubklemmen, geeignet für starre und flexible Leiter; alle Einsätze sind mit LED's ausgestattet.


Verp. Art.-Nr. Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte 1 Stunde

1	2 Module 0785 12	 Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte mit weißen LED's in Dauerschaltung (4 LED's – 3 LED's bei Stromausfall); Leuchtstärke: 2 Lumen, Nennbetriebsdauer: 1 Stunde; LED-Lebensdauer: 100.000 Stunden
---	---------------------	---





Hindernisbeleuchtung

1	2 Module 0785 10	 Zur Beleuchtung von Bodenebenenheiten (z.B. Stufen) Hindernisbeleuchtung 230 V~ mit 4 weißen LED's; Leuchtstärke: 20 lux Aktivierung mittels externem Schalter oder Bewegungsmelder
1	0785 11	 Hindernisbeleuchtung mit Bewegungsmelder 230 V~ mit 4 weißen LED's; Leuchtstärke: 20 lux; Aktivierung mittels integriertem Bewegungsmelder; mit akustischem Signal (abschaltbar); Anschluss: L, N Erfassungsbereich: 180° Detektionsreichweite: 6 m max. Helligkeitsschwellwert: 2,5 lux (fix) Ausschaltverzögerung: 30 Sekunden (fix)




 
 
Lichtsignal

10	1 Modul 0785 01	 Zum Anzeigen und Signalisieren; mit weißen LED's inkl. 4 Farbkarten (rot, orange, grün, blau) Lichtsignal 1-fach 230 V~ / 1 W
10	0785 02	 Lichtsignal 2-fach 230 V~ / 2 x 1 W
10	0785 51	 Lichtsignal 1-fach 12/24/48 V / 0,2 W für Gleich- und Wechselspannung
10	0785 52	 Lichtsignal 2-fach 12/24/48 V / 2 x 0,2 W für Gleich- und Wechselspannung





   Signalleuchten

10	2 Module 0785 60	 Zum Anzeigen und Signalisieren mit LED's, Leistung 230V~: 0,2 oder 1 W (durch Anschluss wählbar); Leistung 12/24 V: 0,7 W (für Gleich- und Wechselspannung); Signal mit Abdeckung rot, 12/24 VAC/DC Signal mit Abdeckung rot, 230 V~
10	0785 70	
10	0785 61	 Signal mit Abdeckung weiß, 12/24 VAC/DC Signal mit Abdeckung weiß, 230 V~
10	0785 71	
10	0785 62	 Signal mit Abdeckung grün, 12/24 VAC/DC Signal mit Abdeckung grün, 230 V~
10	0785 72	
10	0785 63	 Signal mit Abdeckung blau, 12/24 VAC/DC Signal mit Abdeckung blau, 230 V~
10	0785 73	
10	0747 90	Etiketten für Signalisierung mit Ziffern (0 – 9), Buchstaben (A – Z) und Richtungspfeilen (← ↑ → ↓) Größe: 26 x 26 mm pro Symbol

Verp. Art.-Nr. Signalleuchten flach

5	2 Module 0785 20	 Zum Anzeigen und Signalisieren; durch verschiedenste Piktogramme werden Informationen zielgerichtet dargestellt Signal flach mit weißen LED's Leistung 230V~: 0,2 oder 1 W (durch Anschluss wählbar)
5	0785 21	 Signal flach mit blauen LED's Leistung 230V~: 0,2 oder 1 W (durch Anschluss wählbar)
5	0785 24	 Signal flach mit grüner und roter LED LED's getrennt anschließbar; Leistung: 2 x 1 W
1	5 Module 0785 22	 Signal 5-modulig flach mit weißen LED's Leistung 230 V~: 1 W; zur Verwendung mit Tragrung Art.-Nr. 0802 52; Installationsdose siehe Seite 38
1	0785 23	 Signal 5-modulig flach mit blauen LED's Leistung 230 V~: 1 W; zur Verwendung mit Tragrung Art.-Nr. 0802 52; Installationsdose siehe Seite 38

Piktogramme für Signalleuchten flach

10	2 Module 0785 30	 Richtungspfeil
10	0785 32	 „EXIT“
10	0785 34	 „WC“
10	0785 36	 Besprechungszimmer
10	0785 38	 Rezeption
10	0785 39	 Zutritt verboten
10	0785 40	 Herren
10	0785 41	 Damen
10	0785 42	 Barrierefreier Zugang
10	0785 43	 Garderobe
10	0785 44	 Raucherzone
10	0785 45	 Nichtraucherzone
10	0785 46	 Klimatisiert
10	0785 47	Telefonieren erlaubt
10	0785 48	Telefonieren verboten
10	5 Module 0785 31	 Richtungspfeil
10	0785 33	 „EXIT“
10	0785 35	 „WC“
10	0785 37	 Besprechungszimmer

Weitere Funktionen



0775 21



0775 51



0770 71



0766 01



0766 02

Einsätze inkl. Abdeckung zur Montage in Mosaic™-Tragrinnen (siehe Seite 33); Anschluss mit Schraubklemmen (SK) oder Steckklemmen (SL); geeignet für starre und flexible Leiter

Verp.	Art.-Nr.	NOT-AUS-Schalter		Verp.	Art.-Nr.	Kabelauslass	
1	0766 01		NOT-AUS-Schalter mit rotem Pilzknopf und Schloss Abdeckung in gelber Signalfarbe; Entriegelung durch mitgelieferten Schlüssel 1 Schließer, 1 Öffner; Schaltstrom: 6 A / 250 V~	10	Weiße 2 Module 0775 51		Kabelauslass 16 A mit Steckklemmen Mit 4 Eingangs- und 4 Ausgangsklemmen inkl. Zugentlastung; Klemmenkapazität: 1,5 mm ²
1	0766 02		NOT-AUS-Schalter mit rotem Pilzknopf Abdeckung in gelber Signalfarbe; Entriegelung durch ¼-Drehung 1 Schließer, 1 Öffner; Schaltstrom: 6 A / 250 V~	10	0775 50		Kabelauslass 2-modulig ohne Klemmen mit Zugentlastung
1	0229 01		Schaltkontakt Öffner 230 V~ 6 A Für Einbau in NOT-AUS-Schalter	10	1 Modul 0775 52		Kabelauslass 1-modulig ohne Klemmen für Kabeldurchmesser 8 mm
1	0229 02		Schaltkontakt Schließer 230 V~ 6 A Für Einbau in NOT-AUS-Schalter				
			Zusatzschutz Leitungsschutzschalter als zusätzlicher Feinschutz für Tischarbeits- oder Laborplätze Leitungsschutzschalter für Überlast- und Kurzschlusschutz; 230 V~	1	Weiße 2 Module 0766 90		Relais 1-polig 230 V~ 50/60 Hz Schaltrelais, Schaltstrom: 12 A Schaltleistung: 1800 W Glüh- und HV-Halogenlampen, 1800 VA NV-Halogenlampen; 500 VA Motoren, 800 VA Leuchtstofflampen mit EVG
1	2 Module 0775 21		LS 10 A, Kennlinie C, 1-polig + mitgeschaltetem Neutralleiter				
1	0775 22		LS 16 A, Kennlinie C, 1-polig + mitgeschaltetem Neutralleiter				
			Feuchtraumabdeckung 2-modulige Feuchtraum-Abdeckung IP44 mit Klappdeckel und transparenter Membran zum Betätigen von Schaltern; nicht für Aufputz-Gehäuse geeignet	5	Weiße 0788 80		Summer 230 V~ 50/60 Hz Lautstärke: 70 dB auf 1 m, Verbrauch: 25 mA Elektronischer Gong 12/24/48 VDC Lautstärke: 80 dB auf 1 m, Verbrauch: 5/9/17 mA
			Hutschienen-Adapter Geeignet für Hutprofilschienenmontage; zum Einbauen von 2-moduligen Mosaic™-Geräten im Verteiler; Breite: 2,5 Teilungseinheiten	10	Weiße 2 Module 0766 41		
				1	0766 42		
			Elektronischer Hotel-Card-Schalter Mit beleuchtetem Karteneinschub Spannungsversorgung: 230 V~ Schaltausgang: Schließer, max. 30 VA Ausschaltverzögerung nach dem Herausziehen der Karte: 30 Sekunden Bei Anschaltung eines Relais' muss Kompensator Art.-Nr. 0401 39 verwendet werden	10	Weiße Alu 1 Modul 0770 70 0792 70		Blindmodule Zum Abdecken freier Module oder zum Einbau von Sondergeräten (z.B. Buchsen)
1	0784 45		Hotel-Card-Schalter	10	2 Module 0770 71 0792 80		Blindabdeckung 1-modulig
10	0898 06		Steckkarte für Hotel-Card-Schalter	10			Blindabdeckung 2-modulig
1	0401 39		Kompensator Bei Anschaltung eines Relais' wird Kompensator parallel zur Relaispule angeschlossen.				
				10	0791 51		Beschriftungsträger gebogen für die abgerundete Oberseite aller Rahmen
				10	0791 52		Beschriftungsträger gerade für die Mittelstege der senkrechten Rahmen

Abdeckrahmen



Abdeckrahmen in Weiß und Aluminium-Metall für Standard- und Kompaktinstallation (siehe Übersichtstabelle Seite 36/37); Tragringe siehe Seite 33; Installationsdosen siehe Seite 38

Abdeckrahmen			Abdeckrahmen (Fortsetzung)		
Verp.	Art.-Nr.		Verp.	Art.-Nr.	
	Weiß Alu			Weiß Alu	
		Beschriftbar mittels Beschriftungsträger Art.-Nr. 0791 51/52 (siehe Seite 31)			Beschriftbar mittels Beschriftungsträger Art.-Nr. 0791 51/52 (siehe Seite 31)
1015	0788 01	0790 01	1	0788 10	0790 10
		1-modulig , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 50			10-modulig horizontal , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 54
10	0788 02	0790 02	1	0788 08	0790 08
		2-modulig , zur Verwendung mit Tragringen Art.-Nr. 0802 51/60/61/62/69			4 x 2-modulig horizontal , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 54
1015	0788 03	0790 03	5	0788 30	0790 30
		3-modulig , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 59			2 x 5-modulig , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 64
1015	0788 14	0790 14	511	0788 38	0790 38
		4-modulig horizontal , zur Verwendung mit Tragringen Art.-Nr. 0802 52/58			2 x 2 x 2-modulig , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 64
1015	0788 15	0790 15	1	0788 39	0790 39
		5-modulig horizontal , zur Verwendung mit Tragringen Art.-Nr. 0802 52/58			Spezial-Abdeckrahmen für Lichtszenen-Controller (Art.-Nr. 0784 30 / Seite 22) Tragring beim Einsatz enthalten
1015	0788 25	0790 25	511	0788 36	0790 36
		5-modulig vertikal , zur Verwendung mit Tragringen Art.-Nr. 0802 52/57			2 x 6-modulig , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 66
1015	0788 04	0790 04	511	0788 37	0790 37
		2 x 2-modulig horizontal , zur Verwendung mit Tragringen Art.-Nr. 0802 52/58			2 x 8-modulig , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 66
1015	0788 22	0790 22	511	0788 32	0790 32
		2 x 2-modulig vertikal , zur Verwendung mit Tragringen Art.-Nr. 0802 52/57			2 x 3 x 2-modulig , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 66
1015	0788 16	0790 16	1	0788 28	0790 28
		6-modulig horizontal , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 53			2 x 10-modulig , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 68
1015	0788 18	0790 18			
		8-modulig horizontal , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 53			
1015	0788 06	0790 06			
		3 x 2-modulig horizontal , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 53			
1015	0788 23	0790 23			
		3 x 2-modulig vertikal , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 53			

Tragringe Mosaic™




Tragringe (geliefert mit Malerabdeckung) aus Metall bzw. Kunststoffüberzug zur Erhöhung der elektrischen Sicherheit; zum Fixieren in UP- oder Hohlwanddosen; zur Verwendung in der Standard- oder in der platzsparenden Kompaktinstallation; die Abdeckrahmen werden auf die Tragringe aufgerastet; auch für beleuchtete Funktionen; siehe auch Übersichtstabelle auf Seite 36/37

Verp.	Art.-Nr.	Tragringe	Verp.	Art.-Nr.	Beleuchtete Tragringe
		Tragringe inkl. Malerabdeckung (außer Art.-Nr. 0802 50/59/64/66/68); zur Verwendung in der Standard- oder platzsparenden Kompaktinstallation			Kunststofftragringe mit integrierten weißen LED's für beleuchtete oder Kontrollfunktion; freie Funktionswahl durch flexible Anschlussleitungen
10	0802 50	1-modulig , zur Verwendung mit speziellen Installationsdosen	1	0802 60	2-modulig beleuchtet , mit weißen LED's, Leistung: 0,03 W Ideal für beleuchtete Funktionen, nicht mit anderen Tragringen kombinierbar.
10	0802 51	Universaltragringe anreihbar für Standardinstallation, für Mehrfachkombinationen horizontal und vertikal. 2-modulig , ohne Spreizkrallen	1	0802 62	2-modulig Kontroll , mit weißen LED's, Leistung: 1,4 W Ideal für Kontrollfunktionen, nicht mit anderen Tragringen kombinierbar.
10	0802 61	2-modulig mit Spreizkrallen (Länge: 27 mm)	1	0802 57	5 oder 2 x 2-modulig vertikal , mit weißen LED's, Leistung: 0,03 W Ideal für beleuchtete Funktionen, nicht mit anderen Tragringen kombinierbar.
10	0802 69	2-modulig mit Spreizkrallen (Länge: 37 mm)	1	0802 58	4, 5 oder 2 x 2-modulig horizontal , mit weißen LED's, Leistung: 0,03 W Ideal für beleuchtete Funktionen, nicht mit anderen Tragringen kombinierbar.
5	0802 59	3-modulig , zur Verwendung mit speziellen Installationsdosen (Kompaktinstallation)			
10	0802 52	4, 5 oder 2 x 2-modulig , entfernbarer Mittelsteg, horizontale und vertikale Montage; zur Verwendung mit Installationsdosen ohne Trennsteg			
5	0802 53	6, 8 oder 3 x 2-modulig , entfernbarer Mittelsteg, horizontale und vertikale Montage; zur Verwendung mit Installationsdosen ohne Trennsteg			
5	0802 54	10 oder 4 x 2-modulig , entfernbarer Mittelsteg, horizontale Montage; zur Verwendung mit Installationsdosen ohne Trennsteg			
5	0802 64	2 x 5 oder 2 x 2 x 2-modulig , entfernbarer Mittelsteg, zur Verwendung mit spezieller Installationsdose			
5	0802 66	2 x 6, 2 x 8 oder 2 x 3 x 2-modulig , entfernbarer Mittelsteg, zur Verwendung mit spezieller Installationsdose			
5	0802 68	2 x 10-modulig , zur Verwendung mit spezieller Installationsdose			
					Tragringe für Sonderanwendungen
					Färbige Tragringe für Wandstärken von 1–3 mm oder zur Verwendung mit Gehäuse (Art.-Nr. 0800 10/11); keine Abdeckrahmen notwendig.
10	0802 90		10	0802 90	1-modulig , weiß
10	0802 94		10	0802 94	1-modulig , alu
10	0802 91		10	0802 91	2-modulig , weiß
10	0802 95		10	0802 95	2-modulig , alu
10	0802 92		10	0802 92	2 x 1-modulig , weiß; vertikale Montage
10	0800 10		10	0800 10	Gehäuse 1-modulig , zur Verwendung mit Tragringen Art.-Nr. 0802 90/92/94
10	0800 11		10	0800 11	Gehäuse 2-modulig , zur Verwendung mit Tragringen Art.-Nr. 0802 91/95
					Ausgleichselemente
					Blindelemente zum besseren Zentrieren der Einsätze bei Verwendung von bestimmten Mehrfach-Tragringen; die Ausgleichselemente werden in den Tragring eingeschnappt, siehe Seite 34
10	0791 04		10	0791 04	Ausgleichselement 4 Module ; für Tragringe Art.-Nr. 0802 52/58 bei Bestückung mit 4 Modulen
10	0791 06		10	0791 06	Ausgleichselement 6 Module ; für Tragringe Art.-Nr. 0802 53/66 bei Bestückung mit 6 Modulen
10	0791 10		10	0791 10	Ausgleichselement 10 Module ; für Tragring Art.-Nr. 0802 54 bei Bestückung mit 10 Modulen

Aufputz-Gehäuse Mosaic™



0802 80

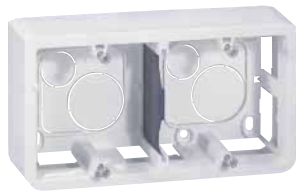

0802 85

Aufputzgehäuse zur Verwendung mit den geeigneten Tragringen für Standard- oder platzsparende Kompaktinstallation; siehe auch Übersichtstabelle auf Seite 36/37

Verp.	Art.-Nr.	Aufputz-Gehäuse
		2-modulig , zur Verwendung mit Standard-Tragring Art.-Nr. 0802 51; ausgestattet mit entfernbarer Kabeleinführung (20 x 12,5 mm)
	Weiß	
5	0802 80	Tiefe: 30 mm
5	0802 81	Tiefe: 40 mm
2	0802 89	3-modulig , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 59; ausgestattet mit entfernbarer Kabeleinführung (20 x 12,5 mm); Tiefe: 40 mm
5	0802 85	4, 5 oder 2 x 2-modulig horizontal , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 52; ausgestattet mit entfernbarer Kabeleinführung (32 x 12,5 mm); Tiefe: 40 mm
5	0802 86	6, 8 oder 3 x 2-modulig horizontal , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 53; ausgestattet mit entfernbarer Kabeleinführung (32 x 12,5 mm); Tiefe: 40 mm
2	0802 84	10 oder 4 x 2-modulig horizontal , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 54; ausgestattet mit entfernbarer Kabeleinführung (40 x 20 mm); Tiefe: 40 mm
5	0802 82	5 oder 2 x 2-modulig vertikal , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 52; ausgestattet mit entfernbarer Kabeleinführung (20 x 12,5 mm); Tiefe: 40 mm
5	0802 83	3 x 2-modulig vertikal , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 53; ausgestattet mit entfernbarer Kabeleinführung (20 x 12,5 mm); Tiefe: 40 mm
1	0802 74	2 x 5 oder 2 x 2 x 2-modulig , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 64, Lichtszenen-Controller oder Touch-Screen; ausgestattet mit entfernbarer Kabeleinführung (40 x 20 mm); Tiefe: 46 mm
1	0802 76	2 x 6, 2 x 8 oder 2 x 3 x 2-modulig , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 66; ausgestattet mit entfernbarer Kabeleinführung (40 x 20 mm); Tiefe: 46 mm
1	0802 78	2 x 10-modulig , zur Verwendung mit Tragring Art.-Nr. 0802 68; mit entfernbarer Kabeleinführung (40 x 20 mm); Tiefe: 46 mm

Hutschienen-Adapter


10	0802 99	Geeignet für Hutprofilschienenmontage; zum Einbauen von 2-moduligen Mosaic™-Geräten im Verteiler; Breite: 2,5 Teileinheiten
----	---------	---

Tragringe für Kompaktinstallation und beleuchtete Tragringe

Beispiele zur Verwendung der Mehrfach-Tragringe anhand Art.-Nr. 0802 52



Der Tragring kann horizontal und vertikal montiert werden. Durch Entfernen des Mittelsteiges kann von einer Standardinstallation auf eine Kompaktinstallation umgestellt werden. Bei Verwendung von Mehrfach-Tragringen sind Installationsdosen ohne Trennsteg erforderlich (siehe Seite 38).

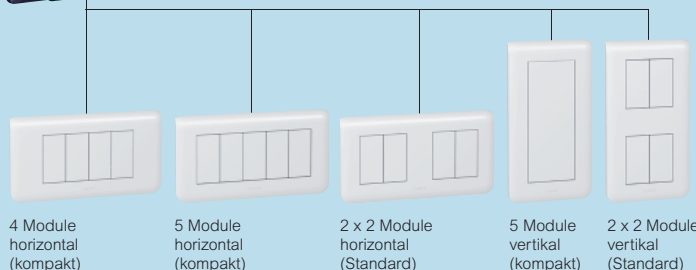

Verwendung der Ausgleichselemente



Ausgleichselement 4-modulig (Art.-Nr. 0791 04)



Ausgleichselement 6-modulig (Art.-Nr. 0791 06)




Ausgleichselement 10-modulig (Art.-Nr. 0791 10)

Wenn die Tragringe nicht vollständig genutzt werden, müssen die Ausgleichselemente an den Enden eingerastet werden um die Zentrierung der Einsätze zu vereinfachen.

Beleuchtete Tragringe: Innovation und Energieeinsparung



Weißes LED-Beleuchtung seitlich und seitlich/unten

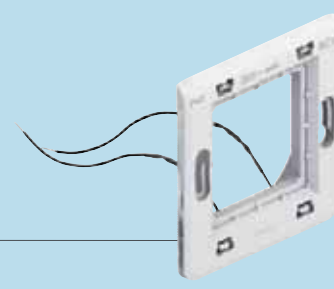

Die Tragringe mit integrierten Funktionselementen können sowohl für beleuchtete (Orientierungslicht, Hauptschalter im Hotelzimmer, etc.) als auch für Kontrollfunktionen (Licht, Ventilator, etc.) herangezogen werden.

Wählen Sie nur die gewünschte LED-Leistung: 0,03 W (ideal als Orientierungslicht) oder 1,4 W (ideal als Kontrolllicht)

Mosaic™ Antibakteriell



Mosaic™ Antibakteriell besteht aus einem speziellen, mit Silberionen versetzten Kunststoff, der die Ausbreitung von Bakterien und Viren verhindert. Speziell bei höheren hygienischen Anforderungen und/oder hoher Personenfrequenz (wie z.B. Spitäler, Ärzte, Labors, Großküchen, Sanitäranlagen, Restaurants ...) wird die Keimbildung minimiert. Zur Verwendung mit den Standard-Tragrinnen siehe Seite 33.



Alle antibakteriellen Produkte von Mosaic™ sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Verp.	Art.-Nr.	Einsätze 250 V~ inkl. antibakteriellen Wippen
	Weiße Kugel	Mit schraublosen Anschlüssen (SL)
10	0787 10	Wechselschalter 10 A 1-modulig
10	0787 11	Wechselschalter 10 A 2-modulig
10	0787 12	Wechselschalter 10 A 2-modulig mit Beleuchtungsfenster für LED
10	0787 14	Taster 6 A 1-modulig mit Schließerkontakt
10	0787 15	Taster 6 A 2-modulig mit Schließerkontakt
10	0787 16	Taster 6 A 2-modulig mit Wechselkontakt, Beleuchtungsfenster für LED
	Weiße Kugel	Schutzkontakt-Steckdose 2-modulig 16 A/250 V~ inkl. antibakterieller Abdeckung
10	0787 02	Schutzkontakt-Steckdose (SK) 2-modulig mit erhöhtem Berührungsschutz
	Weiße Kugel	Datendose RJ45 UTP, ungeschirmt mit antibakterieller Front
10	787 07	Datendose RJ45 2-modulig UTP Kategorie 6

Verp.	Art.-Nr.	Rahmen antibakteriell
	Weiße Kugel	
10	0787 22	2-modulig ; zur Verwendung mit Tragrinnen Art.-Nr. 0802 51/60/61/62/69
5	0788 80	2-modulige Feuchtraum-Abdeckung IP44 mit Klappdeckel und transparenter Membran zum Betätigen von Schaltern; nicht für Aufputz-Gehäuse geeignet
10	0787 24	4-modulig horizontal ; zur Verwendung mit Tragrinnen Art.-Nr. 0802 52/58
10	0787 23	2 x 2-modulig vertikal ; zur Verwendung mit Tragrinnen Art.-Nr. 0802 52/57
10	0787 25	2 x 2-modulig horizontal ; zur Verwendung mit Tragrinnen Art.-Nr. 0802 52/58
10	0787 26	6-modulig horizontal ; zur Verwendung mit Tragrिंग Art.-Nr. 0802 53
	Weiße Kugel	Blindmodule antibakteriell
10	0787 20	Blindabdeckung 1-modulig
10	0787 21	Blindabdeckung 2-modulig

Übersichtstabelle Mosaic™

		TRAGRINGE		ABDECKKRAHMEN		
				Standard	Antibakteriell	
	1 Modul		0802 50			
	2 Module		0802 51 0802 60 (beleuchtet) 0802 62 (Kontroll) 0802 61/69 (mit Spreizkrallen)			0787 22 ○ 0788 80 ○
	3 Module		0802 59			
	4 Module					0787 24 ○
	5 Module		0802 58 (beleuchtet)			
	2 x 2 Module					0787 25 ○
	5 Module		0802 52			
	2 x 2 Module		0802 57 (beleuchtet)			0787 23 ○
	6 Module					0787 26 ○
	8 Module					
	3 x 2 Module		0802 53			
	3 x 2 Module					
	10 Module					
	4 x 2 Module		0802 54			
	2 x 5 Module					
	2 x 2 x 2 Module		0802 64			
	2 x 6 Module					
	2 x 8 Module		0802 66			
	2 x 3 x 2 Module					
	2 x 10 Module		0802 68			


AUFPUTZGEHÄUSE			INSTALLATIONSDOSEN								
			HOHLWANDDOSEN			UNTERPUTZDOSEN			UNIVERSALDOSEN		
Tiefe (mm)		Art.-Nr.	Tiefe (mm)		Art.-Nr.	Tiefe (mm)		Art.-Nr.	Tiefe (mm)		Art.-Nr.
			40		0800 40	40		0801 40			
30 40		0802 80 0802 81	40 50		0800 41 0800 51	30 40 50		0801 31 0801 41 0801 51	40 50		0801 01 0801 21
40		0802 89	40		0800 49	40		0801 49			
40		0802 85									
			40 50		0800 42 0800 52	40		0801 42	40		0801 02
40		0802 82				30 40 50		2 x 0801 31 2 x 0801 41 2 x 0801 51			
40		0802 86									
			40 50		0800 43 0800 53	40		0801 43	40		0801 03
40		0802 83				30 40 50		3 x 0801 31 3 x 0801 41 3 x 0801 51			
40		0802 84	40 50		0800 44 0800 54	40		0801 44			
						30 40 50		4 x 0801 31 4 x 0801 41 4 x 0801 51			
46		0802 74							50		0801 24
46		0802 76							50		0801 26
46		0802 78							50		0801 28

Installationsdosen BATIBOX™

UP-, Hohlwand- und Universal Dosen




0801 42

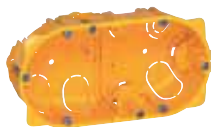

0800 42



0801 02

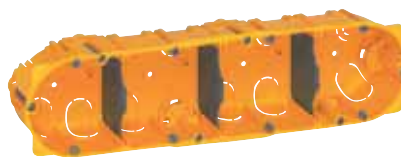

0800 42



0801 24

Schalter- und Abzweigdosen für Standard- oder Kompaktinstallation (durch entfernbaren Trennsteg) inkl. Befestigungsschrauben (durch Entfernen des Trennstegs können z.B. vorverdrahtete Steckdosen (2-, 3- oder 4-fach) schnell und einfach montiert werden; siehe auch Übersichtstabelle (Seite 36/37)

Verp.	Art.-Nr.	Unterputzdosen
10	0801 40	1-modulige UP-Dose, Tiefe: 40 mm Breite: 32 mm, platzsparende UP-Dose für 1-modulige Einsätze UP-Dose (2-modulig) Als Schalter- und Abzweigdose verwendbar; geeignet für Schraub- und Spreizbefestigung (Befestigungsschrauben inkl. Schutzabdeckung vormontiert); senkrecht oder waagrecht kombinierbar; 8 seitliche Kabeleinführungen (7 x 20 mm, 1 x 25 mm) und 4 x 20 mm hintere Kabeleinführungen
100	0801 31	Tiefe: 30 mm
100	0801 41	Tiefe: 40 mm
100	0801 51	Tiefe: 50 mm

Verp.	Art.-Nr.	Mehrfach-Unterputzdosen
5/40	0801 42	Gerätedose 2-fach (4- oder 5-modulig) Horizontale oder vertikale Montage
10	0801 49	3-modulige Gerätedose 3-modulig Horizontale Montage
5/20	0801 43	Gerätedose 3-fach (6- oder 8-modulig) Horizontale oder vertikale Montage
5	0801 44	Gerätedose 4-fach (8- oder 10-modulig) Horizontale Montage

Verp.	Art.-Nr.	UP-Gehäuse für Rasiersteckdose
5	0801 55	UP-Gehäuse für Rasiersteckdose Art.-Nr. 077586 Vertikale Montage; Tiefe: 50 mm

Verp.	Art.-Nr.	Hohlwanddosen
1	0800 40	1-modulige HW-Dose, Tiefe: 40 mm Fräsloch: Ø 32 mm, platzsparende HW-Dose für 1-modulige Einsätze HW-Dose (2-modulig) Als Schalter- und Abzweigdose verwendbar. Geeignet für Schraub- und Spreizbefestigung (Befestigungsschrauben vormontiert); Fräsloch: Ø 68 mm
1	0800 41	Tiefe: 40 mm
1	0800 51	Tiefe: 50 mm

Verp.	Art.-Nr.	Mehrfach-Hohlwanddosen
15	0800 49	3-modulig Tiefe: 40 mm
30	0800 42	2-fach (4- oder 5-modulig) Tiefe: 40 mm
30	0800 52	2-fach (4- oder 5-modulig) Tiefe: 50 mm
30	0800 43	3-fach (6- oder 8-modulig) Tiefe: 40 mm
30	0800 53	3-fach (6- oder 8-modulig) Tiefe: 50 mm
30/15	0800 44	4-fach (8- oder 10-modulig) Tiefe: 40 mm
30/15	0800 54	4-fach (8- oder 10-modulig) Tiefe: 50 mm

Verp.	Art.-Nr.	Universal Dosen
20	0801 01	1-fach Universaldose (2-modulig), Tiefe: 40 mm
20	0801 21	1-fach Universaldose (2-modulig), Tiefe: 50 mm
10	0801 02	2-fach Universaldose (4- oder 5-modulig), Tiefe: 40 mm Horizontale oder vertikale Montage
10	0801 03	3-fach Universaldose (6- oder 8-modulig), Tiefe: 40 mm Horizontale oder vertikale Montage

Verp.	Art.-Nr.	Universal Dosen für Sonderformate
1/10	0801 24	2 x 5 Module oder 2 x 2 x 2 Module 2 x 6 Module, 2 x 3 x 2 Module oder 2 x 8 Module 2 x 10 Module
1/10	0801 26	
1	0801 28	

Verp.	Art.-Nr.	Zubehör
1	0800 71	Trennsteg mit Schraublöchern zur Verwendung mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben der Gerätedosen Trennsteg für Gerätedosen, Tiefe: 40 mm

Boden- und Tischverteiler Mosaic™



6534 01



6535 25



6534 02



0535 90

Verp.	Art.-Nr.	Boden-Verteiler mit Schraubanschluss 3 x 2,5 mm²
1	6534 01	Bodenverteiler mit 4 Steckdosen SK, 16 A inkl. beleuchtetem Ausschalter; Länge: 277 mm
1	6534 02	Bodenverteiler mit 6 Steckdosen SK, inkl. beleuchtetem Ausschalter; Länge: 367 mm
1	6534 14	Bodenverteiler mit 5 Steckdosen SK und FI/LS, 16 A/ 30 mA Steckdosen abgesichert durch kombinierten Fehlerstrom/Leitungsschutzschalter (30 mA, Kennlinie: C), Länge: 410 mm

Verp.	Art.-Nr.	Boden-Verteiler mit Fast Connector-Anschluss*
1	6534 51	Bodenverteiler mit 4 Steckdosen FC, 16 A Länge: 253 mm
1	6534 61	Bodenverteiler mit 3 Steckdosen FC und FI/LS, 16 A/ 30 mA Steckdosen abgesichert durch kombinierten Fehlerstrom/Leitungsschutzschalter (30 mA, Kennlinie: C), Länge: 365 mm

Verp.	Art.-Nr.	Tischverteiler mit Steckdosen
1	6535 25	Tischverteiler mit 4 Steckdosen, 16 A inkl. beleuchtetem Ausschalter; Länge: 277 mm
1	6535 26	Tischverteiler mit 6 Steckdosen, 16 A inkl. beleuchtetem Ausschalter; Länge: 367 mm
1	0535 90	Alu-Leergehäuse für 8 Module, Endkappen Kunststoff
1	0535 91	Alu-Leergehäuse für 12 Module, Endkappen Kunststoff
1	0535 92	Alu-Leergehäuse für 16 Module, Endkappen Kunststoff
1	0535 94	Alu-Leergehäuse für 12 Module, Endkappen Aluminium

Verp.	Art.-Nr.	Zubehör
1	0535 99	Montage-Clip für Tischverteiler Ermöglicht Montage am, unter und neben dem Schreibtisch bzw. am Tischbein
1	6160 19	Trennwand für Tischverteiler Zur Trennung von Steck- und Datendosen

* Details siehe Katalog Kabelverlegetechnik

 
 

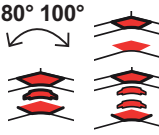
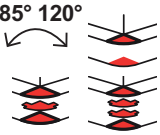
 
 
Brüstungskanal DLP Compact

Zur direkten Montage der Einbaugeräte Mosaic™

Anzahl der Züge	Seitenriss-ansicht	Abmessungen Höhe x Breite in mm	Unterteil + Oberteil (L = 2000 mm)	Trennsteg (L = 2000 mm)	Steckbare Stoßstellenabdeckung für Unterteil	Selbstklebende Stoßstellenabdeckung für Unterteil
-----------------	--------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--	---

FÜR DIREKTMONTAGE – Deckelbreite 45 mm

	45 	50 x 80	0756 01	0756 09	0756 61	0756 66
		Verp.	20	26	10	20
	45 	50 x 105	0756 02	0756 09	0756 62	0756 67
		Verp.	12	26	10	20
	45 45 	50 x 130	0756 03	0756 09	0756 61	0756 66
		Verp.	12	26	10	20
	45 45 	50 x 145	0756 04	0756 09	0756 63	① 0756 66 ② 0756 67
		Verp.	8	26	10	20
	45 45 45 	50 x 180	0756 06	0756 09	0756 61	0756 66
		Verp.	8	26	10	20

Stoßstellen- abdeckung für Oberteil 	Endstück 	Einbauzubehör Soluclicp für Mosaic™ Einbaugeräte  paarweise verpackt für beidseitige Fixierung	Inneneck variabel 	Außeneck variabel 	Flachwinkel 	Oberteil (L = 2000 mm) 
--	--	---	---	--	---	--

0756 69	0756 11	0756 90	0756 21	0756 31	0756 41	0756 08
10	10	10	10	10	10	20
0756 69	0756 12	0756 90	0756 22	0756 32	0756 42	0756 08
10	10	10	10	10	10	20
2 x 0756 69	0756 13	0756 90	0756 23	0756 33	0756 43	0756 08
10	5	10	5	5	5	20
2 x 0756 69	0756 14	0756 90	0756 24	0756 34	0756 44	0756 08
10	5	10	5	5	5	20
3 x 0756 69	0756 16	0756 90	0756 26	0756 36	0756 46	0756 08
10	5	10	5	5	5	20

Artikelnummern Übersicht

Artikel	Beschreibung	Seite
0047 95	Spgs.versorgung 230AC/12VDC 1,25A	25
0229 01	Schallkontakt Öffner 6 A	31
0229 02	Schallkontakt Schließer 6 A	31
0401 39	Kompensator für Hotel-Card	31
0535 90	Tischverteiler leer 8 Module	39
0535 91	Tischverteiler leer 12 Module	39
0535 92	Tischverteiler leer 16 Module	39
0535 94	Tischverteiler leer 12 Module	39
0535 99	Montage-Clip Tischverteiler	39
0676 64	MSC Glimmaggregat 230V	22
0676 66	MSC Glimmlampe bel. 230V	22
0676 67	MSC Glimmlampe bel. 12/24/48V	22
0676 68	MSC Glimmlampe Kontroll 230V	22
0697 95	Halbzylinder 40mm inkl. Schlüssel	25
0747 90	MSC Beschriftung 0-9 und A-Z	30
0756 01	DLP Compact einzügig 50 x 80	40, 41
0756 02	DLP Compact einzügig 50 x 105	40, 41
0756 03	DLP Compact zweizügig 50 x 130	40, 41
0756 04	DLP Compact zweizügig 50 x 145	40, 41
0756 06	DLP Compact dreizügig 50 x 180	40, 41
0756 08	DLP Compact Deckel	40, 41
0756 09	DLP Compact Trennsteg	40, 41
0756 11	DLP Compact Endstück 50 x 80	40, 41
0756 12	DLP Compact Endstück 50 x 105	40, 41
0756 13	DLP Compact Endstück 50 x 130	40, 41
0756 14	DLP Compact Endstück 50 x 145	40, 41
0756 16	DLP Compact Endstück 50 x 180	40, 41
0756 21	DLP Compact Inneneck 50 x 80	40, 41
0756 22	DLP Compact Inneneck 50 x 105	40, 41
0756 23	DLP Compact Inneneck 50 x 130	40, 41
0756 24	DLP Compact Inneneck 50 x 145	40, 41
0756 26	DLP Compact Inneneck 50 x 180	40, 41
0756 31	DLP Compact Außeneck 50 x 80	40, 41
0756 32	DLP Compact Außeneck 50 x 105	40, 41
0756 33	DLP Compact Außeneck 50 x 130	40, 41
0756 34	DLP Compact Außeneck 50 x 145	40, 41
0756 36	DLP Compact Außeneck 50 x 180	40, 41
0756 41	DLP Compact Flachwinkel 50 x 80	40, 41
0756 42	DLP Compact Flachwinkel 50 x 105	40, 41
0756 43	DLP Compact Flachwinkel 50 x 130	40, 41
0756 44	DLP Compact Flachwinkel 50 x 145	40, 41
0756 46	DLP Compact Flachwinkel 50 x 180	40, 41
0756 61	DLP Compact Stoß.abd.Steck. Untert.	40, 41
0756 62	DLP Compact Stoß.abd.Steck. Untert.	40, 41
0756 63	DLP Compact Stoß.abd.Steck. Untert.	40, 41
0756 66	DLP Compact Stoß.abd.kleb. Untert.	40, 41
0756 67	DLP Compact Stoß.abd.kleb. Untert.	40, 41
0756 69	DLP Compact Stoß.abd. Oberteil	40, 41
0756 90	DLP Compact Soluclip	40, 41
0766 01	MSC Not-Aus Schlüssel 2mod	31
0766 02	MSC Not-Aus 1/4-Dreh. 2mod	31
0766 41	MSC Summer 230VAC 2mod ws	31
0766 42	MSC El. Gong 12-48VDC 2mod ws	31
0766 66	MSC No Contact-Switch 2mod ws	23
0766 90	Schaltrelais 1-polig 12A	31
0767 01	MSC Zutritt Code 5mod vert. ws	25
0767 03	MSC Zutritt Fingerprint ws	25
0767 20	MSC Thermostat 2mod ws	25
0767 21	MSC Thermostat Displ. 5mod ws	25
0770 01	MSC Wechsel 10A SL 1mod ws	22
0770 02	MSC Wechs Ktrl/bel SL 1mod ws	22
0770 11	MSC Wechsel 10A SL 2mod ws	22
0770 12	MSC Wechs Ktrl/bel SL 2mod ws	22
0770 14	MSC Zugschalt. Wechs. 2mod ws	22

Artikel	Beschreibung	Seite
0770 21	MSC Kreuzsch. 10A SL 2mod ws	22
0770 25	MSC Jalousie-Taster 2mod ws	25
0770 26	MSC Jalousie-Schalter 2mod ws	25
0770 30	MSC Taster Schl. SL 1mod ws	22
0770 31	MSC Taster Wechsel SL 1mod ws	22
0770 32	MSC Tast. Wechs bel SL 1mod ws	22
0770 40	MSC Taster Schl. SL 2mod ws	22
0770 41	MSC Taster Wechsel SL 2mod ws	22
0770 42	MSC Tast. Wechs bel SL 2mod ws	22
0770 43	MSC Tast. Wechs BF SL 2mod ws	22
0770 44	MSC Zugtaster Wechsel 2mod ws	22
0770 50	MSC Aussch. 2pol. 20A 2mod ws	22
0770 52	MSC Aussch. 2p 20A bel 2mod ws	22
0770 60	MSC Wechsel 20A SK 2mod ws	22
0770 62	MSC Wechs 20A bel. SK 2mod ws	22
0770 70	MSC Blind 1modulig ws	31
0770 71	MSC Blind 2modulig ws	31
0770 72	MSC Schlü.Wechs Ronis 2mod ws	25
0770 73	MSC Schlü. Jal. Ronis 2mod ws	25
0770 74	MSC DIN Schlü. 2pol 2mod ws	25
0770 75	MSC DIN Schlü. Jal. 2mod ws	25
0770 91	MSC Wechs 16A SK 1mod ws	22
0770 92	MSC Wechsel 16A SK 2mod ws	22
0770 93	MSC Wechs 16A bel. SK 1mod ws	22
0770 94	MSC Wechs 16A bel. SK 2mod ws	22
0771 11	MSC SDO franz. SL 2mod ws	26
0771 12	MSC SDO franz. bel. SL 2mod ws	26
0771 13	MSC SDO franz. 4mm² SK 2mod ws	26
0771 14	MSC SDO franz. codiert 2mod rt	26
0771 19	MSC SDO franz. KD SL 2mod ws	26
0772 10	MSC SDO Schuko o.KS SK 2mod ws	26
0772 11	MSC SDO Schuko SL 2mod ws	26
0772 12	MSC SDO Schuko bel. SL 2mod ws	26
0772 13	MSC SDO Schuko 4mm² SK 2mod ws	26
0772 14	MSC SDO Schuko cod. SK 2mod rt	26
0772 16	MSC SDO Schuko SL 2mod grün	26
0772 17	MSC SDO Schuko SL 2mod orange	26
0772 18	MSC SDO Schuko SL 2mod rot	26
0772 19	MSC SDO Schuko KD SL 2mod ws	26
0772 45	MSC SDO Schuko 45° SL	26
0772 52	MSC SDO 2f-Schuko 45° 4mod ws	27
0772 53	MSC SDO 3f-Schuko 45° 6mod ws	27
0772 54	MSC SDO 4f-Schuko 45° 8mod ws	27
0772 72	MSC SDO 2f-Schuko 45° 4mod rot	27
0772 73	MSC SDO 3f-Schuko 45° 6mod rot	27
0772 74	MSC SDO 4f-Schuko 45° 8mod rt	27
0772 90	MSC SDO 2f 45° bel. 4mod ws	27
0772 91	MSC SDO 2f-Schuko 45° bel. 4mod rot	27
0774 01	MSC SDO 1f DLP SL ws	27
0774 02	MSC SDO 2f DLP SL ws	27
0774 03	MSC SDO 3f DLP SL ws	27
0774 04	MSC SDO 4f DLP SL ws	27
0774 11	MSC SDO 1f DLP SL rt	27
0774 12	MSC SDO 2f DLP SL rt	27
0774 13	MSC SDO 3f DLP SL rt	27
0774 14	MSC SDO 4f DLP SL rt	27
0775 01	MSC SDO EURO/US 2p SK 1mod ws	26
0775 02	MSC SDO EURO/US 2p+E SK 2md ws	26
0775 03	MSC SDO US 2polig SK 1mod ws	26
0775 04	MSC SDO US 2p+E SK 2mod ws	26
0775 05	MSC SDO Britisch SK 2mod ws	26
0775 06	MSC SDO Schweiz Typ13 2mod ws	26
0775 11	MSC SDO Italien SK 1mod ws	26
0775 21	MSC LS 1+N C10A 2mod ws	31

Artikel	Beschreibung	Seite
0775 22	MSC LS 1+N C16A 2mod ws	31
0775 50	MSC Kabelausl. ohne Kl.2mod ws	31
0775 51	MSC Kabelausl. 4pol 2mod 16A	31
0775 52	MSC Kabelauslass 8mm 1mod ws	31
0775 61	MSC SDO 1f DLP SL ws 9010	27
0775 62	MSC SDO 2f DLP SL ws 9010	27
0775 63	MSC SDO 3f DLP SL ws 9010	27
0775 86	MSC Rasier+Abd 5mod vert. ws	26
0784 01	MSC Uni-Dimm 2mod 2-L 400W ws	23
0784 02	MSC Uni-Dimm 5mod 3-L 1kW ws	23
0784 04	MSC 1-10V Pot. 600VA 2mod ws	23
0784 20	MSC Zeitschalter 2mod ws	24
0784 25	MSC Progr. Schaltuhr 2mod ws	24
0784 30	Lichtszenen-Controller	24
0784 31	IR-Fernbedienung Lichtszenencontr.	24
0784 45	MSC Hotel-Card-Schalter	31
0784 51	MSC BWM 3-L 1000W 2mod ws	23
0784 56	MSC BWM 2-L 400W 2mod ws	23
0785 01	MSC Signal 1fach 230V 1mod ws	30
0785 02	MSC Signal 2fach 230V 1mod ws	30
0785 10	MSC Sockelbeleuchtung 2mod ws	30
0785 11	MSC Hindernis-Leuchte 2mod ws	30
0785 12	MSC Si-Leuch. Einzel 1h 2md ws	30
0785 20	MSC Signal 230V LEDws 2mod ws	30
0785 21	MSC Signal 230V LEDbl 2mod ws	30
0785 22	MSC Signal 230V LEDws 5mod ws	30
0785 23	MSC Signal 230V LEDbl 5mod ws	30
0785 24	MSC Signal rot+grün 2mod ws	30
0785 30	MSC Piktogramm Pfeil 2mod	30
0785 31	MSC Piktogramm Pfeil 5mod	30
0785 32	MSC Piktogramm "EXIT" 2mod	30
0785 33	MSC Piktogramm "EXIT" 5mod	30
0785 34	MSC Piktogramm "WC" 2mod	30
0785 35	MSC Piktogramm Toilette 5mod	30
0785 36	MSC Piktogr. Bespr.zimmer 2mod	30
0785 37	MSC Piktogr. Bespr.zimmer 5mod	30
0785 38	MSC Piktogramm Rezeption 2mod	30
0785 39	MSC Pikt. Eintr. verboten 2mod	30
0785 40	MSC Piktogramm Herren 2mod	30
0785 41	MSC Piktogramm Damen 2mod	30
0785 42	MSC Piktogramm Rollstuhl 2mod	30
0785 43	MSC Piktogramm Garderobe 2mod	30
0785 44	MSC Piktogr. Raucherzone 2mod	30
0785 45	MSC Piktogr. Rauchverbot 2mod	30
0785 46	MSC Piktogr. Klimatisiert 2mod	30
0785 47	MSC Piktogr. Handy 2mod	30
0785 48	MSC Piktogr. Handyverbot 2mod	30
0785 51	MSC Signal 1fach 12-24V 1md ws	30
0785 52	MSC Signal 2fach 12-24V 1md ws	30
0785 60	MSC Leuchte rt 12-24V 2mod ws	30
0785 61	MSC Leuchte ws 12-24V 2mod ws	30
0785 62	MSC Leuchte gn 12-24V 2mod ws	30
0785 63	MSC Leuchte bl 12-24V 2mod ws	30
0785 70	MSC Leuchte rt 230V 2mod ws	30
0785 71	MSC Leuchte ws 230V 2mod ws	30
0785 72	MSC Leuchte gn 230V 2mod ws	30
0785 73	MSC Leuchte bl 230V 2mod ws	30
0786 01	MSC Adapter ACO II 2mod ws	28
0786 02	MSC Adapter Systemax 1fach ws	28
0786 03	MSC Adapter Systemax 2fach ws	28
0786 04	MSC Adapter Keystone RJ45 ws	28
0786 30	MSC Datend Cat6 STP 1mod ws	28
0786 31	MSC Datend Cat6 STP 2mod ws	28
0786 32	MSC Datend C6 STP 90° 2mod ws	28

Artikel	Beschreibung	Seite
0786 33	MSC Datend Cat6 STP 2mod ws ZA	28
0786 50	MSC Datend Cat5e UTP 1mod ws	28
0786 51	MSC Datend Cat5e UTP 2mod ws	28
0786 52	MSC Datend 90° C5e UTP 2mod ws	28
0786 60	MSC Datend Cat6 UTP 1mod ws	28
0786 61	MSC Datend Cat6 UTP 2mod ws	28
0786 62	MSC Datend C6 UTP 90° 2mod ws	28
0787 02	MSC SDO Schuko SK 2mod ANTIBAK	35
0787 07	MSC RJ45 KAT6 UTP 1mod ANTIBAK	35
0787 10	MSC Wechsel 1modulig ANTIBAK	35
0787 11	MSC Wechsel 2modulig ANTIBAK	35
0787 12	MSC Wechsel Ktrl/bel ANTIBAK	35
0787 14	MSC Taster 1modulig ANTIBAK	35
0787 15	MSC Taster 2modulig ANTIBAK	35
0787 16	MSC Taster bel. 2mod ANTIBAK	35
0787 20	MSC Blind 1modulig ANTIBAK	35
0787 21	MSC Blind 2modulig ANTIBAK	35
0787 22	MSC Rahmen 2modulig ANTIBAK	35
0787 23	MSC Rahmen 2x2vert. ANTIBAK	35
0787 24	MSC Rahmen 4modulig ANTIBAK	35
0787 25	MSC Rahmen 2x2horiz. ANTIBAK	35
0787 26	MSC Rahmen 6modulig ANTIBAK	35
0787 30	MSC Tel.dose 1f. RJ11 1mod ws	28
0787 32	MSC Tel.dose 1f. RJ12 2mod ws	28
0787 34	ISDN-Anschlusseinheit RJ45	28
0787 51	MSC Lautspr.-dose 1f. 2mod ws	29
0787 53	MSC RCA rt/ws "Audio" 1mod ws	29
0787 54	MSC RCA rt/ws/gb 1mod ws	29
0787 55	MSC XLR-Buchse 3polig 2mod ws	29
0787 58	MSC BNC 75 Ohm-Buchse 1mod ws	29
0787 60	MSC Speakon 4polig 2mod ws	29
0787 61	MSC USB-Anschl.buchse 1mod ws	29
0787 62	MSC Firewire-Buchse 1mod ws	29
0787 63	MSC S-Video Buchse 1mod ws	29
0787 64	MSC Jack-Buchse 3,5mm 1mod ws	29
0787 66	MSC HD15-Anschlussdose 2mod ws	29
0787 67	MSC D-SUB 9p Lötanschl. 2md ws	29
0787 68	MSC HDMI-Dose 2mod ws	29
0787 74	HD15 + Jack 3,5mm SK	29
0787 83	MSC TV/R-Einzeldose 2mod ws	29
0787 85	MSC TV/R/SAT-Abdeckung 2mod ws	29
0787 86	MSC TV/R/SAT-Dose 2mod ws	29
0787 87	MSC TV/R-Durchg.dose 2mod ws	29
0787 88	MSC TV/R-Enddose 2mod ws	29
0787 89	MSC TV/R-Abdeckung 2mod ws	29
0788 01	MSC Rahmen 1mod ws	32
0788 02	MSC Rahmen 2mod ws	32
0788 03	MSC Rahmen 3mod ws	32
0788 04	MSC Rahmen 2x2mod horizont. ws	32
0788 06	MSC Rahmen 3x2mod horizont. ws	32
0788 08	MSC Rahmen 4x2mod horizont. ws	32
0788 10	MSC Rahmen 10mod horizont. ws	32
0788 14	MSC Rahmen 4mod horizontal ws	32
0788 15	MSC Rahmen 5mod horizontal ws	32
0788 16	MSC Rahmen 6mod horizontal ws	32
0788 18	MSC Rahmen 8mod horizontal ws	32
0788 22	MSC Rahmen 2x2mod vertikal ws	32
0788 23	MSC Rahmen 3x2mod vertikal ws	32
0788 25	MSC Rahmen 5mod vertikal ws	32
0788 28	MSC Rahmen 2x10mod ws	32
0788 30	MSC Rahmen 2x5mod ws	32
0788 32	MSC Rahmen 2x3x2mod ws	32
0788 36	MSC Rahmen 2x6mod ws	32
0788 37	MSC Rahmen 2x8mod ws	32

Artikel	Beschreibung	Seite
0788 38	MSC Rahmen 2x2x2mod ws	32
0788 39	Abdeckrahmen Lichtsz. Weiß	24, 32
0788 80	MSC FR-Membran IP44 ANTIBAK	31, 35
0790 01	MSC Rahmen 1mod alu	32
0790 02	MSC Rahmen 2mod alu	32
0790 03	MSC Rahmen 3mod alu	32
0790 04	MSC Rahmen 2x2mod horiz. Alu	32
0790 06	MSC Rahmen 3x2mod horiz. Alu	32
0790 08	MSC Rahmen 4x2mod horiz. Alu	32
0790 10	MSC Rahmen 10mod horizont. Alu	32
0790 14	MSC Rahmen 4mod horizontal alu	32
0790 15	MSC Rahmen 5mod horizontal alu	32
0790 16	MSC Rahmen 6mod horizontal alu	32
0790 18	MSC Rahmen 8mod horizontal alu	32
0790 22	MSC Rahmen 2x2mod vertikal alu	32
0790 23	MSC Rahmen 3x2mod vertikal alu	32
0790 25	MSC Rahmen 5mod vertikal alu	32
0790 28	MSC Rahmen 2x10mod alu	32
0790 30	MSC Rahmen 2x5mod alu	32
0790 32	MSC Rahmen 2x3x2mod alu	32
0790 36	MSC Rahmen 2x6mod alu	32
0790 37	MSC Rahmen 2x8mod alu	32
0790 38	MSC Rahmen 2x2x2mod alu	32
0790 39	Abdeckrahmen Lichtsz. Alu	24, 32
0791 04	MSC Ausg.element f. 4Module	33
0791 06	MSC Ausg.element f. 6Module	33
0791 10	MSC Ausg.element f. 10Module	33
0791 51	MSC Beschriftungsfeld gebogen	31
0791 52	MSC Beschriftungsfeld flach	31
0792 01	MSC Wechsel 10A SL 1mod alu	22
0792 02	MSC Wechs Ktrl/bel SL 1mod alu	22
0792 04	MSC Uni-Dimm 2mod 2-L 400W alu	23
0792 06	MSC Uni-Dimm 5mod 3-L 1kW alu	23
0792 11	MSC Wechsel 10A SL 2mod alu	22
0792 12	MSC Wechs Ktrl/bel SL 2mod alu	22
0792 13	MSC SDO Schuko SK 2mod alu	26
0792 21	MSC Kreuzsch. 10A SL 2mod alu	22
0792 25	MSC Jalousie-Taster 2mod alu	25
0792 26	MSC Jalousie-Schalter 2mod alu	25
0792 30	MSC Taster Schl. SL 1mod alu	22
0792 31	MSC Tel.dose 1f. RJ11 1mod alu	28
0792 32	MSC Tast. Wechs bel SL 1md alu	22
0792 40	MSC Taster Schl. SL 2mod alu	22
0792 42	MSC Tast. Wechs bel SL 2md alu	22
0792 51	MSC BWM 3-L 1000W 2mod alu	23
0792 56	MSC BWM 2-L 400W 2mod alu	23
0792 60	MSC Datend Cat6 UTP 1mod alu	28
0792 61	MSC Datend Cat6 UTP 2mod alu	28
0792 68	MSC Datend C6 UTP 90° 2mod alu	28
0792 70	MSC Blind 1modulig alu	31
0792 80	MSC Blind 2modulig alu	31
0792 82	MSC SDO 2f-Schuko 45° 4mod alu	27
0792 83	MSC SDO 3f-Schuko 45° 6mod alu	27
0792 96	MSC TV/R/SAT-Dose 2mod alu	29
0800 10	Sondergehäuse 1-modulig	33
0800 11	Sondergehäuse 2-modulig	33
0800 40	BATIBOX HW-Dose 1mod. T=40mm	38
0800 41	BATIBOX HW-Dose 1-fach T=40mm	38
0800 42	BATIBOX HW-Dose 2-fach T=40mm	38
0800 43	BATIBOX HW-Dose 3-fach T=40mm	38
0800 44	BATIBOX HW-Dose 4-fach T=40mm	38
0800 49	BATIBOX HW-Dose 3mod. T=40mm	38
0800 51	BATIBOX HW-Dose 1-fach T=50mm	38
0800 52	BATIBOX HW-Dose 2-fach T=50mm	38

Artikel	Beschreibung	Seite
0800 53	BATIBOX HW-Dose 3-fach T=50mm	38
0800 54	BATIBOX HW-Dose 4-fach T=50mm	38
0800 71	Trennsteg für BATIBOX T=40 mm	38
0801 01	BATIBOX UP-/HW-DOSE 1FACH	38
0801 02	BATIBOX UP-/HW-DOSE 2FACH	38
0801 03	BATIBOX UP-/HW-DOSE 3FACH	38
0801 21	BATIBOX UP-/HW-D.1FACH T=50mm	38
0801 24	BATIBOX UP-/HW-Dose Sonder	24, 38
0801 26	BATIBOX UP-/HW-Dose Sonder	38
0801 28	BATIBOX UP-/HW-Dose Sonder	38
0801 31	BATIBOX UP-Dose 1-fach T=30mm	38
0801 40	BATIBOX UP-Dose 1mod. T=40mm	38
0801 41	BATIBOX UP-Dose 1-fach T=40mm	38
0801 42	BATIBOX UP-Dose 2-fach T=40mm	38
0801 43	BATIBOX UP-Dose 3-fach T=40mm	38
0801 44	BATIBOX UP-Dose 4-fach T=40mm	38
0801 49	BATIBOX UP-Dose 3mod. T=40mm	38
0801 51	BATIBOX UP-Dose 1-fach T=50mm	38
0801 55	BATIBOX UP-Dose Rasier-SDO	38
0802 50	MSC Tragring 1mod	33
0802 51	MSC Tragring 2mod	33
0802 52	MSC Tragring 4, 5 oder 2x2mod	33
0802 53	MSC Tragring 6, 8 oder 3x2mod	33
0802 54	MSC Tragring 10 oder 4x2mod	33
0802 57	MSC Tragring bel. 2x2mod vert.	33
0802 58	MSC Tragring bel. 2x2mod hor.	33
0802 59	MSC Tragring 3mod	33
0802 60	MSC Tragring beleuchtet 2mod	33
0802 61	MSC Tragring Spreiz. 27mm 2mod	33
0802 62	MSC Tragring Kontroll 2mod	33
0802 64	MSC Tragring 2x5 oder 2x2x2mod	33
0802 66	MSC Tragring 2x6, 2x8 o. 2x3x2	33
0802 68	MSC Tragring 2x10mod	33
0802 69	MSC Tragring Spreiz. 37mm 2mod	33
0802 74	MSC AP-Geh. 2x5 o. 2x2x2mod ws	34
0802 76	MSC AP-Gehäuse 2x3x2mod ws	34
0802 78	MSC AP-Gehäuse 2x10mod ws	34
0802 80	MSC AP-Gehäuse T=30mm 2mod ws	34
0802 81	MSC AP-Gehäuse T=40mm 2mod ws	34
0802 82	MSC AP-Geh. 2x2mod vert. ws	34
0802 83	MSC AP-Geh. 3x2mod vert. ws	34
0802 84	MSC AP-Geh. 4x2mod horiz. ws	34
0802 85	MSC AP-Geh. 2x2mod horiz. ws	34
0802 86	MSC AP-Geh. 3x2mod horiz. ws	34
0802 89	MSC AP-Gehäuse T=40mm 3mod ws	34
0802 90	MSC Tragring Panel 1mod ws	33
0802 91	MSC Tragring Panel 2mod ws	33
0802 92	MSC Tragring Panel 2x1mod ws	33
0802 94	MSC Tragring Panel 1mod alu	33
0802 95	MSC Tragring Panel 2mod alu	33
0802 99	MSC Hutschienenadapter	31
0802 99	Codierplättchen	26
0898 05	Schnur für Zugschalter/-taster	22
0898 06	Steckkarte Hotel-Card	31
5721 12	MSC SDO Australien SK	26
5721 21	MSC SDO China SK	26
6160 19	Trennwand Tischverteiler	39
6534 01	Bodenverteiler 4 SDDO SK	39
6534 02	Bodenverteiler 6 SDDO SK	39
6534 14	Bodenverteiler 5 SDDO + FI SK	39
6534 51	Bodenverteiler 4 SDDO FC	39
6534 61	Bodenverteiler 3 SDDO + FI FC	39
6535 25	Tischverteiler 4 SDDO mit Kabel	39
6535 26	Tischverteiler 6 SDDO mit Kabel	39



Ihr Partner in Deutschland:

Legrand-BTicino GmbH

Postfach 17 65
D-59491 Soest
Telefon: 02921/104-0

Telefonnummern für schnellen Service:

Verkauf: 0180/322 17 30*
Technik: 0180/322 17 34*
Fax:
Verkauf: 0180/322 17 33*
Technik: 02921/104-310
E-Mail:
info.service@legrand-bticino.de
Internet: www.legrand.de



Ihr Partner in Österreich:

Legrand Österreich G.m.b.H.

Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

Telefonnummern für schnellen Service:

Verkauf: 0810 500 615
Technik: 0810 500 625
Fax:
Verkauf: 01 277 62 310
Technik: 01 277 62 320
E-Mail:
legrand.verkauf@legrand.at
legrand.technik@legrand.at
Internet: www.legrand.at