


E11764



Prise à câbler

SDOAH030MSSFKPG

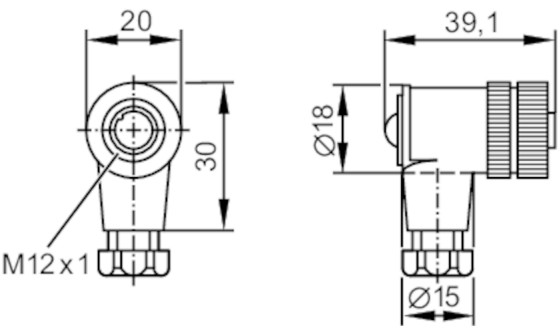

Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	27,8
Dimensions	[mm]	39,1 x 20 x 30
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm		
Raccordement électrique - Connecteur femelle		
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: C; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré		



E11764

Prise à câbler

SDOAH030MSSFKPG



Raccordement

