


Datenblatt:

Steckdosenleiste ALU MODULAR PDU SILVER 1HE 8xT23 3m si/or

Unsere kompakten und robusten Steckdosenleisten aus eloxiertem Aluminium eröffnen Ihnen vorteilhafte Anwendungsmöglichkeiten; zum Beispiel für die Verwendung in Rechenzentren oder Einrichtung von Arbeitsplätzen in Büros, Labors oder Werkstätten. Durch die zahlreich verfügbaren Module, können wir Steckdosenleiste auf Ihren spezifischen Wunsch anfertigen.

Artikelnummer 19Z5420 8K3 OR
EAN 7611007151270
Einheits Nr. 986330373
Einheit STK
Verpackungseinheit 10
Verpackungsmasse 5.0 x 44.0 x 4.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht 0.780 Kg
Ursprungsland CN
Zolltarifnr. 85366990

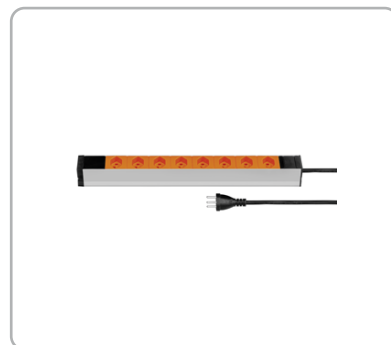

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Industriesteckdosenleiste
Marke	STEFFEN
Modell	Alu Modular
Anzahl Steckdosen	8
Steckdosentyp	Typ 23
Steckdosenfarbe	Orange
Steckdosenausrichtung	längs
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Nein
Nennstrom	16 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	3680 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Schwarz
Steckertyp	Typ 23
Befestigungsmöglichkeit	modulare Befestigungswinkel
Hauptwerkstoff	Aluminium, Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Silber, Orange
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein

Merkmal	Bezeichnung
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Produkthöhe	440 mm
Produktbreite	50 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.780 Kg
Verpackungsart	offen