



- SCHARNIERDECKELKÄSTEN OHNE EINTEILUNG
- SCHARNIERDECKELKÄSTEN MIT EINTEILUNG
- SORTIMENTSKÄSTEN MIT STÜLPDECKEL

EINSÄTZE



Einsatz ohne Deckel
Einteilung und Art.-Nr. s. Zeichnungen




Einsatz und Deckel als Flachbehälter
Einteilung und Art.-Nr. s. Zeichnungen
Bei separater Bestellung Deckel:
Deckel Art.-Nr. 309




Einsatz für Kasten-Nr. V 8-8
2 Einsätze pro Kasten möglich
Bestellanleitung: Kasten V 8-8 + Art.-Nr.
Beschreibung zu Kasten Nr. V 8-8 s. S. 23




Einsatz als Schubkasten für Kombi-schrank-Nr. A 1-3 grau, Höhe des Schrankes beliebig aufbaubar.
Bestellanleitung: Schrank A 1-3, Höhe (Anzahl Einsätze) bitte angeben + Art.-Nr. der Einsätze
Einzelteile: Rahmen-Nr. A 1-3/15,
Deckplatte Nr. A 1-3/19, Schieber Nr. A 1-3/29

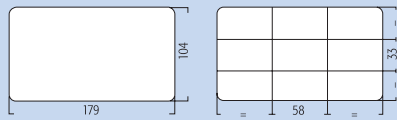


V 7-1/9 ohne Deckel
V 7-1/1 mit Deckel

 


V 7-7/9 ohne Deckel
V 7-7/1 mit Deckel

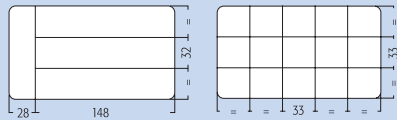


V 7-2/9 ohne Deckel
V 7-2/1 mit Deckel

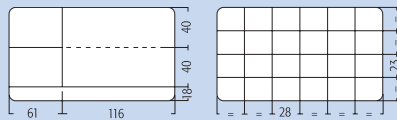


V 7-3/9 ohne Deckel
V 7-3/1 mit Deckel

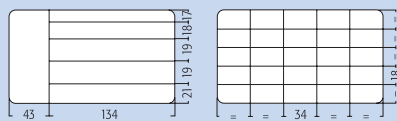

V 7-4/9 ohne Deckel
V 7-4/1 mit Deckel

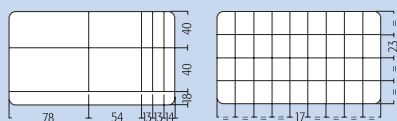

V 7-5/9 ohne Deckel
V 7-5/1 mit Deckel

 

Innenmaße der Fächer / Innenhöhe je 13 mm


SCHARNIERKÄSTEN



Art.-Nr. **V 8-15-2-2-8-8**
Scharnierbox mit Einrastverschluss
Innenmaße 220 x 130 x 35
Farben ●



Art.-Nr. **V 8-16-2-1-8-1**
Scharnierbox
Innenmaße 225 x 150 x 63
Farben Unterteil ●
Deckel glasklar

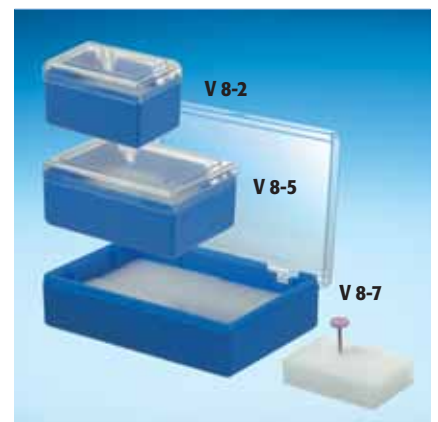

Art.-Nr. **V 8-2** mit einer Steckschaumeinlage
5 x 5 Bohrungen = 25 Bohrungen
Art.-Nr. **V 8-5** mit zwei losen Steckschaumeinlage
5 x 5 Bohrungen = 50 Bohrungen
Art.-Nr. **V 8-7** mit vier losen Steckschaumeinlagen
5 x 5 Bohrungen = 100 Bohrungen
(Dosen siehe auch Seite 23)

Maßangaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten!

SCHARNIERDECKELKÄSTEN

SCH = Scharnier ST = Stülpedeckel K = Klemmverschluss V = Verschlussöse



Art.-Nr.	V 8-1	V 8-2	V 8-3	V 8-4	V 8-5	V 8-7
Innenmaße	75 x 50 x 33	75 x 50 x 45	76 x 50 x 27	100 x 75 x 27	106 x 75 x 46	156 x 106 x 46
Farben	Unterteil ● andere Farben ab 2.000 Stück möglich Deckel glasklar					
Bemerkung	stapelbar DGBM-Scharnier, außen glatt					



Art.-Nr.	V 8-6-2-1-10-1	U. ● D. glasklar
Art.-Nr.	V 8-6-2-1-3-1	U. ● D. glasklar
Innenmaße	108 x 85 x 30	
Bemerkung	DGBM-Scharnier, außen glatt	



Art.-Nr.	V 8-8-2-1-3-1	U. ● Deckel glasklar
Art.-Nr.	V 8-8-2-1-8-1	U. ● Deckel glasklar
Art.-Nr.	V 8-8-2-1-10-1	U. ● Deckel glasklar
Art.-Nr.	V 8-8-2-1-12-1	U. ● Deckel glasklar
Innenmaße	183 x 108 x 30	
Bemerkung	Bei Deckel Lisin Mat.-Nr. D = 4 Bei Klemmverschluß V 8-8 K...	



Art.-Nr.	V 8-9 SCH-2-1-3-1	● glasklar
Art.-Nr.	V 8-9 SCH-2-1-8-1	● glasklar
Art.-Nr.	V 8-9 SCH + V-2-3-8-1	● glasklar
Art.-Nr.	V 8-9 ST-1-1-1-1	● glasklar
Innenmaße	196 x 136 x 49	
Bemerkung	Bei Deckel Polycarbonat Mat.-Nr. D = 12	



Art.-Nr.	V 8-10 SCH-2-1-8-1	● glasklar
Art.-Nr.	V 8-10 SCH + V-2-1-8-1	● glasklar
Art.-Nr.	V 8-10 SCH + V-2-2-8-8	● ●
Art.-Nr.	V 8-10 ST-2-1-5-1	● glasklar
Art.-Nr.	V 8-10 ST-2-1-8-1	● glasklar
Art.-Nr.	V 8-10 ST-2-1-10-1	● glasklar
Innenmaße	205 x 95 x 45	
Bemerkung	Bei Deckel Polycarbonat Mat.-Nr. D = 12	



Art.-Nr.	V 8-12 SCH-2-1-3-1	● glasklar
Art.-Nr.	V 8-12 SCH-2-1-8-1	● glasklar
Art.-Nr.	V 8-12 SCH+V-2-3-8-1	● glasklar
Art.-Nr.	V 8-12 ST-1-1-1-1	glasklar/glasklar
Art.-Nr.	V 8-12 ST-2-1-3-1	● glasklar
Innenmaße	288 x 157 x 38	



Art.-Nr.	V 8-13 SCH-2-1-8-1	● glasklar
Art.-Nr.	V 8-13 SCH-2-2-8-8	● ●
Innenmaße	310 x 112 x 45	



Art.-Nr.	V 8-14	● glasklar
Innenmaße	292 x 160 x 16	
Höhe Untert.	8 mm	

Deckel für Scharnierkästen auf Wunsch auch aus Polycarbonat, glasklar (PC) = höchste Schlagzähigkeit; ab Lager für Artikel V 8-4, V 8-9, V 8-12

SCHARNIERDECKELKÄSTEN MIT EINTEILUNG

K = Klemmverschluss ab 300 Stück Bsp. V 9-1 K2-1-3-1 Ausßenmaße 188 x 116 x 34



Art.-Nr.	V 9-1-2-1-3-1
Außenmaße	188 x 116 x 34
Farben	Unterteil <input type="radio"/> Deckel glasklar
2 Fächer	108 x 91 x 30 (pro Fach)
Bemerkung	Bei Deckel Lisin Mat.-Nr. D = 4



Art.-Nr.	V 9-2-2-1-3-1
Außenmaße	188 x 116 x 34
Farben	Unterteil <input type="radio"/> Deckel glasklar
1 Fach	183 x 43 x 30 108 x 62 x 30 73 x 62 x 30
Bemerkung	Bei Deckel Lisin Mat.-Nr. D = 4



Art.-Nr.	V 9-3-2-1-3-1
Außenmaße	188 x 116 x 34
Farben	Unterteil <input type="radio"/> Deckel glasklar
1 Fach	183 x 43 x 30 73 x 62 x 30 60 x 62 x 30 48 x 62 x 30
Bemerkung	Bei Deckel Lisin Mat.-Nr. D = 4



Art.-Nr.	V 9-4-2-1-3-1
Außenmaße	188 x 116 x 34
Farben	Unterteil <input type="radio"/> Deckel glasklar
1 Fach	183 x 26 x 30
4 Fächer	183 x 18 x 30
Bemerkung	Bei Deckel Lisin Mat.-Nr. D = 4



Art.-Nr.	V 9-5-2-1-3-1
Außenmaße	188 x 116 x 34
Farben	Unterteil <input type="radio"/> Deckel glasklar
1 Fach	108 x 66 x 30
5 Fächer	108 x 22 x 30
Bemerkung	Bei Deckel Lisin Mat.-Nr. D = 4



Art.-Nr.	V 9-6-2-1-3-1
Außenmaße	188 x 116 x 34
Farben	Unterteil <input type="radio"/> Deckel glasklar
3 Fächer	142 x 34 x 30
3 Fächer	39 x 34 x 30
Bemerkung	Bei Deckel Lisin Mat.-Nr. D = 4



Art.-Nr.	V 9-7-2-1-3-1
Außenmaße	188 x 116 x 34
Farben	Unterteil <input type="radio"/> Deckel glasklar
6 Fächer	108 x 28 x 30
Bemerkung	Bei Deckel Lisin Mat.-Nr. D = 4



Art.-Nr.	V 9-27-2-1-3-1
Außenmaße	188 x 116 x 34
Farben	Unterteil <input type="radio"/> Deckel glasklar
10 Fächer	52 x 28 x 30
1 Fach	108 x 28 x 30
Bemerkung	Bei Deckel Lisin Mat.-Nr. D = 4



Art.-Nr.	V 9-8-2-1-3-1
Außenmaße	188 x 116 x 34
Farben	Unterteil <input type="radio"/> Deckel glasklar
12 Fächer	52 x 28 x 30
Bemerkung	Bei Deckel Lisin Mat.-Nr. D = 4

SCHARNIERDECKELKÄSTEN MIT EITEILUNG

K = Klemmverschluss ab 300 Stück für Artikel V 9-9 bis V 9-11




Art.-Nr.	V 9-9-2-1-3-1
Außenmaße	188 x 116 x 34
Farben	Unterteil <input type="radio"/> Deckel glasklar
1 Fach	108 x 35 x 30
16 Fächer	35 x 25 x 30



Art.-Nr.	V 9-10-2-1-3-1
Außenmaße	188 x 116 x 34
Farben	Unterteil <input type="radio"/> Deckel glasklar
1 Fach	108 x 35 x 30
16 Fächer	35 x 25 x 30
Bemerkung	Einteilung verstellbar



Art.-Nr.	V 9-11-2-1-3-1
Außenmaße	188 x 116 x 34
Farben	Unterteil <input type="radio"/> Deckel glasklar
20 Fächer	35 x 25 x 30

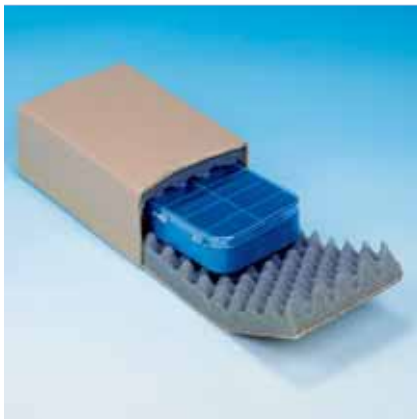

Art.-Nr.	V 9-12/27 Verbund
aus Verbundmaterial Karton/Schaumstoff Postversandverpackungen für Kästen V 8-8, V 9-1 bis V 9-11	
Außenmaße	225 x 145 x 75



Art.-Nr.	V 8-6/2
Scharnierkasten mit zwei Einzeldosen V 3-40 je 80 x 50 x 27 innen	
Außenmaße	112 x 90 x 34



Art.-Nr.	V 9-28
Farben	Unterteil <input checked="" type="radio"/> Deckel glasklar
3 Fächer	77 x 32 x 20
Außenmaße	112 x 90 x 34
Art.-Nr.	EV 9-28 Einsatz



Art.-Nr. ohne Verschluss	Art.-Nr. mit Verschluss
<input checked="" type="radio"/> V 9-14-2-1-5-1	<input checked="" type="radio"/> V 9-14-SCH+V 2-1-7-1
<input checked="" type="radio"/> V 9-14-2-1-7-1	<input checked="" type="radio"/> V 9-14-SCH+V 2-1-8-1
<input checked="" type="radio"/> V 9-14-2-1-8-1	<input checked="" type="radio"/> V 9-14-SCH+V 2-1-10-1
<input checked="" type="radio"/>	
18 Fächer 33 x 30 x 16	Außenmaße 211 x 110 x 20



Art.-Nr.	V 9-15 V
Außenmaße	211 x 110 x 51
Farben	Unterteil <input checked="" type="radio"/> Deckel glasklar
1 Fach	171 x 31 x 45
13 Fächer	34 x 31 x 45 V = Verschlussöse
Bemerkung	Einteilung verstellbar



Art.-Nr.	V 9-50
Außenmaße	142 x 100 x 20
Farben	Unterteil <input checked="" type="radio"/> Deckel glasklar
Einsatz	<input type="radio"/>
3 Fächer	45 x 42 x 16
1 Fach	133 x 35 x 16

Nutzbare Innenmaße in mm.

Maßangaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten!

Fächer = Innenmaße


Deckel aus Polycarbonat, glasklar (PC) höchste Schlagzähigkeit, bitte anfragen

SCHARNIERDECKELKÄSTEN MIT EINTEILUNG

V = Verschlüsse Außenmaße: 295 x 175 x 42 mm



Art.-Nr.	V 9-29	V 9-29 V
Außenmaße	295 x 175 x 42	
Farben	Unterteil ●	Deckel glasklar
	Einsatz ○	
1 Fach	280 x 72 x 37	
2 Fächer	138 x 72 x 37	
Bemerkung	Kasten V 8-12 Seite 23	

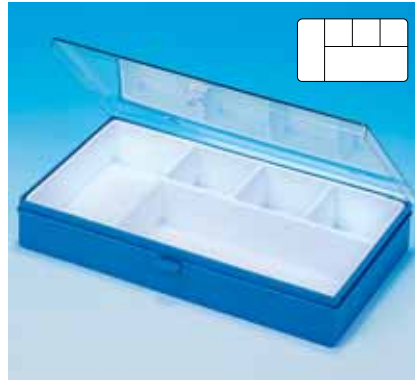

Art.-Nr.	V 9-26	V 9-26 V
Außenmaße	295 x 175 x 42	
Farben	Unterteil ●	Deckel glasklar
	Einsatz ○	
1 Fach	193 x 82 x 37 147 x 79 x 37	
3 Fächer	61 x 61 x 37	
Bemerkung	Kasten V 8-12 Seite 23	



Art.-Nr.	V 9-16	V 9-16 V
Außenmaße	295 x 175 x 42	
Farben	Unterteil ●	Deckel glasklar
	Einsatz ○	
6 Fächer	92 x 73 x 37	
Bemerkung	Kasten V 8-12 Seite 23	




Art.-Nr.	V 9-17	V 9-17 V
Außenmaße	295 x 175 x 42	
Farben	Unterteil ●	Deckel glasklar
	Einsatz ○	
1 Fach	235 x 69 x 37	
8 Fächer	70 x 35 x 37	
Bemerkung	Kasten V 8-12 Seite 23	



Art.-Nr.	V 9-18	V 9-18 V
Außenmaße	295 x 175 x 42	
Farben	Unterteil ●	Deckel glasklar
	Einsatz ○	
12 Fächer	67 x 47 x 37	
Bemerkung	Kasten V 8-12 Seite 23	




Art.-Nr.	V 9-19	V 9-19 V
Außenmaße	295 x 175 x 42	
Farben	Unterteil ●	Deckel glasklar
	Einsatz ○	
15 Fächer	55 x 50 x 37	
Bemerkung	Kasten V 8-12 Seite 23	

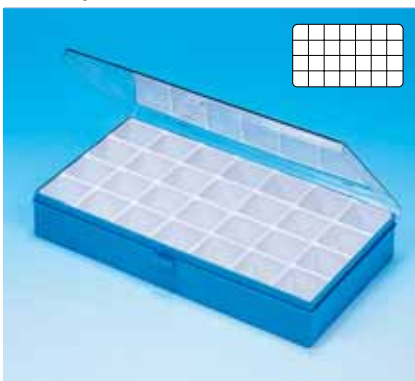

Art.-Nr.	V 9-30	V 9-30 V
Außenmaße	295 x 175 x 42	
Farben	Unterteil ●	Deckel glasklar
	Einsatz ○	
28 Fächer	37 x 35 x 37	
Bemerkung	Kasten V 8-12 Seite 23	



Art.-Nr.	V 9-20	V 9-20 V
Außenmaße	295 x 175 x 42	
Farben	Unterteil ●	Deckel glasklar
	Einsatz ○	
30 Fächer	35 x 27 x 37	
1 Fach	145 x 45 x 37	
Bemerkung	Kasten V 8-12 Seite 23	

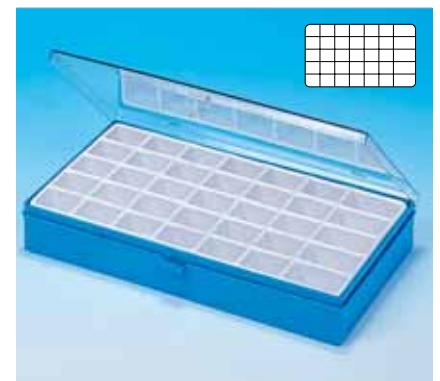

Art.-Nr.	V 9-21	V 9-21 V
Außenmaße	295 x 175 x 42	
Farben	Unterteil ●	Deckel glasklar
	Einsatz ○	
35 Fächer	35 x 27 x 37	
Bemerkung	Kasten V 8-12 Seite 23	

SCHARNIERDECKELKÄSTEN MIT EITEILUNG

V = Verschlussöse



Art.-Nr.	V 9-22	V 9-22 V
Außenmaße	295 x 175 x 42	
Farben	Unterteil	● Deckel glasklar
	Einsatz ○	
54 Fächer	26 x 21 x 21	
Bemerkung	Kasten V 8-12 Seite 23	



Art.-Nr.	V 9-23	V 9-23 V
Außenmaße	295 x 175 x 42	
Farben	Unterteil	● Deckel glasklar
	Einsatz ○	
	verschiedene Fachgrößen	
Bemerkung	Kasten V 8-12 Seite 23	



Art.-Nr.	V 9-31	V 9-31 V
Außenmaße	295 x 175 x 42	
Farben	Unterteil	● Deckel glasklar
	Einsatz ○	
8 Fächer	59 x 36 x 37 bis 115 x 83 x 37	
Bemerkung	Kasten V 8-12 Seite 23	



Art.-Nr.	V 9-24	V 9-24 V
Außenmaße	295 x 175 x 42	
Farben	Unterteil	● Deckel glasklar
8 Fächer	50 x 46 x 38	
2 Fächer	90 x 50 x 38 143 x 50 x 38	




Art.-Nr.	V 9-25 V
Außenmaße	295 x 175 x 42
Farben	Unterteil ● Deckel glasklar
20 Fächer	77 x 27 x 38
Art.-Nr.	V 9-25
Farben	Unterteil + Deckel glasklar



Art.-Nr.	V 9-32	V 9-32 V
Außenmaße	295 x 175 x 42	
Farben	Unterteil	● Deckel glasklar
16 Fächer	77 x 27 x 38	
2 Fächer	157 x 27 x 38	



Art.-Nr.	V 9-42
Außenmaße	295 x 175 x 20
Farben	Unterteil ● Deckel glasklar
	Einsatz ○
30 Fächer	35 x 27 x 15
1 Fach	150 x 45 x 15
Bemerkung	Kasten V 8-14 Seite 23

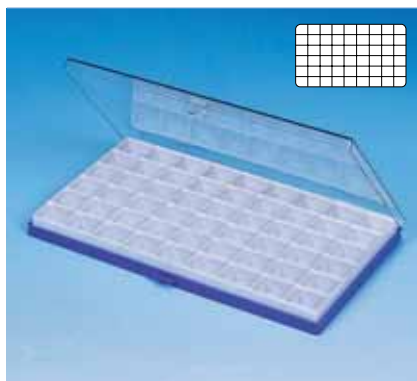

Art.-Nr.	V 9-40
54 Fächer	28 x 23 x 15 Kasten V 8-14 Seite 23
Art.-Nr.	V 9-46
72 Fächer	22 x 20 x 15 Kasten V 8-14 Seite 23
Außenmaße	295 x 175 x 20
Farben	Unterteil ● Deckel glasklar
	Einsatz ○



Art.-Nr.	V 9-41
Außenmaße	295 x 175 x 20
Farben	Unterteil ● Deckel glasklar
	Einsatz ○
15 Fächer	54 x 48 x 15
Bemerkung	Kasten V 8-14 Seite 23

Nutzbare Innenmaße in mm.

Maßangaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten!

Fächer = Innenmaße

Deckel aus Polycarbonat, glasklar (PC) höchste Schlagzähigkeit; ab Lager für Artikel **V 9-16** bis **V 9-46**

SCHARNIERDECKELKÄSTEN MIT EINTEILUNG



Art.-Nr. **V 9-43**
 Außenmaße 295 x 175 x 20
 Farben Unterteil ● Deckel glasklar
 Einsatz ○
 20 Fächer 74 x 25 x 15
 Bemerkung Kasten **V 8-14** Seite 23



Art.-Nr. **V 9-44**
 Außenmaße 295 x 175 x 20
 Farben Unterteil ● Deckel glasklar
 Einsatz ○
 10 Fächer
 Bemerkung Kasten **V 8-14** Seite 23



Art.-Nr. **V 9-45**
 Außenmaße 203 x 152 x 53
 Farben Unterteil ● Deckel glasklar
 Einsatz ○
 9 Fächer 60 x 40 x 47
 Bemerkung Kasten **V 8-9** Seite 23



Art.-Nr. **V 30-15-1-1-10-1**
 Außenmaße 207 x 112 x 23
 Farben Unterteil ● Deckel glasklar
 24 Fächer 33 x 15 x 18
 2 Fächer 99 x 33 x 18




Art.-Nr. **V 30-16**
 Außenmaße 207 x 112 x 23
 Farben Unterteil ● Deckel glasklar
 12 Fächer 50 x 32 x 18



Art.-Nr. **V 30-17**
 Außenmaße 207 x 112 x 33
 Farben Unterteil ● Deckel glasklar
 10 Fächer 50 x 39 x 28

NUTZEN SIE UNSERE KOFFER MIT STANDARDEINLAGEN = IDEALE SORTIMENTSKÄSTEN (siehe Kapitel 5)

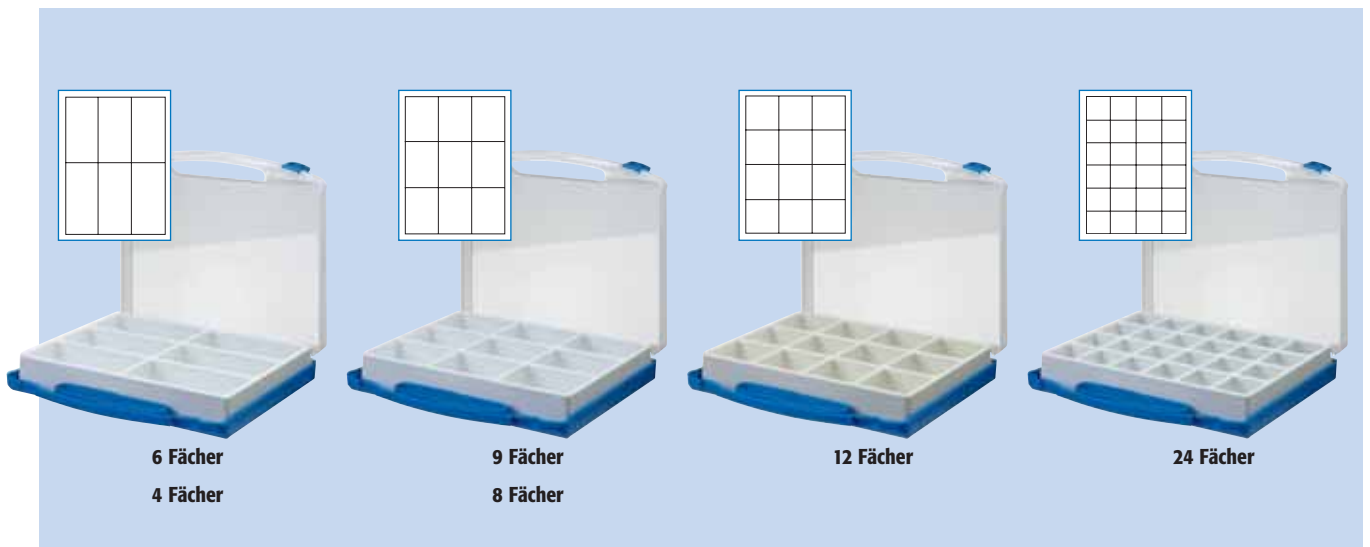


6 Fächer
4 Fächer

9 Fächer
8 Fächer

12 Fächer

24 Fächer

SORTIMENTSKÄSTEN MIT STÜLPDECKEL

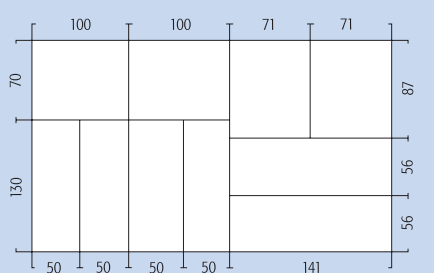


Art.-Nr.	V 10-6
Einteilung	wie Maßskizze (mit Deckel)
Außenmaße	356 x 211 x 40
Innenhöhe	36 mm
Farben	glasklar
Art.-Nr.	366 nur Deckel



Sammlerkasten
z. B. Spielfiguren aus
Überraschungseiern




Art.-Nr.	V 10-7
40 Fächer	49 x 32 x 36 (mit Deckel)
Außenmaße	356 x 210 x 40
Farben	glasklar
Art.-Nr.	366 nur Deckel

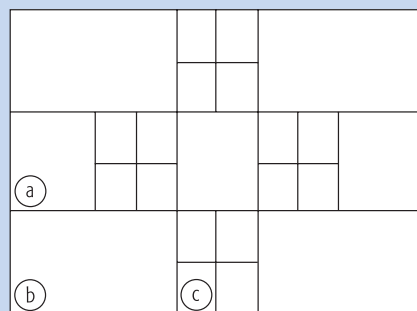


Art.-Nr.	V 10-9
Außenmaße	297 x 232 x 34
Einsatz	a) 72 x 55 x 28 (3 Stück) Art.-Nr. V 6-30/2 Bitte Farbe angeben!
	b) 112 x 72 x 28 (4 Stück) Art.-Nr. V 6-32/2 Bitte Farbe angeben!
	c) 4 Fächer 35 x 27 (4 Stück) Art.-Nr. V 6-31/2 Bitte Farbe angeben!
Farben	Einsätze glasklar ● ● ● ●



Art. Nr.	V 10-10 (mit Deckel)
15 Lose Einsätze	a) 72 x 55 x 28
Außenmaße	297 x 232 x 34
Farben	Einsätze glasklar ● ● ● ●

 

Art.-Nr.	V 10-12 (mit Deckel)
	Kasten V 3-98 + 3 Einlagen mit je 84 F.
	46 x 14 x 11 (252 Fächer pro Kästen)
Außenmaße	356 x 211 x 40
Farben	glasklar

 

Art.-Nr.	V 10-13 mit je 52 Fächern 47 x 24 x 11 (156 Fächer pro Kästen) glasklar
Art.-Nr.	V 10-16 mit je 54 Fächern 52 x 18 x 14 (162 Fächer pro Kästen) glasklar
Außenmaße	356 x 211 x 40




Art.-Nr.	V 10-15 Tiefziehausführung
	40 Fächer 47 x 40 x 30 am Boden gerundet
	1 Fach 420 x 50 x 30
	Buchstabenkästen
Außenmaße	442 x 282 x 32


Nutzbare Innenmaße in mm.

Maßangaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten!


SORTIMENTSKÄSTEN MIT STÜLPDECKEL

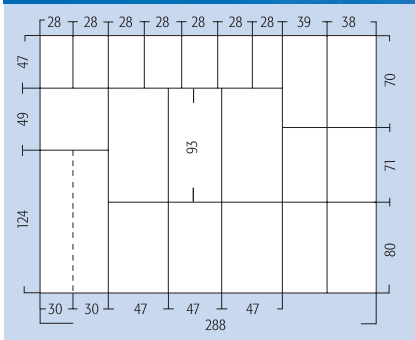

Art.-Nr.	V 10-1
Einteilung	wie Maßskizze, 22 Fächer (mit Deckel)
Außenmaße	297 x 232 x 34
Innenhöhe	30 mm
Farben	glasklar
Art.-Nr.	399 nur Deckel

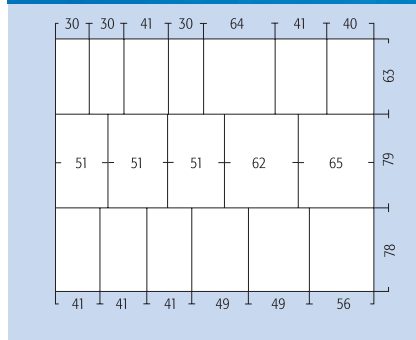

Art.-Nr.	V 10-4
Einteilung	wie Maßskizze (mit Deckel)
Außenmaße	297 x 232 x 34
Innenhöhe	30 mm
Farben	glasklar
Art.-Nr.	399 nur Deckel

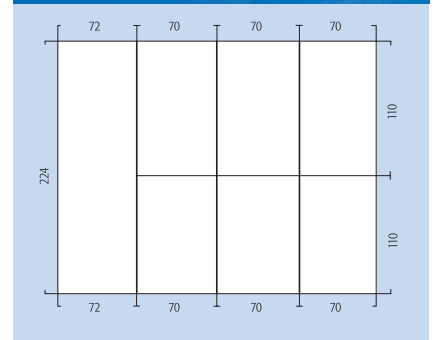

Art.-Nr.	V 10-5
Einteilung	wie Maßskizze (mit Deckel)
Außenmaße	297 x 232 x 34
Innenhöhe	30 mm
Farben	glasklar
Art.-Nr.	399 nur Deckel



Sonderausstattung von Standardkästen: Farbgestaltung, Werbedruck, Einlagen tiefgezogen oder aus Schaumstoff.

Maßangaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten!