

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



45-2532.2920.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2532.2...>

お客様の製品:



45-2532.2920.000 アクチュエーター

読み込み中...

前面

フロント寸法:	Ø 40 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	銀
フロントベゼル 材質:	メタル

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レンズ 色:	赤
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	非照光
レンズ 形状:	マッシュルームヘッド
レンズ 外観:	不透明

機械的特性

スイッチング動作:	モメンタリ/オルタネイト
スイッチング方式:	スロウメーカースイッチングエレメント
機械的寿命:	50万回操作
使用周波数:	最大 1 800/h

重量: 0.062 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K
使用温度: - 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠 : 20 ~ 500 Hz: 5 g
耐候性: IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証

REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant

 
その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 40 mm, マッシュルームヘッド, 非照光, 赤, プラスチック, 不透明, 丸形, 銀, メタル, モメンタリ/オルタネイト, IP66、IP67、IP69K


ハウジング 色: 銀

ハウジング 材質: メタル

配線図:



マウントカットアウト:

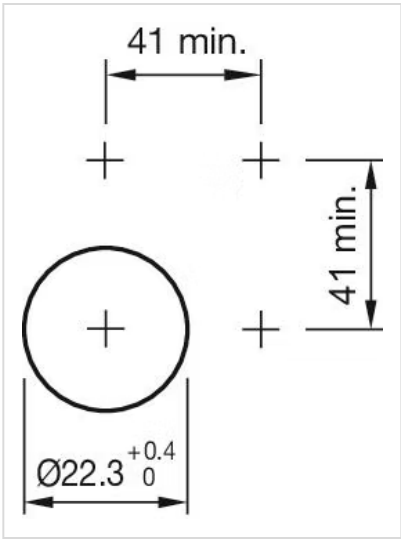

寸法図:

