

TA-...M

Tournevis fente mécanicien



TOURNEVIS

Description

Manche ergonomique.

Lame chromée avec bout traité bruni.

Tête forgée, solidité renforcée.

Repérage rapide de la taille de l'empreinte sur le manche.


Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 2380-1

NF ISO 2380-2

Données techniques

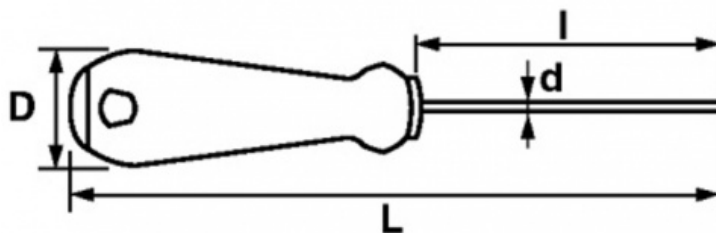

Caractéristiques de l'article référence : TA-25M75

Empreinte mm	2,5	l mm	75
d mm	2,5	e mm	

WWW.SAM.EU



SAM OUTILLAGE SAS
60 Bd Thiers - CS10528
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

D mm	21,9	L mm	147,8
-------------	------	-------------	-------

Poids g	29,5	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	------	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : TA-3M75

Empreinte mm	3	l mm	75
---------------------	---	-------------	----

d mm	3	e mm	
-------------	---	-------------	--

D mm	21,9	L mm	147,8
-------------	------	-------------	-------

Poids g	33	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : TA-3M100

Empreinte mm	3	l mm	100
---------------------	---	-------------	-----

d mm	3	e mm	
-------------	---	-------------	--

D mm	21,9	L mm	172,8
-------------	------	-------------	-------

Poids g	33	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : TA-4M100

Empreinte mm	4	l mm	100
---------------------	---	-------------	-----

d mm	4	e mm	
-------------	---	-------------	--

D mm	21,9	L mm	172,8
-------------	------	-------------	-------

Poids g	40	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : TA-55M100

Empreinte mm	5,5	l mm	100
---------------------	-----	-------------	-----

d mm	5,5	e mm	
-------------	-----	-------------	--

D mm	31,55	L mm	202,6
-------------	-------	-------------	-------

Poids g	69	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : TA-55M150

Empreinte mm	5,5	l mm	150
---------------------	-----	-------------	-----

d mm	5,5	e mm	
-------------	-----	-------------	--

D mm	31,55	L mm	252,6
-------------	-------	-------------	-------

Poids g	76	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : TA-65M150

Empreinte mm	6,5	l mm	150
---------------------	-----	-------------	-----

d mm	6,5	e mm	
-------------	-----	-------------	--

D mm	34	L mm	263
-------------	----	-------------	-----

Poids g	102	Garantie	Garantie SAM OUTIL
----------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : TA-8M150

Empreinte mm	8	l mm	150
d mm	8	e mm	
D mm	37,45	L mm	299,5
Poids g	161	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : TA-8M175

Empreinte mm	8	l mm	175
d mm	8	e mm	
D mm	37,45	L mm	299,5
Poids g	161	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2020

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2020

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2020

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2020

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2020

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)