

Applique murale filetée femelle - Sortie 1 raccord et purge manuelle



Entrée filetage femelle

BSPP

G 1/2

Température

-20°C à +80°C

Sortie filetage femelle

BSPP

G 1/2

Matière

Alliage d'aluminium

Pression d'utilisation


0 à 16 bar

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Entrée filetage femelle BSPP	Sortie filetage femelle BSPP
MF 103S1	G 1/2	G 1/2

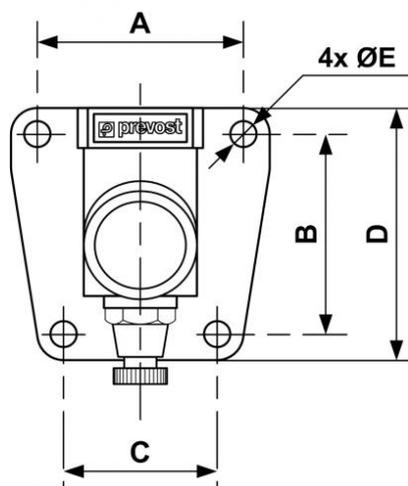

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
MF 103S1	51	50	38	63	6.5