 


空气处理设备

Olympian Plus插入式系统

F64C/F64H, F68C/F68H 高效除油过滤器

G1/4 ~ G1



高效聚结式过滤器

聚结式滤芯可清除亚微颗粒，并将油雾和水雾转化成液体，以便排放
标准型带滤芯寿命指示器

技术参数

介质:

仅压缩空气

最大工作压力:

17 bar (金属杯)

输出空气质量:

符合ISO8573-1: 1.7.2

残留含油量:

在+21°C时, 最多 0,01 mg/m³

去除颗粒:

0,01 μm

环境温度:

-20°C ~ +65°C. (金属杯)

在低于+2°C条件下使用时, 请向本公司技术服务部咨询

材料

F64C/F64H系列:

壳体: 铝合金

杯: 铝

框架: 铝

弹性材料: 合成橡胶

F68C/F68H系列:

壳体和杯: 铝

框架: 铝

滤芯: 复合材料

弹性体: 合成橡胶

典型性能特征

入口压力 [bar]	最大流量dm ³ /s*			
	F64C	F64H	F68C	F68H
1	6,4	11,2	14	24
3	11,0	19,3	24	41
5	14,3	24,9	31	53
6,3	16,0	28,0	35	60
7	16,9	29,5	36	63
9	19,1	33,5	42	72



F64H



F68C

气口尺寸	流量 [dm ³ /s]	kg	型号		维修件	除油滤芯
			自动	手动		
G1/4	16	1,48	F64C-2GD-AD0	F64C-2GD-MD0	4380-200	4344-01
G3/8	28	1,70	F64H-3GD-AD0	F64H-3GD-MD0	4380-200	4344-02
G1/2	28	1,67	F64H-4GD-AD0	F64H-4GD-MD0	4380-200	4344-02
G1/2	35	2,38	F68C-4GD-AR0	F68C-4GD-MR0	4380-301	5351-98
G3/4	28	2,01	F64H-6GD-AD0	F64H-6GD-MD0	4380-200	4344-02
G3/4	35	2,72	F68H-6GD-AU0	F68H-6GD-MU0	4380-301	5351-99
G1	60	2,66	F68H-8GD-AU0	F68H-8GD-MU0	4380-301	5351-99

本系列型号包括ISO G螺纹, 自动排放, 金属杯和40 μm滤芯, 但不包括滤芯寿命指示器。

*40 μm滤芯在入口压力为6.5bar, 0.5bar 压降时的流量

订购不带框架的过滤器, 产品代号第五、第六项填入`N` 如: F64H-NND-AD0. 订购不带框架的过滤器, 产品代号第五、第六项填入`N` 如: F68H-NND-AU0.

型号选择

F64★-★★★-★★★	
本体类型	代号
G1/4	C
G3/8, G1/2, G3/4	H
气口规格	代号
1/4"	2
3/8"	3
1/2"	4
3/4"	6
螺纹规格	代号
PTF	A
ISO Rc 锥螺纹	B
ISO G 直螺纹	G
滤芯	代号
聚集式	0
滤杯	代号
带液位指示器金属滤杯	D
带金属防护罩滤杯	P
排放	代号
手动	M
自动	A
滤芯寿命指示器	代号
机械式	D
电气式	E
无	N

F68★-★★★-★★★	
本体类型	代号
G1/2	C
G3/4, G1	H
气口尺寸	代号
3/4"	6
1"	8
1 1/4"	A
1 1/2"	B
螺纹规格	代号
PTF	A
ISO Rc 锥螺纹	B
ISO G 直螺纹	G
滤芯	代号
聚集式	0
滤杯	代号
1l 不带液位指示器金属滤杯	C
0.5l 不带液位指示器金属滤杯	M*
0.5l 带液位指示器金属滤杯	R*
1l 带液位指示器金属滤杯	U
*仅适用于F68C	
排放	代号
手动	M
自动	A
滤芯寿命指示器	代号
机械式	D
电气式	E
无	N

Olympian Plus插入式系统

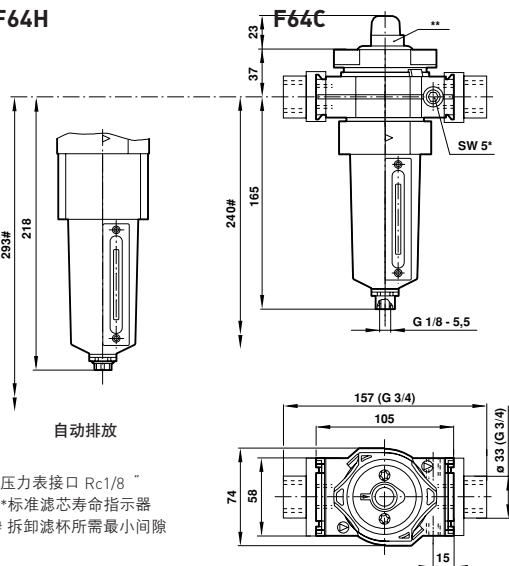
F64C/F64H, F68C/F68H 高效除油过滤器

G1/4 ~ G1

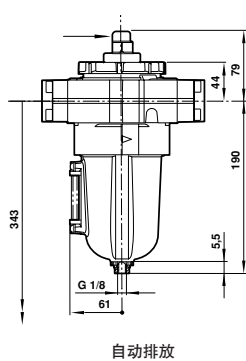
附件

系列号	气口尺寸	支架	支架	3/2 截止阀	滤芯寿命指示器 (可视) *	滤芯寿命指示器 (电子式) *
F64C/F64H	G1/4	-	74504-50	T64T-2GB-P1N	5797-50	5800-51
	G3/8	-	74504-50	T64T-3GB-P1N	5797-50	5800-51
	G1/2	-	74504-50	T64T-4GB-P1N	5797-50	5800-51
	G3/4	-	74504-50	T64T-6GB-P1N	5797-50	5800-51
F68C/F68H	G1/2	18-001-979	-	T68C-4GB-B2N	5797-50	4020-51R
	G3/4	18-001-979	-	T68C-6GB-B2N	5797-50	4020-51R
	G1	18-001-979	-	T68C-8GB-B2N	5797-50	4020-51R

*不能直接安装在标准过滤器上

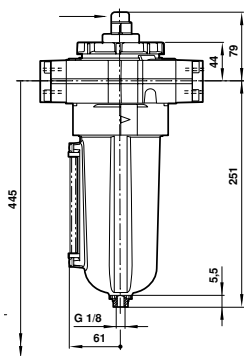
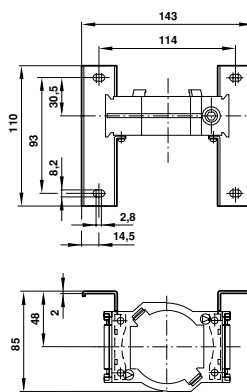
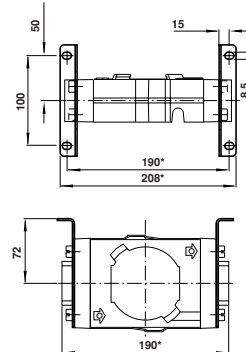
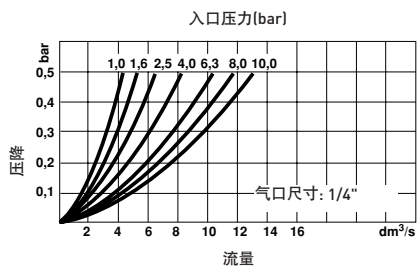
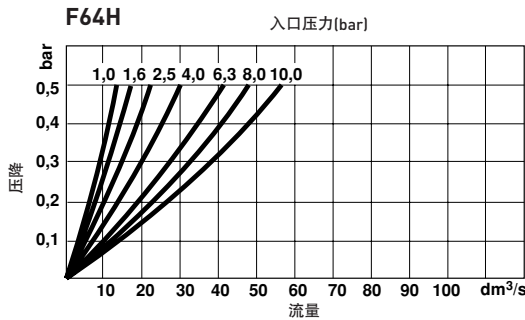
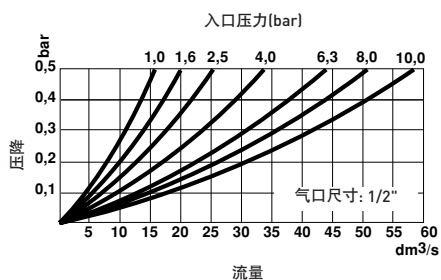
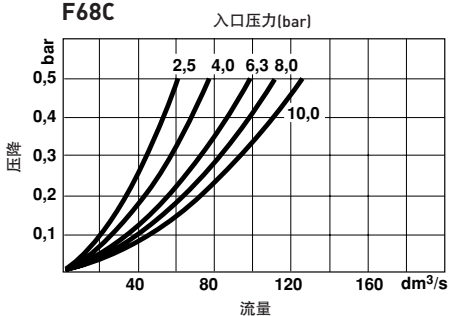
F64H


*压力表接口 Rc1/8
 **标准滤芯寿命指示器
 # 拆卸滤杯所需最小间隙

F68C


自动排放

#拆卸滤杯所需最小间隙
 **标准滤芯寿命指示器
 *** 1/4和1/2气口时框架尺寸增加10 mm

F68H

安装托架 (F64C/H)

安装托架 (68C/H)

流量特性
F64C

F64H

F64C

F68C

F68H
