

EMCハウジング - HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-EMV - 1604573


このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



HEAVYCON ADVANCE EMVスリーブハウジングB24、バヨネット式、高さ100 mm、1x M40ネジ付き、ストレートケーブル挿入口

RoHS

基本情報

梱包	10 pc
GTIN	 4 017918 948252
GTIN	4017918948252
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	470.360 g
関税	85389099
生産国	ドイツ

技術データ

寸法

高さ	100 mm
幅	57 mm
長さ	152 mm
組立カットアウト長さ	112 mm
組立カットアウト幅	35 mm

環境条件

ハウジングの保護等級 (IP)	IP65
	IP67
使用周囲温度	-40 °C ... 125 °C

その他

注記	コンタクトインサートHC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M用
サイズ	B24
ハウジングの型式	スリーブハウジング
色	灰

EMCハウジング - HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-EMV - 1604573

技術データ


その他

ロックタイプ	バイネットロック
ケーブル引込み口の数	1
ケーブル引込口	ストレート
ネジ接続式	なし
ネジ接続の種類	1x M40
ハウジングの材質	アルミダイカスト
ハウジング表面材質	パウダーコート仕上げ
シーリング材	NBR、導電性あり
グリップボディインターロック材質	PA-GF
組付け時の注意	斜めに挿入しても接地ケーブルコンタクトが正しく動作するために、2個のパネル取付けフランジと金属製の取付けパネルを電氣的に十分に接触させる必要があります。
接続	絶縁パウダーコートが制御盤パネルに存在する場合、最適なシールドを確保するために、プロファイルガスカートエリアから取り除く必要があります。

Environmental Product Compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e
	閾値を超える有害物質はありません

図面

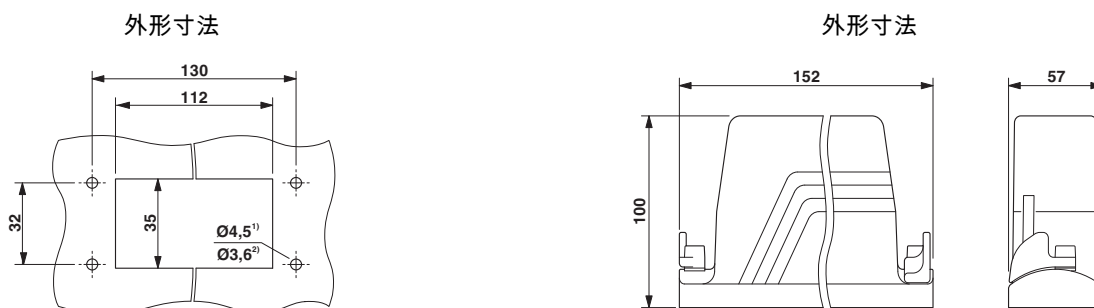

取付け加工図

- 1) M4ネジ使用時
- 2) セルフタッピングトルクス®ネジ使用時 (Torx® 20、M4)

寸法図

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202

EMCハウジング - HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-EMV - 1604573

分類

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261501

認証

認証

認証

EAC

防爆認証

認証の詳細

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------

アクセサリ

アクセサリ

ケーブルねじグランド用プラグ

EMCハウジング - HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-EMV - 1604573

アクセサリ

ネジプラグ - HC-M-BS-M40 - 1645875



カバーキャップ、金属、サイズ：M40

パネル取付けフランジ

取付けフランジ - HC-B-BF - 1604641



バヨネット式が付いたHEAVYCON ADVANCE TMBハウジング用のパネル取付けフランジ

取付けフランジ - HC-B-BF-SET - 1604654



バヨネット式取付けフランジセット、取付けフランジ x 2、セルフタッピングトルクス®ヘッドネジ x 4、ファン型スベーサ x 4で構成

保護カバー

保護カバー - HC-B 24-TMB-SD-IP65 - 1690969



HEAVYCON ADVANCE IP65保護カバー-B24、バヨネット式、押さえコード付き、押さえコードハト目の直径3 mm

全ねじ接続

ケーブルグランド - G-INS-M40-M68N-PNES-GY - 1411128



ケーブルグランド、ケーブルグランド材質: PA、ケーブル外径 19 mm ... 28 mm、シールド: なし、接続ねじ: M40 x 1.5、色: 銀色RAL 7001

EMCハウジング - HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-EMV - 1604573

アクセサリ

ケーブルグランド - G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137



ケーブルグランド、ケーブルグランド材質: PA、ケーブル外径 19 mm ... 28 mm、シールド: なし、接続ねじ: M40 x 1.5、色: RAL 9005漆黒

ケーブルグランド - G-INS-M40-M68N-NNES-S - 1411167



ケーブルグランド、ケーブルグランド材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 19 mm ... 28 mm、シールド: なし、接続ねじ: M40 x 1.5、色: 銀、リング付き

ケーブルグランド - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729



最大5パールの金属製ネジ接続、ネジの長さ : 8 mm、ケーブル径 : 27 ~ 34 mm、WAF 50、ネジ接続 : M40

ケーブルグランド - G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - 1411192



ケーブルグランド、ケーブルグランド材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 19 mm ... 27 mm、シールド: あり、接続ねじ: M40 x 1.5、色: 銀、リング付き

ケーブルグランド - HC-M-KV-Z-M40 - 1646175



ストレンリリーフ付きの金属製ケーブルグランド、ネジの長さ : 8 mm、ケーブルシールドエリア : 24 ~ 33 mm、クランプエリア : 26 ~ 36 mm、SW 50、ネジ接続 : M40

縮小アダプタ

EMCハウジング - HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-EMV - 1604573

アクセサリ

縮小アダプタ - REDUC-M-KV-M40/M32 - 1647640



縮小アダプタ、M32の上にM40、Oリングを含む