


Datenblatt:

SKROSS Ladekabel USB-C 2m max. 20V/3A gr

SKROSS Ladekabel USB-C, Kabellänge: 2m, Eingangsspannung: 20V, Last: max. 3A, grau

Artikelnummer 52 00025
EAN 7640166326120 
Einheits Nr.
Einheit STK
Verpackungseinheit 1
Verpackungsmasse 9.2 x 21.7 x 2.4 (B x H x T) cm
Bruttogewicht 0.046 Kg
Ursprungsland CN
Zolltarifnr. 85366990

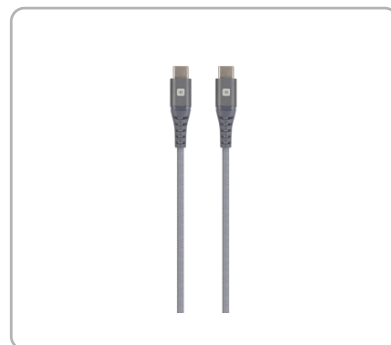

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Ladekabel
Marke	STEFFEN
Produktfarbe	Silber
Nennstrom	3 A
Nennspannung	20 V
Steckertyp	USB-C
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Zusatzfunktionen	Kabellänge 2m
Zusatzfunktionen	Designed in Switzerland
Produkthöhe	180 mm
Produktbreite	80 mm
Produkttiefe	20 mm
Gewicht netto	0.040 Kg
Verpackungsart	Blister