

Universal Aluminium Steckdosenleiste 10-fach

Art-Nr.: 0600x00102031 (1,5 m Zul.) | 0600x00102033 (3 m Zul.) | 0600x00102035 (5 m Zul.)

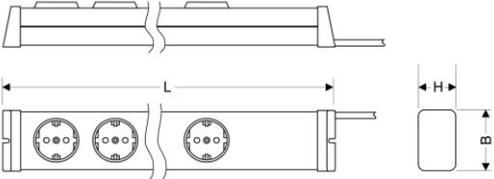


Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt
Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm
1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)
Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit



Universal Aluminium Steckdosenleiste 10-fach

Technische Daten

3.600 W Leistung	250 V ~ / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0600x00102031 (1,5 m Zul.) Art.-Nr. 0600x00102033 (3 m Zul.) Art.-Nr. 0600x00102035 (5 m Zul.)	EAN 401209600074 7 EAN 401209600615 2 EAN 401209600616 9	VPE 10 VPE 10 VPE 7 714 x 65 x 43 mm Abmessung (L x B x H) 708 mm Befestigungsmaß