









 


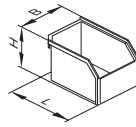

 




Greifbehälter

(s. S. 68, s. S. 69)



						Statischer Belastungs-Grenzwert			
		B x H x L		ESD	Nr.	Behälterfix	Einhängeprofil		
		(mm)	(cm ³)			(kg)	(kg)		
Abdeckung GB-Axxxx Material: PC Gebrauchstemperatur min/max: -40 °C / +115 °C Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol (außer Methanol), Fette, Öle, Glycol, Wasser Ausführung ESD Material: ABS-CF Gebrauchstemperatur min/max: -40 °C / +70 °C Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol (außer Methanol), Fette, Öle, Glycol, Wasser		GB-A0805	77 x 13 x 173	–	3 842 344 756	–	–		
							3 842 346 286	–	–
		GB-A1205	117 x 13 x 173	–	3 842 344 757	–	–		
							3 842 346 287	–	–
		GB-A1210	117 x 32 x 173	–	3 842 344 758	–	–		
							3 842 346 288	–	–
		GB-A1710	167 x 32 x 245	–	3 842 344 759	–	–		
							3 842 346 289	–	–
							3 842 557 478¹⁾	–	–
		Greifschale GB-Sxx Greifbehälter GB-xxxx Greifzunge G-Zxx Material: ABS Gebrauchstemperatur min/max: -40 °C / +70 °C Beständig gegen schwache Säuren, Laugen, Alkohole, Fette, Öle, Wasser Ausführung ESD Material: ABS-CF Gebrauchstemperatur min/max: -40 °C / +70 °C Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol (außer Methanol), Fette, Öle, Glycol, Wasser		GB-S08	82 x 50 x 86	150	3 842 344 764	11	17
							3 842 346 294	6	10
GB-S12	123 x 50 x 86			240	3 842 344 765	11	19		
							3 842 346 295	6	11
GB-S17	173 x 50 x 86			360	3 842 344 766	11	21		
							3 842 346 296	6	12
	GB-0805		82 x 50 x 173	370	3 842 344 750	10	26		
							3 842 346 280	6	15
	GB-1205		123 x 50 x 173	600	3 842 344 751	10	26		
							3 842 346 281	6	15
	GB-1210		123 x 100 x 173	1370	3 842 344 752	10	26		
							3 842 346 282	6	15
	GB-1710		173 x 100 x 245	3050	3 842 344 753	13	30		
					3 842 346 283	8	18		
					3 842 555 685¹⁾	8	18		
	GB-Z08	90 x 54 x 277	690	3 842 344 760	10	30			
						3 842 346 290	6	18	
	GB-Z12	131 x 54 x 277	1050	3 842 344 761	6	23			
					3 842 346 291	3	13		

¹⁾ Ausführung rot