


Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2013 o označování elektronických displejů energetickými štítky

	Parametr	Parametr nebo hodnota a přesnost			Jed-notka
1.	Název nebo ochranná známka dodavatele.	Verbatim GmbH			
	Adresa dodavatele.	Support, Duesseldor-fer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE			
2.	Identifikační značka modelu	32239Verbatim PMT-17-4K			
3.	Třída energetické účinnosti u standardního dynamic-kého rozsahu (SDR)	A			
4.	Příkon v zapnutém stavu v SDR	18,5			W
5.	Třída energetické účinnosti v režimu vysoce dyna-mického rozsahu (HDR)	A			
6.	Příkon v zapnutém stavu v HDR, je-li k dispozici	18,5			W
7.	Vypnutý stav, příkon (v příslušných případech)	1,1			W
8.	Příkon v pohotovostním režimu (v příslušných přípa-dech)	1,1			W
9.	Příkon v pohotovostním režimu při připojení na síť (v příslušných případech)	nepoužije se			W
10.	Kategorie elektronického displeje	Monitor			
11.	Poměr stran	16	:	9	
12.	Rozlišení obrazovky	3 840	x	2 160	pixels
13.	Úhlopříčka obrazovky	43,8			cm
14.	Úhlopříčka obrazovky	17			palců
15.	Viditelná plocha obrazovky	300,0			dm²
16.	Použitá technologie panelů	A-Si TFT Active Matrix			
17.	Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)	Ne			
18.	Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu	Ne			
19.	Dostupný detektor přítomnosti v místnosti	Ne			
20.	Obnovovací frekvence obrazu (výchozí)	60			Hz
21.	Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)	5			roky
22.	Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)	5			roky
23.	Minimální zaručená podpora výrobku	5			roky
	Minimální doba trvání obecné záruky nabízená do-davatelem	2			roky
24.	Typ napájení	Vnější			
25.	Vnější napájecí zdroj (jiný než normalizovaný a součást balení výrobku)				
	i	USB			
	ii	Vstupní napětí	240		V

	<i>iii</i>	Výstupní napětí	5,0	V
26.	Vnější normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typu, pokud není součástí balení výrobku)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Požadované výstupní napětí	-	V
	<i>iii</i>	Požadovaný dodávaný proud (minimální)	-	A
	<i>iv</i>	Požadovaný kmitočet proudu	-	Hz

Model uvedený na unijní trh od 29/02/2024

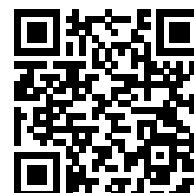

Registrační číslo v registru EPREL: 1922303

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1922303>

Dodavatel: Verbatim GmbH (Výrobce)

Internetové stránky: <https://www.verbatim.de/>

Péče o zákazníky:

Název: Support

Internetové stránky: <https://www.verbatim-europe.com>

E-mail: support@verbatim-europe.com

Telefon: 00 800 3883 2222

Adresa:

Duesseldorfer Strasse 13
65760 Eschborn
Německo