




GSH20-XL-2RSR-B

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur GSH...-2RSR-B,
fixation par manchon de serrage, étanchéité
RSR des 2 côtés

X-life

Information technique

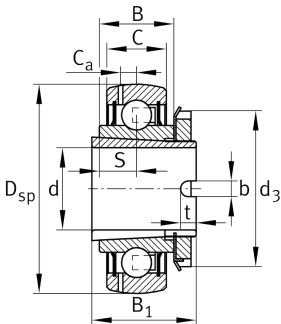

Votre alternative produit actuelle

joint	2RSR	2RSR
profil de la surface extérieure	B	

dimensions principale & données de performance

d	20 mm	Alésage
D SP	47 mm	Diamètre extérieur
B	15 mm	Largeur
C ur	365 N	Limite à la fatigue, radiale
B 1	28 mm	Largeur totale du collier de blocage
C r	12.700 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	6.600 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,15 kg	Poids

Dimensions

C	14 mm	Largeur, bague extérieure
S	7,5 mm	Distance piste
C a	4 mm	Distance trou de lubrification
b	5 mm	Largeur rainure
t	5 mm	Profondeur rainure manchon de serrage
d 3	32 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage



facteurs de calcul

f ₀	13	Facteur de calcul
----------------	----	-------------------

information additionnelle

HUESH.SH20- ZN-0100-HLA	Manchon de serrage
----------------------------	--------------------

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Effort axial dans les 2 directions
	Lubrification à vie, sans entretien
	Lubrification à la graisse
	Etanche des 2 côtés
	Erreur d'angle et désalignement statique