

Boîtiers en plastique partiellement équipés d'une plaque de fond en tôle d'acier. Réalisés en tenant compte de l'ergonomie conformément aux directives sur les postes de travail informatique.

Matériau ABS, couleur gris clair, similaire RAL 7035

Indice de protection :


IP 40

Indices de protection supérieurs sur demande

Stabilité dimensionnelle à la chaleur (DIN 53461), méthode A : 74 °C

Combustibilité, listée :

UL94-HB/1,6 mm

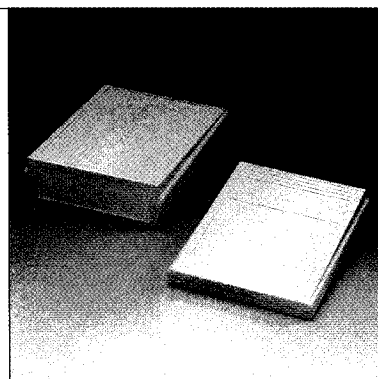

Dimensions

Modèle	N°comm.	Version	Dimensions		
			L	Larg.	H
T 880 F	47888200	avec surface clavier 253 x 175, épaisseur 1 mm	275	195	48
T 888 F-RO	47888300	avec surface clavier et plaque d'alum. arrière épaisseur 1 mm	275	195	48
T 889 F	47889200	avec surface clavier 150 x 110, épaisseur 1 mm	132	170	45
T 889 F-RO	47889300	avec surface clavier et plaque d'alum. arrière épaisseur 1 mm	132	170	45
T 890	47890001	avec repose-main injecté, parties latérales incurvées	300	225	48,5
T 893	47893001	avec repose-main injecté, parties latérales incurvées	500	225	48,5
T 895 P	47895101	avec partie injectée pour affichage	480	330	90
T 898	47898000	avec surface clavier partagée 117 x 129, épaisseur 1 mm	151	195	48
T 898 F	47898200	avec surface clavier 129 x 175, épaisseur 1 mm	151	195	48
T 898 RO	47898100	a. surface clavier partagée et plaque d'alum. arr. épaisseur 1 mm	151	195	48
T 898 F-RO	47898300	avec surface clavier et plaque d'alum. arrière épaisseur 1 mm	151	195	48
T 899	47899001	avec clavier partagé 100 x 80, épaisseur 0,5 mm	125	150	31
T 900	47900000	avec compartiment de visualisation escamotable, réglable sans palier ABS ; couleur noir, similaire RAL 9005	280	245	33

Boîtiers avec parois arrière fermées ou couleurs spéciales sur demande.