


**NKI55/25-TV-XL** [↗](#)

Roulement à aiguilles

Roulements à aig. NKI, série légère

X-life

Information technique

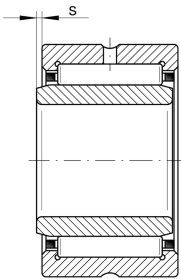

Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
revêtement	Sans	

dimensions principale & données de performance

d	55 mm	Alésage
D	72 mm	Diamètre extérieur
B	25 mm	Largeur
C_r	53.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	103.000 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	17.800 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	7.700 1/min	Limiting speed
n_{gr}	4.400 1/min	Vitesse de base
m	254,9 g	Poids

Dimensions

F	60 mm	Diamètre de piste bague intérieure
r_{min}	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	1,5 mm	Déplacement axial



Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement