

RAD D 200X50/60 NYLON BUCHSE LENK-GH M22

Rad Serie D

Schwarzer Vollgummiring, Radkern aus schwarzem Kunststoff. Lagerung: Standard Rollenkorblager; Nylon (Polyamid 6)-Lagerbuchse. Lagerung: Buchse.


Gehäuse-Serie M22

Mittellast Gehaeuse Serie M22 mit Doppelkugelrunde
Finish: verzinkt-weiss.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	200 mm
Laufbreite	E	50,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	20 mm
Artikelgewicht		2,890 kg
Nabenlänge	L	60 mm
Gesamtbauhöhe	H	240 mm
Platte-Außenmaße	AxB	135x110 mm
Lochabstand	axb	105x75 mm
Lochabstand	axb	105x80 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M10
Ausladung	F	59 mm
Gabelbreite	U	60 mm
Tragfähigkeit		205 kg

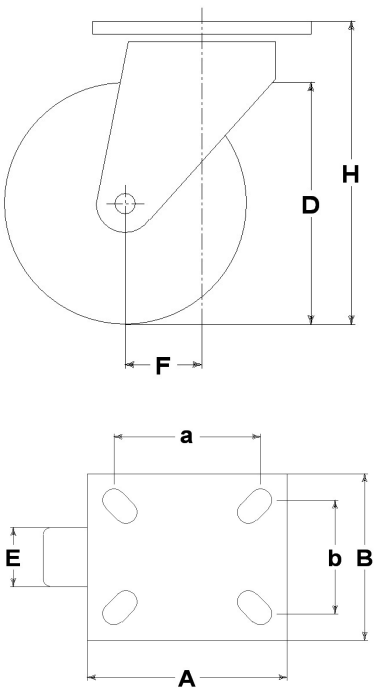

Artikel miteinander in Beziehung

- Ersatzrad: [13136](#)
Ausführung mit Fadenschutz: [13936PF](#)
Ausführung mit Fußschutz: [13936PP](#)
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf: [13936FR](#)
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf und Fadenschutz: [13936FRPF](#)
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf und Fußschutz: [13936FRPP](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).