


SERRURE MONOPOINT

D450 COFFRE DE 150 MM

 
(Single point lock – lockcase 150 mm)

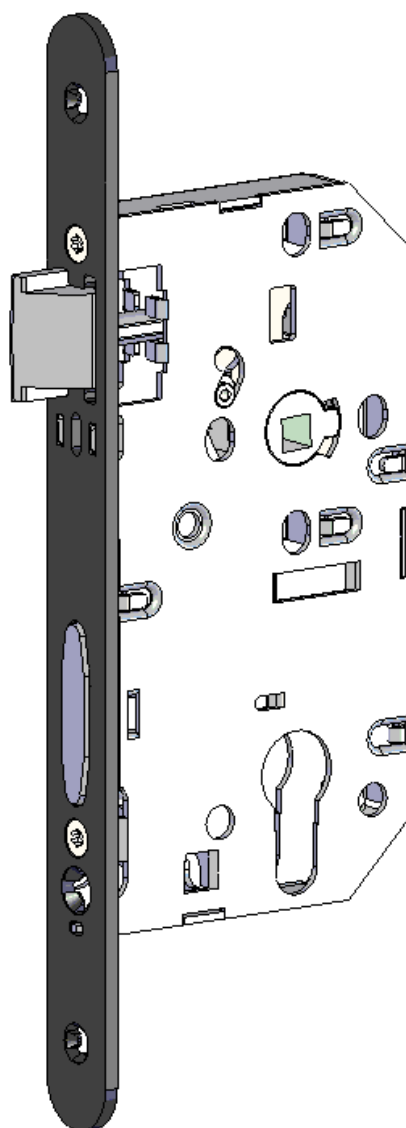

X1



20 mn




X1

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions*

*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions de sécurité des accès

 Vachette®



ASSA ABLOY

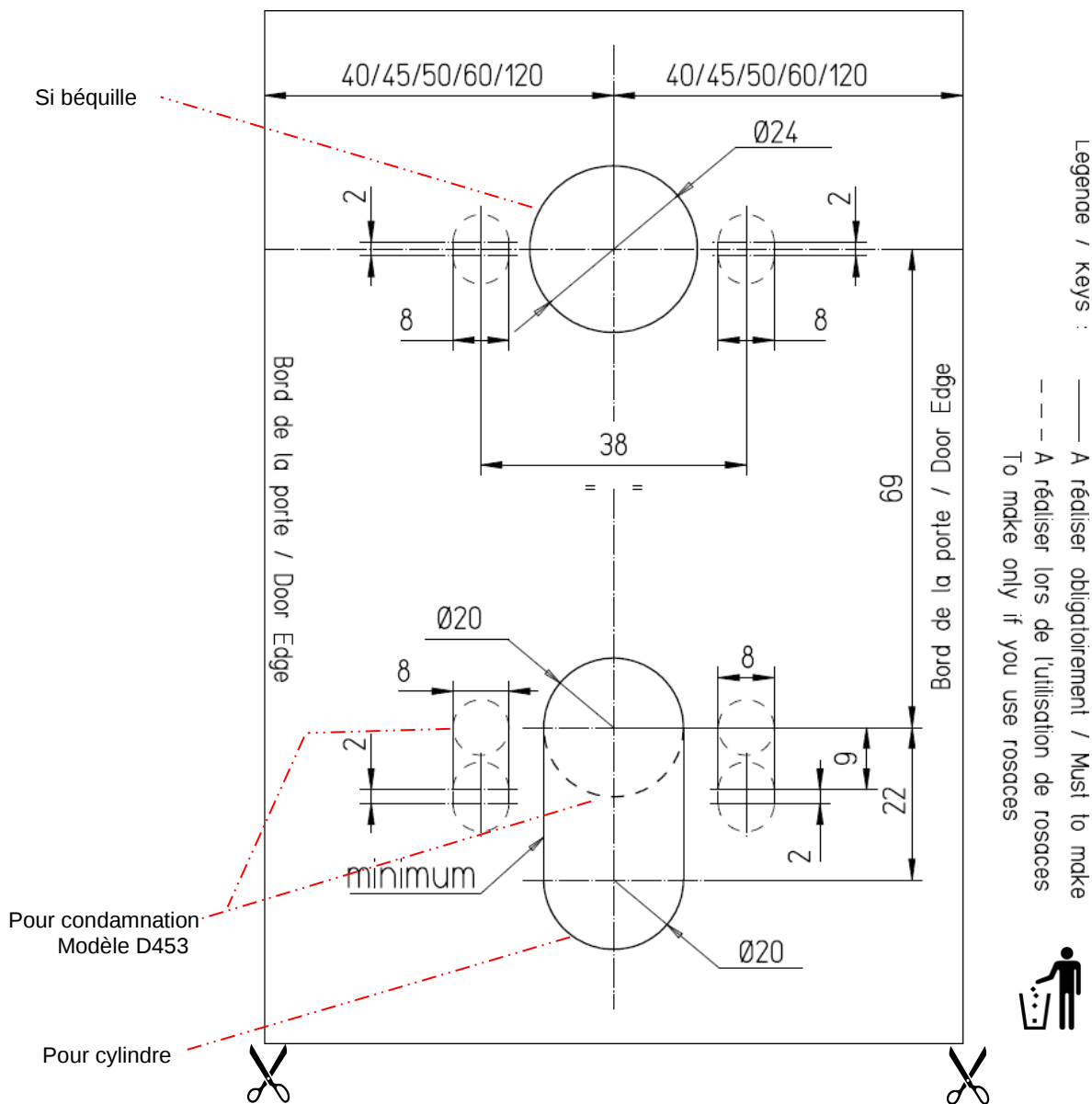




Famille de serrures	EN 12209: 2003+ AC:2005	N° de Dop	
D450 Axe à 40/45/50/60/120	 0333	Dop: N°66	QC Niveau 3
D454V / D454X			Niveau 3

- Référentiel NF040 accessible sur www.marque-nf.com
- Pour les serrures CE, voir les déclarations de performances relatives au référentiel CE040 : www.vachette.fr/dop
- Usage prévu : Portes de compartimentation du Feu/Fumée


RESISTANCE AU FEU (Effectis)	Porte	1 vantail	2 vantaux
PV10-A-119	Porte bois	30 mn	-
AL10-A-015	Porte Métal	2H	2H

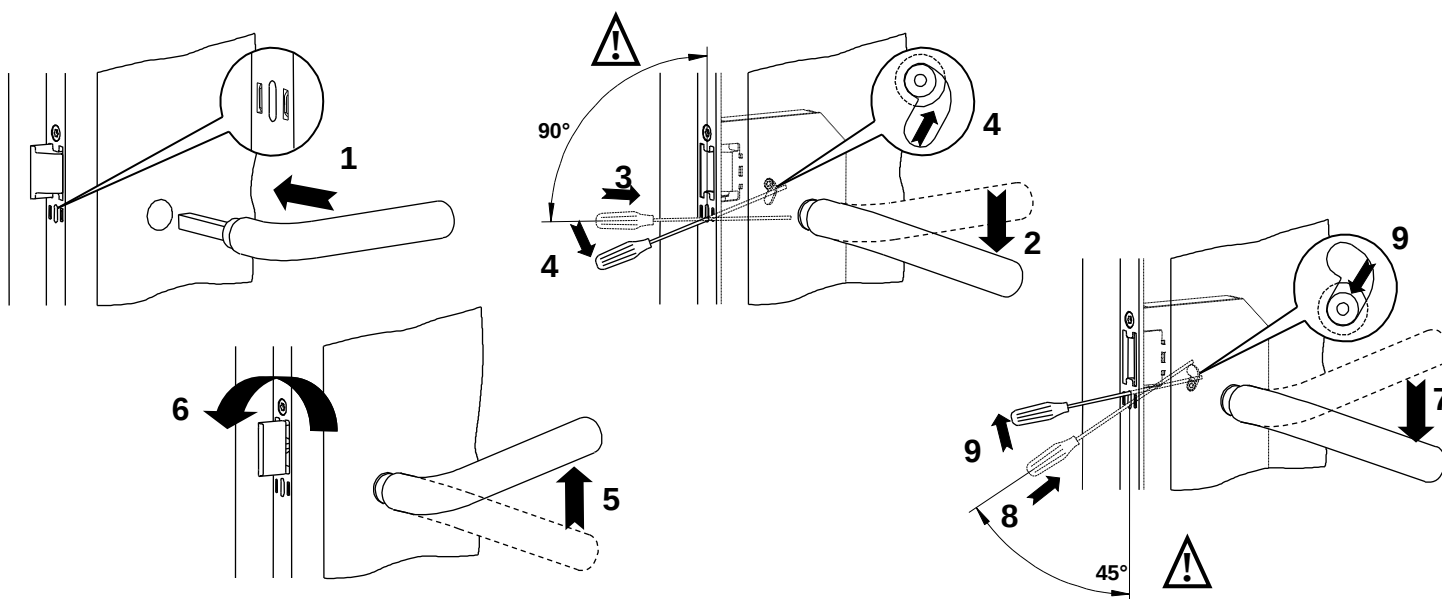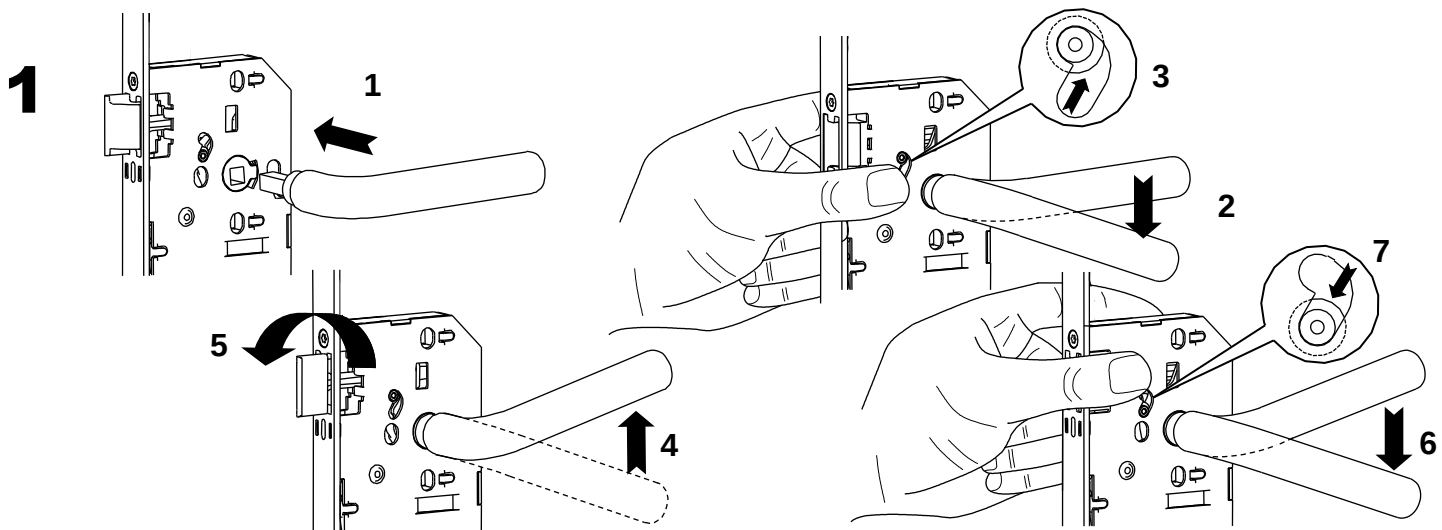

2

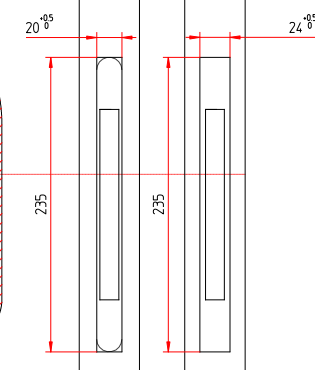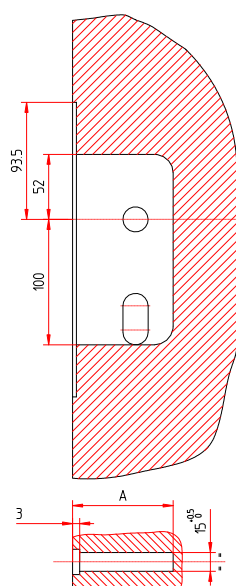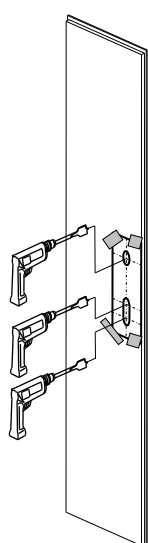

Entrée 40	A= 70 mm
Entrée 45	A= 75 mm
Entrée 50	A= 80 mm
Entrée 60	A= 90 mm
Entrée 120	A= 150 mm

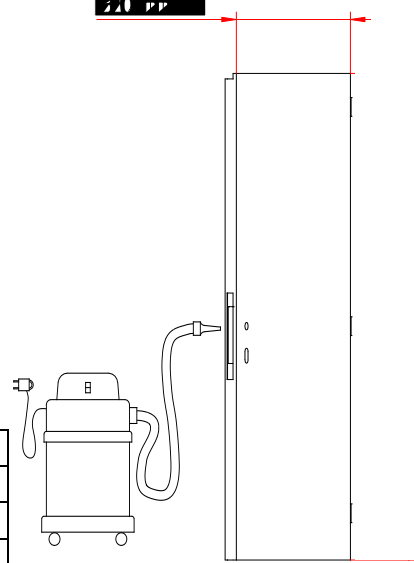

Attention le non-respect de la notice de pose entraîne la suppression de la garantie
Be careful, the failure to observe the installation instructions leads the suppression of guarantee



