

L 13 W/640

Basic T5 Short | Tubes fluorescents diam. 16 mm, courts



Domaines d'application

- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Bâtiments publics

Avantages produits

- Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
- Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe
- Fin et compact

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : jusqu'à 10 000 h (avec ballast électronique QUICKTRONIC)



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	13.00 W
Efficacité lumineuse HF 25 °C	Under clarification by authority and standardization body
Puissance de construction	13.00 W

Données photométriques

Flux lumineux à 25 °C	830 lm
Teinte de couleur	640
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Cool White

Dimensions & poids

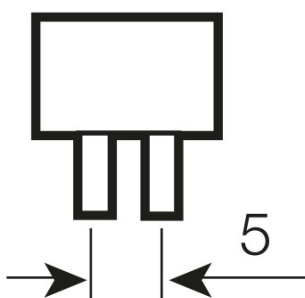

Diamètre du tube	16 mm
Longueur	517.0 mm
Longueur du culot hors pins	517.00 mm
Diamètre	16.0 mm

Durée de vie

Durée de vie	4500 h
Durée de vie	8000 h ¹⁾
Durée de vie	5000 h
Durée de vie nominale	5000 h

¹⁾ Avec ballast conventionnel/ballast faible perte

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G5
Teneur en mercure	2.5 mg
Elimination des déchets (équipements éle	Oui

Fiche de données produit

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A
Consommation d'énergie	15 kWh/1000h

Distribution de lumière

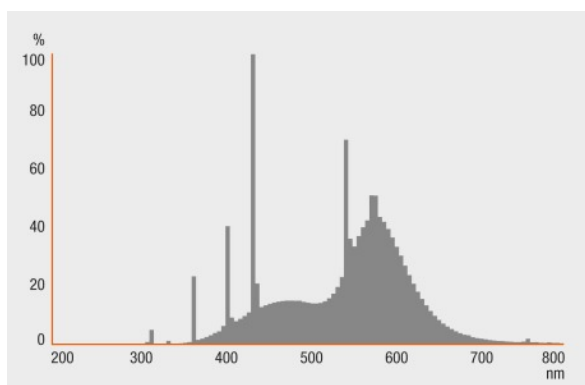


Schéma répartition spectrale

Garantie système

Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM



Garantie

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.osram.com/brokenlamp



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

 


Schéma de câblage

Schéma de câblage

Schéma de câblage

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Volume	Poids brut
4008321025531	L 13 W/640	Carton de regroupement 10	105 mm x 56 mm x 540 mm	3.18 dm ³	758.00 g
4050300229515	L 13 W/640	Carton de regroupement 25	106 mm x 115 mm x 550 mm	6.70 dm ³	1638.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Informations documentation

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous

▶ www.osram.fr/garantie-systeme

Pour de plus amples informations sur le ballast électronique QUICKTRONIC, voir sou

▶ www.osram.fr/qti

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

L 13 W/640

Basic T5 Short | Tubes fluorescents diam. 16 mm, courts

Nom du produit	Nom du produit (Electronique de gestion)	EAN	Intensité nominale	Perte de puissance	Flux lumineux à 35 °C	Quantité de points lumineux
L 13W/640	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.08 A	15.00 W	950 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.08 A	15.00 W	950 lm	1