

## HALOSTAR 10 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE | Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina e filamento assiale



### Aree applicative

- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione d'accento
- Illuminazione per lettura
- Illuminazione da giardino
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Uffici, edifici pubblici

### Vantaggi prodotto

- Brillante luce d'accento
- Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione
- Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1)
- Filamento assiale per un ottimo direzionamento della luce
- Pin speciali per la protezione dalla corrosione
- Filtro UV
- Non contiene mercurio

### Caratteristiche prodotto

- Durata media: 4.000 ore
- Dimmerabile al 100%
- Indice di resa cromatica  $R_a$ : 100

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

Potenza nominale	10.00 W
Tensione nominale	12 V
Potenza di costruzione	10.00 W
Fattore di potenza $\lambda$	1.00


#### Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	130 lm
Temperatura di colore	2800 K
Tonalità di luce secondo EN 12364-1	Warm White
Flusso luminoso caratteristico	130 lm
Indice di resa cromatica Ra	100
Fattore manten. flus lum fine durata nom	0.80

#### Dati illuminotecnici

Tempo innesco	0.0 s
Tempo di avvio caratt.(fino al 60 %)	0.00 s

#### Dimensioni e peso

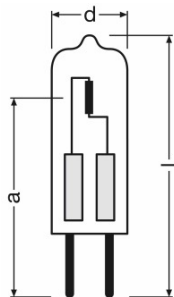

Diametro	10.0 mm
Lunghezza totale	33.0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	22.0 mm
Lunghezza	33.0 mm
Bulbo esterno	T10

#### Durata

Durata nominale della lampada	4000 h
-------------------------------	--------

## Scheda prodotto

<b>Durata caratteristica della lampada</b>	4000 h
<b>Num. cicli di accensione/spegnimento</b>	100000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

### Dati di prodotto aggiuntivi

<b>Attacco (denominazione da norma)</b>	G4
<b>Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.</b>	0.0 mg
<b>Senza mercurio</b>	Sì

### Caratteristiche

<b>Posizione di funzionamento</b>	Universale
<b>Dimmerabile</b>	Sì

### Certificati, Norme, Direttive


<b>Classe di efficienza energetica</b>	C
<b>Consumo di energia</b>	11 kWh/1000h

### Classificazioni specifiche del paese

<b>Sist. internaz. di cod. delle lampade</b>	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22
<b>Numero d'ordine</b>	64415 S AX 10W

### Distribuzione luminosa

## Scheda prodotto

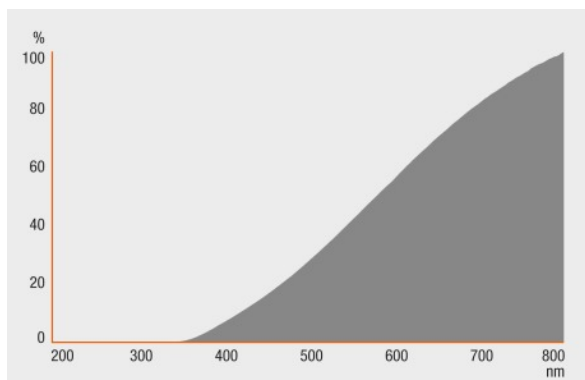

---

### Distribuzione spettrale

---

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Volume	Peso lordo
4050300942377	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Cartone di spedizione 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	202.67 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.