


VARIO® LINEA Steckdosenleiste Master-Slave 5-fach

- ✓ Robustes Kunststoffprofil, grau
- ✓ Eingebaute Schutzkontaktsteckdosen (90°gedreht), rund
- ✓ Abstände der Steckdosen: 64 mm
- ✓ Als Standardprodukt erhältlich mit **1,5 m** Zuleitung und Winkel-Stecker, auch optional mit **3 m** und **5 m** Zuleitung lieferbar
- ✓ Elektronische Schaltautomatik M/S mit Schaltschwelleinstellung
- ✓ Optische Funktionsanzeige für M/S Funktion
- ✓ Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- ✓ Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit und Ersatzsicherungsfach/Ersatzsicherung
- ✓ Mastersteckdose (rot), Slavesteckdosen (schwarz)

Technische Daten

- 250 V~, 16 A, 50 Hz, 3.600 W
- Zuleitung 1,5m H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Einstellbare Schaltschwelle: 7 – 100 W
- Mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- Eigenverbrauch: < 0,6 W

Abmaße: 462 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß X: 454 mm
EAN: 4012096024064
VPE: 25 St.
Artikelnummer: 0211x00052301

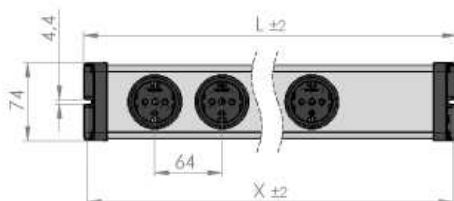

VARIO
LINEA

Technische Änderungen vorbehalten.
Sonderausführungen auf Anfrage.

Rev. Datum: 06/2014