


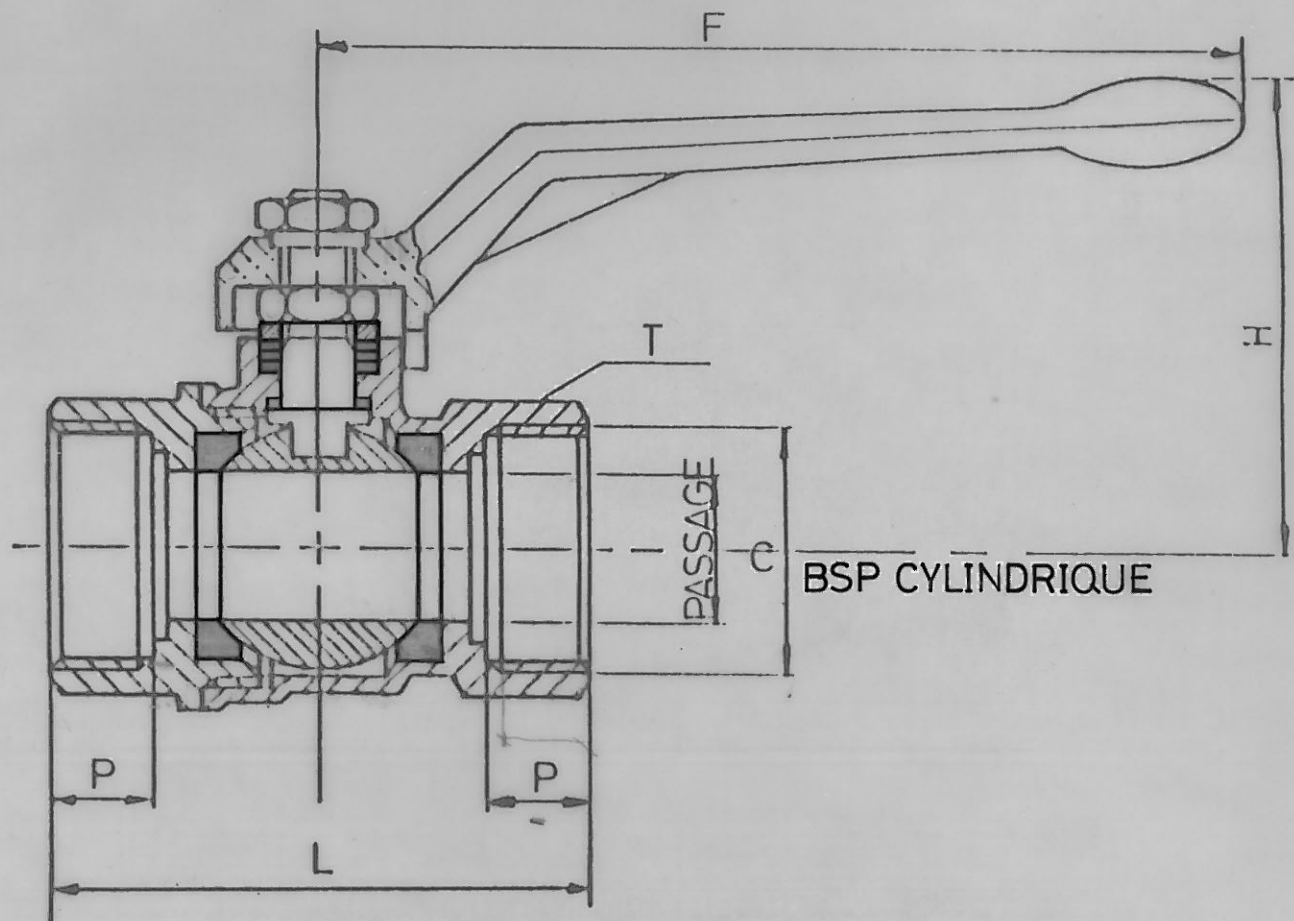

visC	passage	PN	reference	F	H	L	T	P
1/4	8	30	4902 09 13	100	53	41	20	9
3/8	9	30	4902 09 17	100	53	41	20	9
1/2	15	30	4902 15 21	100	56	50	25	11
3/4	15	30	4902 15 27	100	56	59	31	12
1"	20	30	4902 20 34	125	62	65	38	14
1 1/4"	25	25	4902 25 42	125	78	78	48	15
1 1/2"	32	25	4902 32 49	155	89	92	54	17
2"	40	25	4902 40 48	155	95	107	66	19

			LES COTES "ENTOURÉES" SONT FONCTIONNELLES LES RESPECTER PARFAITEMENT - IMPORTANT		
19/10/89 Réf Barrées annulées 01			REMARQUES QUALITÉ		TOLÉRANCES GÉNÉRALES CODE _____ QUALITÉ _____
DATES	MODIFICATIONS	INDICE			POIDS BRUT
					POIDS FINI
ÉCHELLE		MATIÈRE	TRAITEMENT		DATE
					23.07.85
ETUDE - DESSIN			VISA EG		ENSEMBLE
N°			DEVIS		DOCUMENT
 29. rue de la Palestine 35000 RENNES			Robinet BS Teflon Double Femelle		N° 4902 01

Ce plan est notre propriété exclusive et ne peut être communiqué sans autorisation