

D-SUBケーブル - VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - 1656233


このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



D-SUBケーブルアセンブリ、シールド対応、9極、撚線（7本）、ケーブル色：RAL 7000（グレー）、4-40 UNCねじで固定、IP20保護、ソケット1+ソケットシエル1をケーブル方向に挿入、ソケット2+ピンシエル1をケーブル方向に挿入、長さ：1 m

RoHS

基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 046356 029711
GTIN	4046356029711
1個あたりの重量（梱包を含まない）	96.300 g
関税	85444290
生産国	中国

技術データ

機械特性

極数	9
挿抜回数	≥ 50
ケーブル引込口	ストレート
保護等級	IP20

環境条件

使用周囲温度	0 °C ... 70 °C
保護等級	IP20

材質のデータ

ハウジングの材質	PVC
コンタクト材質	銅合金
コンタクト表面材質	金メッキ
外部シース素材	PVC

電気特性

D-SUBケーブル - VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - 1656233

技術データ

電気特性


極数	9
定格電流	1 A
サージ電圧カテゴリ	III
汚染度	2
定格電圧 (III/3)	125 V

Environmental Product Compliance


China RoHS	環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-e
	閾値を超える有害物質はありません

図面


外形寸法

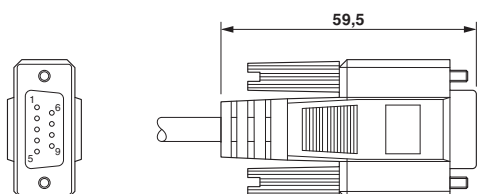


外形寸法

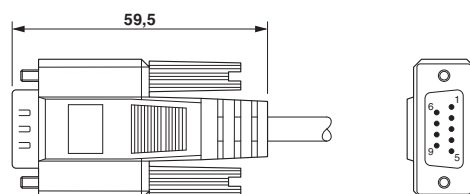


回路図

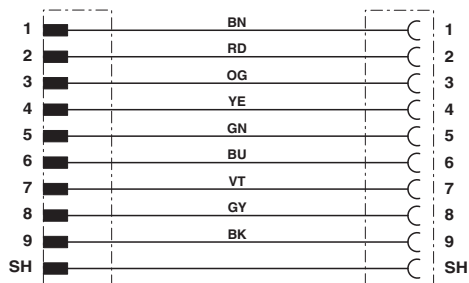

配線図

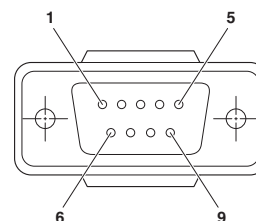

配線図

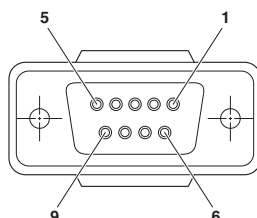

分類

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27060390
---------------	----------

D-SUBケーブル - VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - 1656233

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	19030300
eCl@ss 6.0	27060300
eCl@ss 7.0	27060390
eCl@ss 8.0	27060390
eCl@ss 9.0	27060390

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001408
ETIM 7.0	EC000748

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	26121604

認証

認証

認証

EAC / EAC

防爆認証

認証の詳細

EAC		B.01742
-----	---	---------

D-SUBケーブル - VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - 1656233

認証

EAC



B.00767