


## MERKMALE

- **DIN975**
- **Hohe mechanische Festigkeit**
- **Ausführung mit Vollgewinde**

## Einfacher Nylongewindegriff von RS PRO, M4, 1 m

RS Best.-Nr. 280-436

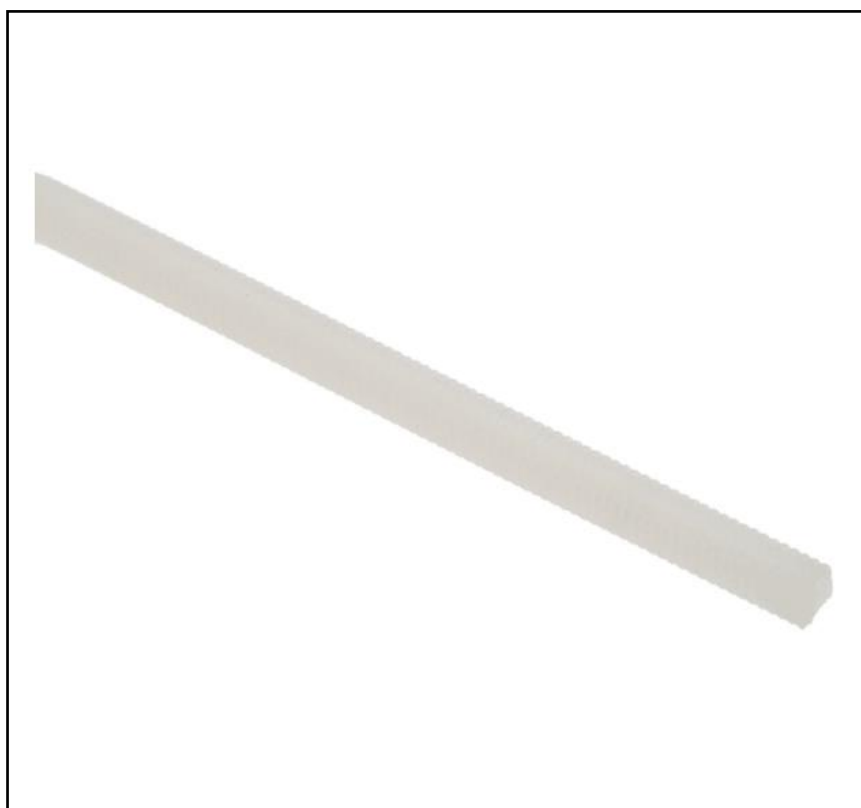

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese metrischen 1-m-Nylon-Gewindestangen sind vollständig mit Gewinde versehen und bestehen aus Nylon 66, mit einer Reihe von Gewindegrößen erhältlich: M3 (RS: 280363), M4 (RS: 280379), M5 (RS: 280385), M6 (RS: 280391), M8 (RS: 280408), M10 (RS: 280414) und M12 (RS: 280420). Diese Stäbe sind nach DIN975 gefertigt.

## Allgemeine

<b>Gewindegröße</b>	M4
<b>Werkstoff</b>	Nylon 66
<b>Oberfläche</b>	Einfach
<b>Anwendungen</b>	Bauprojekte, Holz, Metalle.

## Mechanische

<b>Gewindelängenausführung</b>	Komplett mit Gewinde
<b>Länge</b>	1000mm

## Zulassungen

<b>Normen erfüllt</b>	DIN 976, DIN 975
-----------------------	------------------

