

# Huile hydraulique, manifolds et raccords

## Tuyauterie recommandée

Enerpac ne livre pas de tubes, mais recommande l'utilisation de tubes en acier étirés à froid à la place de tubes courants, dans les dimensions suivantes :


Au lieu de tube diamètre ,25" utiliser 13 mm Ext.x 11 ga. ép.: 3 mm


 

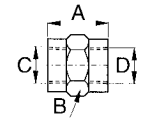
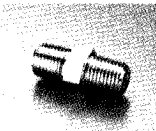
 
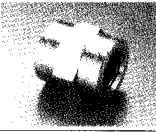
 

 

 

 

 
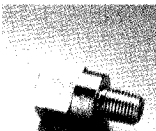
 
 
 
Au lieu de tube diamètre ,38" utiliser 9 mm x 80 sans soudure

Au lieu de tube diamètre ,50" utiliser 21 mm Ext.x 4 ép.: 4 mm

Les tube peuvent être filetés au moyen de filières standard.

Série  
**A**  
**BFZ**  
**FZ**  
**HF**

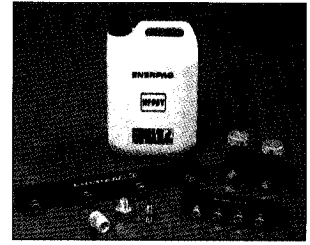

Raccords 700 bar		Référence	Dimensions (mm)				Diagram	
			A	B	C	D		
<b>CoUDE</b> De: 3/8"-NPT Male A: 3/8"-NPT Femelle		 <b>FZ-1616</b>	23	33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF		
<b>Réducteur</b> De: 3/8"-NPT Femelle A: 1/4"-NPT Femelle		 <b>FZ-1615</b>	28	25	3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF		
De: 1/2"-NPT Femelle A: 3/8"-NPT Femelle		<b>FZ-1625</b>	47	29	1/2"-14 NPTF	3/8"-18 NPTF		
<b>Rallonge</b> De: A:			<b>FZ-1607</b>	38	16	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
1/4"-NPT	1/4"-NPT		<b>FZ-1619</b>	51	19	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
3/8"-NPT	3/8"-NPT		<b>FZ-1617</b>	37	19	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
<b>Raccord</b> De: A:			<b>FZ-1614</b>	36	23	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
3/8"-NPT	3/8"-NPT		<b>FZ-1605</b>	29	19	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
<b>Raccord en croix</b> De: 3/8"-NPT Female A: 3/8"-NPT Female		 <b>FZ-1613</b>	45	25	3/8"-18NPTF	-		
<b>Raccord en T</b> De: A:			<b>FZ-1612</b>	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
3/8"-NPT	3/8"-NPT		<b>FZ-1637</b>	45	24	1/4"-18 NPTF	-	
1/4"-NPT	1/4"-NPT		<b>FZ-16312</b>	57	3/8"-18NPTF	3/8"-18 NPTF	-	
<b>CoUDE</b> De: A:			<b>FZ-1610</b>	33	20	3/8"-18 NPTF	-	
3/8"-NPT	3/8"-NPT		<b>FZ-1638</b>	36	24	1/4"-18 NPTF	-	
<b>Réducteur</b> De: A:			<b>FZ-1630</b>	19	19	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
3/8"-NPT	1/4"-NPT		<b>BFZ-1630</b>	28	22	1/4"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF	
1/4"-NPT	1/2"-NPT		<b>BFZ-16301</b>	19	19	G 1/4"	3/8"-18 NPTF	
<b>Réducteur</b> De: A:			<b>BFZ-16411</b>	35	19	1/4"-18 NPTF	G 1/4"	
G 1/4"	1/4"-NPT		<b>BFZ-16421</b>	31	19	1/8"-27 NPTF	G 1/4"	
G 1/4"	1/8"-NPT		<b>BFZ-16323</b>	43	24	1/4"-18 NPTF	G 3/8"	
G 3/8"	1/4"-NPT		<b>BFZ-16324</b>	43	24	3/8"-18 NPTF	G 3/8"	
<b>Adapteur</b> De: A:			<b>BFZ-16322</b>	47	24	3/8"-18 NPTF	M14 x 1,5	
M14 x 1,5	3/8"-NPT		<b>FZ-1055</b>	44	23	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
1/4"-NPT	3/8"-NPT		<b>FZ-1642</b>	30	19	1/8"-27 NPTF	1/4"-18 NPTF	
1/4"-NPT	1/8"-NPT		<b>FZ-1634</b>	42	28	3/8"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF	
1/2"-NPT	3/8"-NPT							