


Embout goulotte 40x40 avec entrée, noir



✓ REACH ✓ RoHS

Finie la protection bidouillée des arêtes qui se défait à chaque modification du faisceau de câbles.
Place à la fermeture systématique de toutes les goulottes supportant les embouts vissés (goulottes SE 40x40 et 80x80 ainsi que système de goulotte modulaire).
Les embouts goulottes en deux parties avec entrée restent toujours en place tout en permettant l'insertion ou le retrait de câbles et de tuyaux souples. Une fois le couvercle remis en place, la partie amovible de l'embout recouvre également le bord du couvercle en toute sécurité et protège le câble inséré.
Vis recommandées : Vis à tôle DIN 7981, St 4, 2x9,5 (réf. 8.0.000.13).

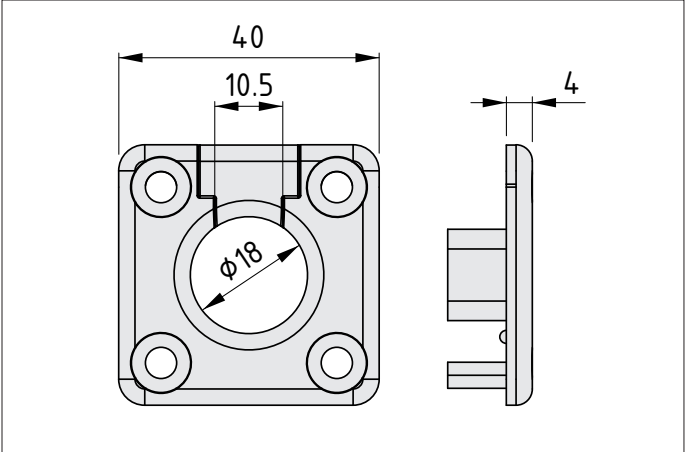

Étendue de la livraison
Note technique

[0.0.638.31](#) Pour plus d'informations, cliquez ici !

Propriétés	
Référence	0.0.638.31
Couleur	noir
Unité de livraison	1 kit
Poids	8,0 g
Matériaux	PA-GF

Accessoires	
8.0.000.13	Vis à tôle St 4,2x9,5 DIN 7981, acier zingué
0.0.719.00	Goulotte flexible D40