


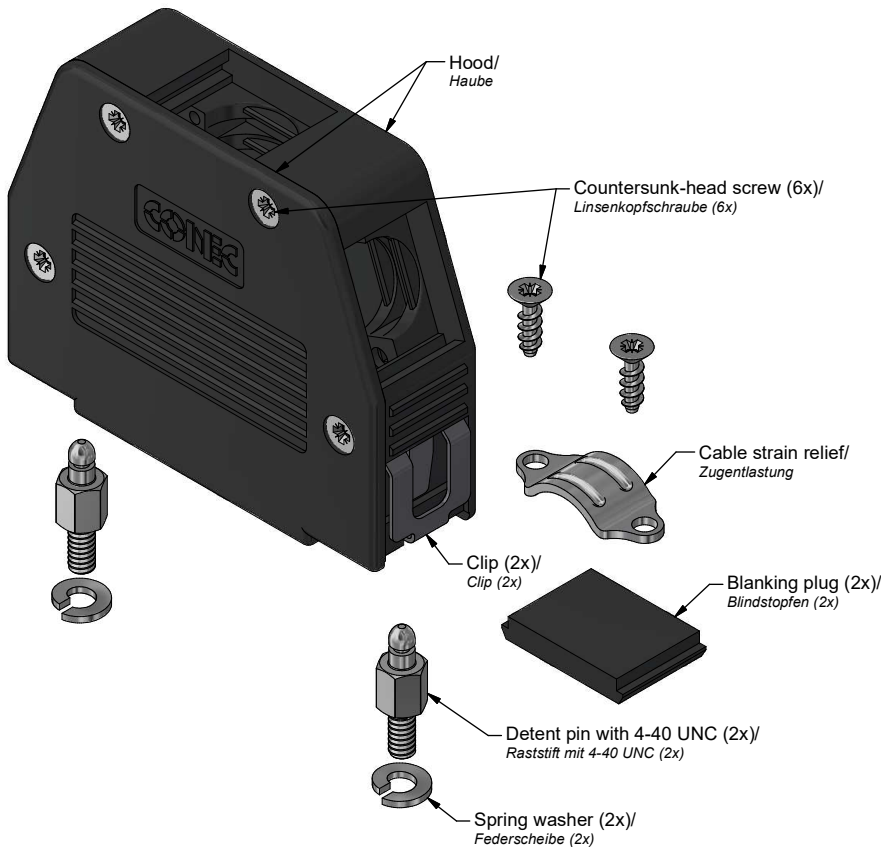

Technical specification/

Technische Daten:

Temperature range/ - 35 °C ... + 85 °C
Temperaturbereich:

Materials/

Werkstoffe:



Hood/ Haube:	ABS UL 94 V-0, black/schwarz
Blanking plug/ Blindstopfen:	ABS UL 94 V-0, black/schwarz
Cable strain relief/ Zugentlastung:	Steel, Ni
Clip/ Clip:	Stainless Steel/ Edelstahl
Countersunk-head screw/ Linsenkopfschraube:	Steel, Ni
Detent pin/ Raststift:	Steel, Ni
Spring washer/ Federscheibe:	Steel, Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Cable entry/ Kabeleingang:	straight and side/ gerade und seitlich
Recommended torque/ Empfohlenes Drehmoment	
Housing/Gehäuse:	0,30 Nm
Cable strain relief/ Zugentlastung:	0,35 Nm

View without cover/ Ansicht ohne Deckel

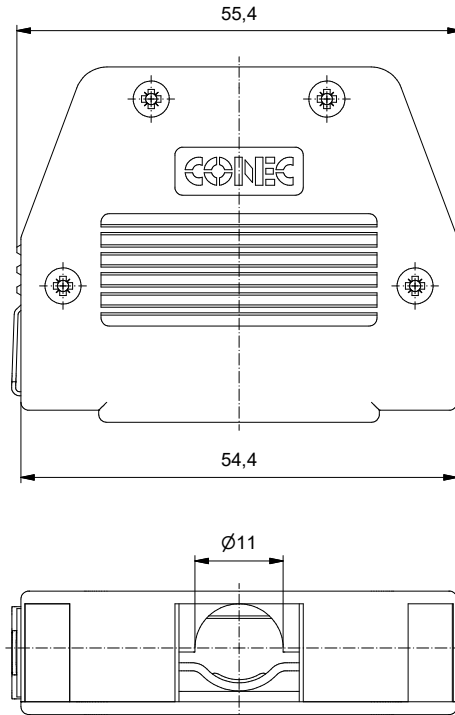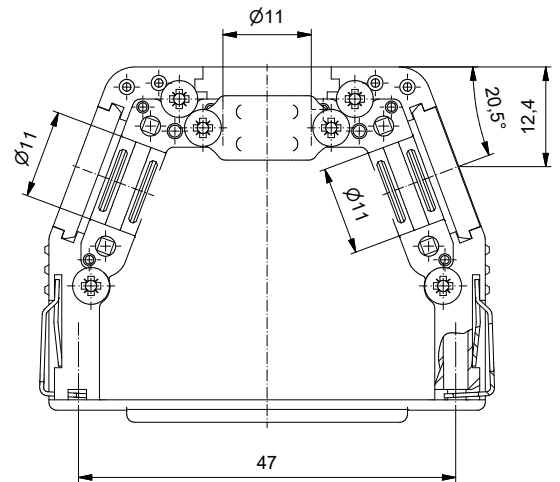

Part no./
Art.-Nr.

16-003270



dim. in mm

drawn/ gez.	14.02.2025	Lehmenkühler
appd./ gepr.	17.02.2025	Koch

Index: a Original

Scale/ Maßstab:
1,5:1

ROHS compliant, exemption 6a/
ROHS konform, Ausnahme 6a

Amphenol
CONEC

Plastic Hood 25pos. with mounting material,
with SnapLock / straight and side cable entry
Kunststoffhaube 25pol. mit Befestigungszubehör,
mit Schnellverriegelung / gerader und seitlicher Kabeleingang

dwg no /
Z.-nr.: 16K1A4424

DIN-
A3

1 / 1