


Kupplungsdose KD4-1/4-A

Teilenummer: 2143

★ Kernprogramm

selbstabstellend.

FESTO

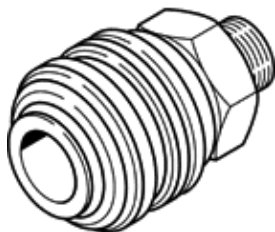

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	8 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	1.260 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	9,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht	57 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform