


MERKMALE

- Abschließbar für zusätzliche Sicherheit
- Schaumstoffeinsätze zum Schutz empfindlicher Gegenstände

RS Pro Kunststoffkoffer, 155 x 489 x 363 mm

RS Best.-Nr. 519-649

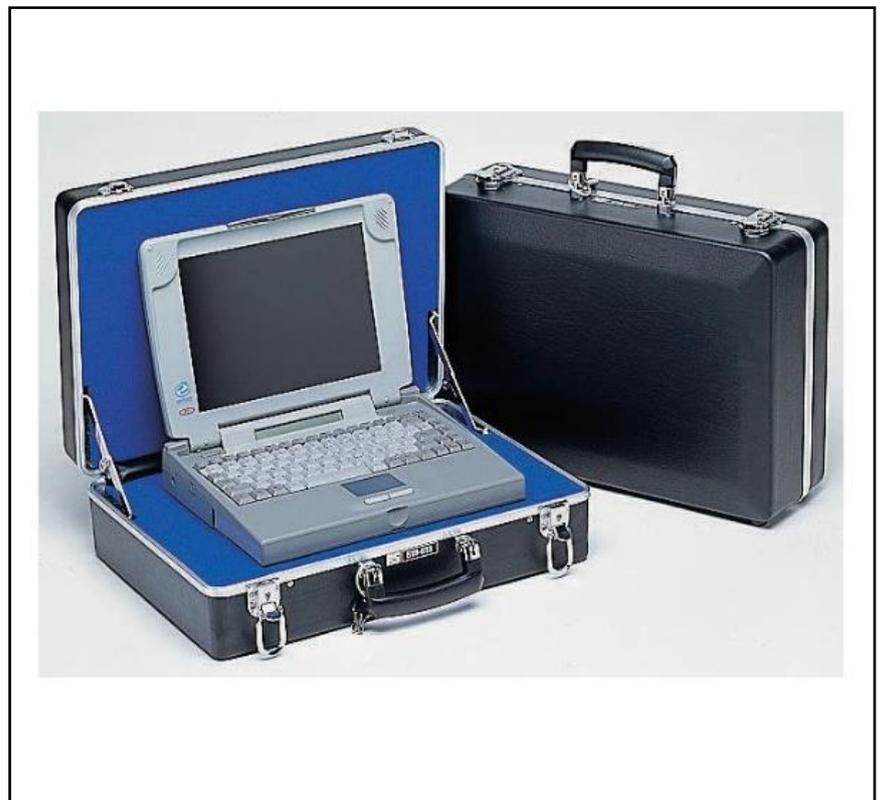

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS Pro Transportkoffer, der aus 3 mm dickem ABS gefertigt ist und über einen robusten Aluminiumrahmen, Kipphebelverschlüsse (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten), selbstsichernden LID, bequemen Tragegriff und Standfüße verfügt. Dieser Koffer ist ideal für den Schutz und den Transport empfindlicher Geräte und Proben. Jedes Gehäuse wird mit blau gebürstetem Nylonschaumstoffeinlagen geliefert, die leicht geschnitten werden können, um für spezifische Anforderungen formbare Ausschnitte zu erhalten.

Sie können sich darauf verlassen, dass diese RS Pro Tasche Ihre wertvollen und empfindlichen Gegenstände während des Transports sicher und sicher aufbewahrt.

Optionen umfassen:

[519-633](#) - ABS-Transportkoffer 425 x 300 x 125 mm

[519-649](#) - ABS-Transportkoffer 489x363x155 mm

[519-655](#) - ABS-Transportkoffer 570 x 405 x 175 mm

Allgemeine Spezifikationen

Material	ABS
Schaumstoff	Ja
Wasserdicht oder wasserdicht	Nein
Räder	Nein
Farbe	Schwarz
Teiler	Nein
Oberfläche	Strukturiert; glatt
Verriegelbar	Ja
Zertifizierung für Gefahrenbereiche	ATEX; Klasse I
Materialtyp	Kunststoff
Anwendungen	Musikinstrumente; Werkzeuge; Kabelgeräte; Foto- und Kameraausrüstung; Prüfgeräte; Komponentenaufbewahrung, Elektronik, Audio/Video-Geräte
Rackschiene	Ja

Mechanische Spezifikationen

Äußere Höhe	155mm
Außenbreite	489mm
Außentiefe	363mm
Außenabmessungen	155x489x363mm
Gewicht	3.1; 8; 20kg
Bis zu	40kg
Volumen	239l
Dicke von Aluminiumblech	1mm
Verstärkt	3
LID	45mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Temperatur	-20 bis 80 °C.
------------	----------------

Schutzkategorie

IP-Schutzart	IP54; IP65; IP67; IPX5
--------------	------------------------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	CE/UR/CUR
----------------------------	-----------