



EHMANN

Universal Aluminium Steckdosenleiste 9-fach mit Schalter

Art-Nr.: 0601x00092031 (1,5 m Zul.) | 0601x00092033 (3 m Zul.) | 0601x00092035 (5 m Zul.)



Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)

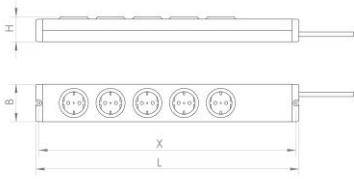
Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit



Universal Aluminium Steckdosenleiste 9-fach mit Schalter

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schalter: 2-polig, beleuchtet (rot) Eigenverbrauch Schalter: < 0,4 W Schutzart: IP20	  	
		
(Abbildung ähnlich)		
Art.-Nr. 0601x00092031 (1,5 m Zul.) Art.-Nr. 0601x00092033 (3 m Zul.) Art.-Nr. 0601x00092035 (5 m Zul.)	EAN 401209600077 8 EAN 401209600614 5 EAN 401209600578 0	VPE 10 VPE 10 VPE 7
		714 x 65 x 44 mm Abmessung (L x B x H) 708 mm Befestigungsmaß