

## Compact-Keyboard G84-4400



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

### Leistungsfähig bis ins Detail!

Es ist ein Pointing Device gefordert? Aus Platzgründen kann aber keine Extra-Maus eingesetzt werden? Dann empfiehlt sich die ultraflache Kompakttastatur mit integriertem Trackball. Sie ist hervorragend geeignet für 19-Zoll-Applikationen, Slim Line PCs und Notebooks.

### Entscheidende Vorteile

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
- Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
- Integrierter Trackball plus 2 Maustasten
- Sehr flach - Gesamtbauhöhe nur 20 mm
- Geringes Gewicht
- 83/84-Tasten Layout mit voller Funktionalität einer Standard-Tastatur
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19" Anwendungen

### Technische Daten:

#### Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Gewicht (Produkt):

ca. 563 g

#### Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 720 g

#### Kabellänge:

ca. 1,75 m

#### Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

#### Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C

#### Stromaufnahme:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Anschluss:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Produktzulassungen:

- c-tick
- cULus
- VCCI
- CE
- FCC
- VDE
- BSMI

#### Systemvoraussetzungen:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Lieferumfang:

- Compact-Keyboard G84-4400
- gedruckte Bedienungsanleitung

#### Abmessungen Produkt:

ca. 370 x 139 x 19,6 mm

#### Abmessungen Verpackung:

ca. 400 x 195 x 32 mm

#### Zuverlässigkeit:


- MTBF > 100.000 Stunden
- MCBF > 10 Mrd. Betätigungen

#### Trackball:

- Abtastung: Mechanisch
- Anzahl Tasten: 2
- Anschluss: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Tastatur:

- Tastentechnologie: ML
- Lebensdauer Standardtaste: > 20 Millionen Betätigungen
- Betätigungs-Charakteristik: ML Druckpunkt (50cN)

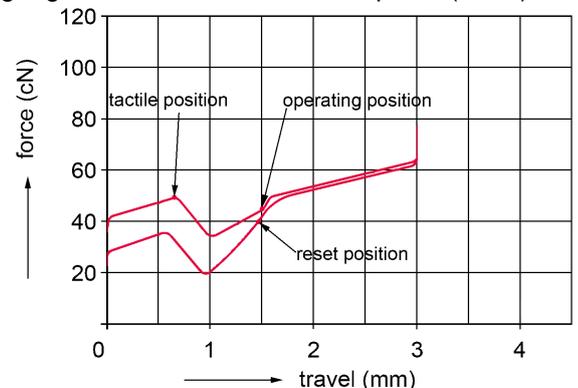

- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle

"Ausführungsvarianten"

**Verpackungseinheit:**

- Anzahl Produkte im Umkarton: 21
- Anzahl Umkartons pro Palette: 12

**Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:**

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

## Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärb	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Anzahl Tasten	Trackball Anschluss
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBBE-2	Belgien	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBCH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBCH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBGB-0	UK	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBGB-2	UK	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2

Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Anzahl Tasten	Trackball Anschluss
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBRB-0	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBUS-0	US-Englisch	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBUS-2	US-Englisch	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBBE-0	Belgien	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBBE-2	Belgien	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBCH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBCH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBGB-0	UK	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBGB-2	UK	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBIT-0	Italien	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBIT-2	Italien	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBPN-2	Pan-Nordic	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBRC-0	Englisch (US) / chinesisch	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB
Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBRC-2	Englisch (US) / chinesisch	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Anzahl Tasten	Trackball Anschluss
32	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTQ-0	Türkei	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
33	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTQ-2	Türkei	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
34	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBUS-0	US-Englisch	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB
35	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBUS-2	US-Englisch	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB