




RG179 B/U 同轴 FEP 棕色电缆 25m

产品规格书

RS PRO 货号: 9060638

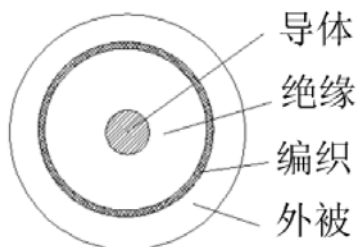

电缆外被印字: RG179 B/U FEP

操作温度: -55 to 200°C

应用场合: 移动通信, 军用导航, 雷达, 航空等电子设备中传输射频信号

参考标准: MIL-C-17F, MIL-C-17G

结构:

导体: 镀银铜包钢 导体数量及尺寸.($\pm 0.02\text{mm}$): 7/0.10

绝缘: PTFE 平均厚度(mm): 0.65 绝缘直径.(±0.08mm): 1.6
编织: 镀银铜 编织导体根数及尺寸 (mm):16/5/0.10 遮蔽率(%): 95%±5%
外被: FEP 平均厚度(mm): 0.27 外被直径.(±0.13mm): 2.54



颜色:

绝缘颜色: 本色
外被颜色: 透明名棕色

电性能:

电容(PF/M): 64.0±3
特性阻抗(OHM): 75+/-5
传播速度(%): 69.5±5
最大工作频率(GHz): 3.0
最大工作电压 (RMS): 1200.0
灭晕电压 (VRMS): 1200.0
护套耐压 (VRMS): 2000.0
火花实验 (VRMS,Min): 2000.0

频率(MHz)	衰减(dB): dB/100m(±15%)
10	17.4
50	23.0

100

27.93

1000

91.25