

SMD10-50AH


Denudeur de câbles

Nouveau dénudeur de câbles grand format SMD10-50AH, un outil polyvalent permettant d'effectuer des coupes fendues, annulaires et en spirale sur des diamètres de câble de 10 à 50 mm. Équipé d'une lame en acier trempé, l'outil permet un retrait rapide, sûr et précis de la gaine extérieure des câbles isolés durs et souples sans endommager les couches sous-jacentes.

Caractéristiques

- Équipé d'une lame encastrée sûre pour éviter les blessures potentielles et les dommages à la lame.
- Ajustez facilement la position de la lame pour effectuer des coupes annulaires, en spirale et longitudinales.
- S'ajuste rapidement pour s'adapter aux câbles isolés durs et souples de 10 mm à 50 mm de diamètres aux extrémités et à mi-portées des câbles.
- Le bouton de profondeur de la lame s'ajuste jusqu'à 4,5 mm par incréments de 0,05 mm et dispose d'une échelle pratique en pouces ou métrique pour une précision garantie.
- Lame en acier remplaçable, usinée et rectifiée.
- La mâchoire de réglage du diamètre renforcée est durable et se déplace sur une tige filetée pour assurer une stabilité précise entre la lame et la gaine extérieure.

DIAMÈTRE DU CÂBLE	TYPES DE GAINE EXTERIEURE	RÉGLABLE PROFONDEUR DE LA LAME	LAME DE REMPLACEMENT
10 to 50 mm	HDPE PE PVC Rubber	4.5 mm	SMD10-50AHB

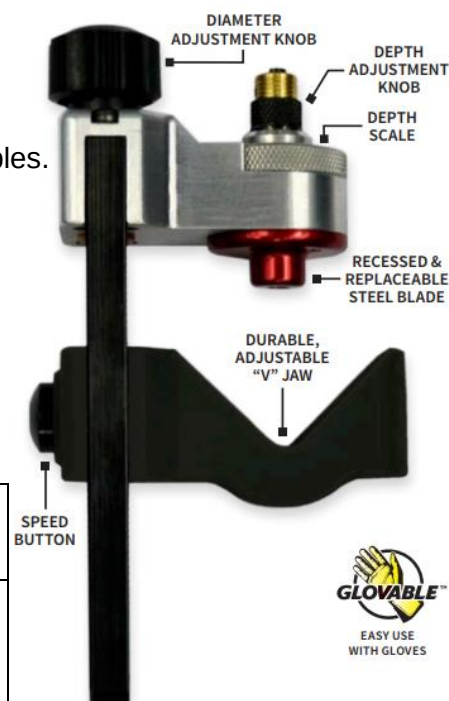

La mâchoire à réglage rapide accepte les câbles isolés durs et souples allant de 10 mm à 50 mm.



Les boutons sont conçus avec des molettes et des rainures pour un ajustement facile lorsque vous portez des gants.



La lame en acier encastrée rend l'outil sûr à transporter et à ranger.



Effectue rapidement et facilement des coupes annulaires, en spirale et longitudinales.