

**Anwendung:** Industrieller Wandanschlusskasten aus Weichstahl gemäß IP66, geeignet für die Unterbringung von elektronischen und elektrischen Geräten in anspruchsvollen Umgebungen mit häufigem Abspritzen oder allgemein nassen Bedingungen.

**Lieferumfang:** Zählerschrank- und Türmontageplatte, Doppelverriegelungssystem, Montageplatte für Kabelverschraubungen, Dichtung und Befestigungszubehör.

**Standardkonfiguration:** Lackierte Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung mit strukturierter Oberfläche


**Farbe:** RAL7032

**Schutzniveau:** IP66

**Gegen mechanische Stöße:** IK10

**Stärke:** Zählerschrank und Tür 1,2 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech

**Montageplatte:** Verzinkter Stahl 1,5 mm bzw. 2,0 mm

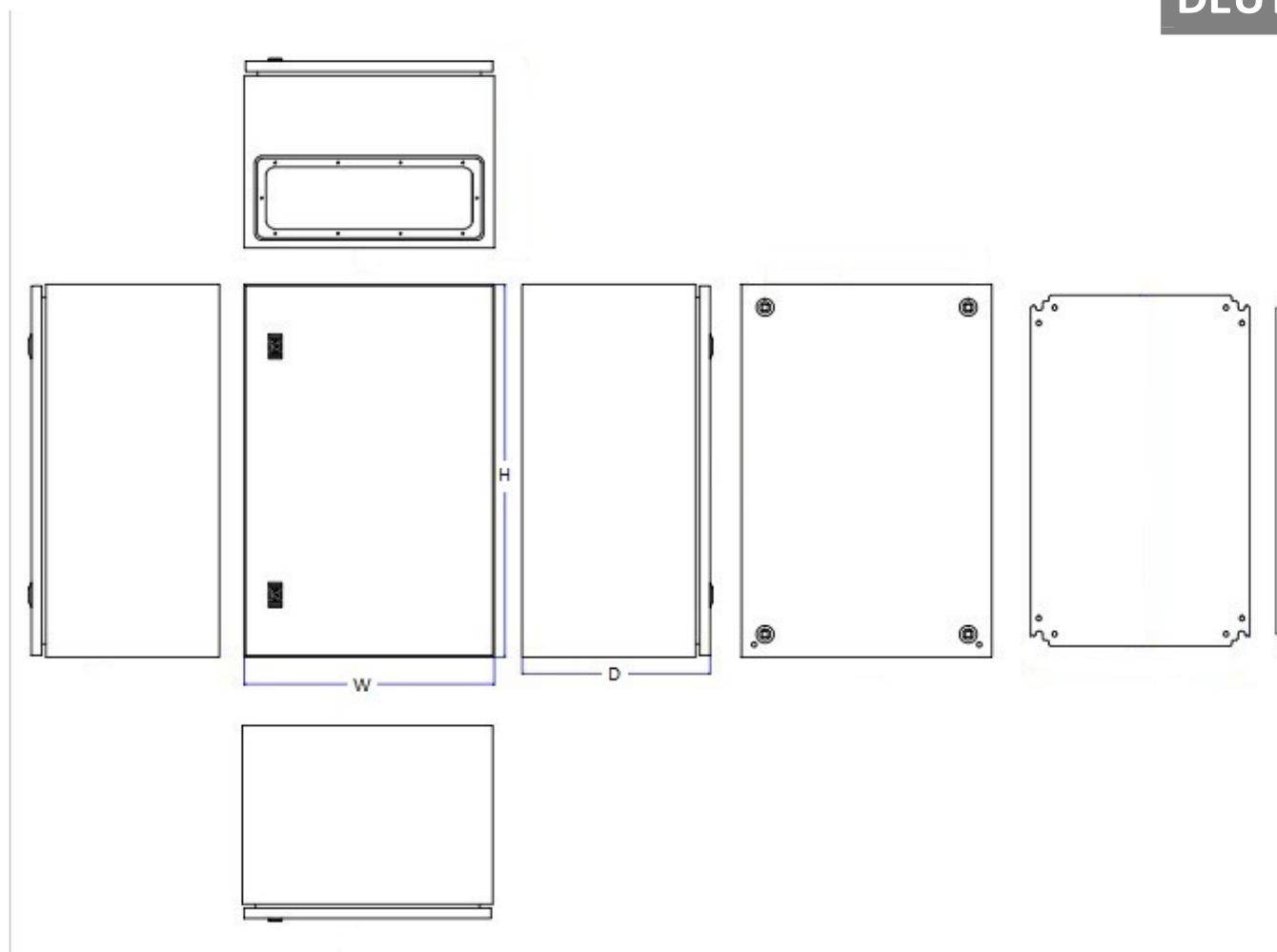

Best.-Nr.	Beschreibung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gehäuse und Tür Stärke (mm)	Befestigungsplatte Stärke (mm)
775-5817	Doppelverriegelung	600	400	200	1,2	1,5
775-5338	Doppelverriegelung	600	400	210	1,2	1,5
775-5347	Doppelverriegelung	600	400	300	1,2	1,5
775-5811	Doppelverriegelung	600	500	200	1,2	1,5
775-5820	Doppelverriegelung	600	600	200	1,2	1,5
775-5340	Doppelverriegelung	600	600	210	1,2	1,5
775-5344	Doppelverriegelung	600	600	300	1,2	1,5
775-5353	Doppelverriegelung	600	600	400	1,2	1,5
775-5823	Doppelverriegelung	700	500	200	1,2	1,5
775-5356	Doppelverriegelung	700	500	260	1,2	1,5
775-5827	Doppelverriegelung	800	600	200	1,5	2
775-5350	Doppelverriegelung	800	600	210	1,5	2
775-5362	Doppelverriegelung	800	600	300	1,5	2
775-5369	Doppelverriegelung	800	600	260	1,5	2