

フロントベゼルセット, アンチツイストリング

販売事業者
Rs-online



61-9932.1



<https://rs-online.eao.com/component/61-9932.1...>

お客様の製品:



61-9932.1 フロントベゼルセット, アンチツイスト リング

前面

フロント寸法:	Ø 25 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	アルミニウム

取付け

取付け穴:	Ø 22.5 mm
取付けタイプ:	パネル実装

機械的特性

重量:	0.008 kg
-----	----------



認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	フロントベゼルセット, アンチツイストリング, Ø 25 mm, Ø 18 mm, 黒, アルミニウム
寸法:	Ø 25 mm
内部寸法:	Ø 18 mm
製品属性:	セレクタースイッチ用
ヒント:	カラーアルマイトの色は、製造上の理由により異なる場合があります。

マウントカットアウト:

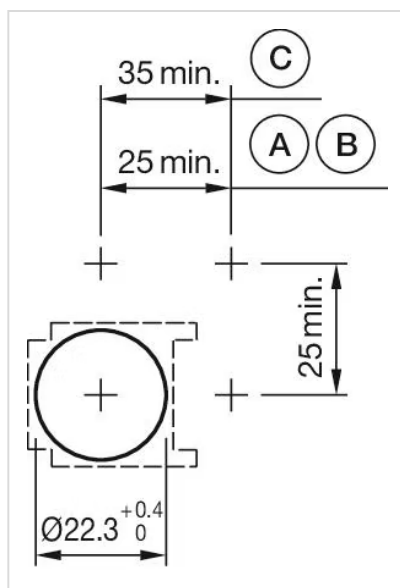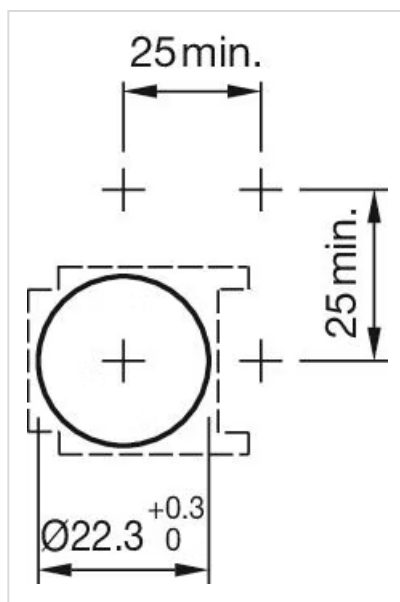

A = はんだ/プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm

B = 半田端子接続

C = ねじ端子接続