

プリント基板用コネクタ - CCV 2,5/ 2-G-5,08 P26THR - 1955387

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 2, ピッチ: 5.08 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず,
取付け方法: SMD/THT/THR, ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能



図は10極仕様



基本情報

梱包	50 pc
GTIN	 4 017918 926175
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	0.887 g
関税	85366990
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

長さ	8.6 mm
ピッチ	5.08 mm
寸法a	5.08 mm
高さ	13 mm
	12 mm
はんだピンの長さ	2.6 mm
ピン寸法	1 x 1 mm
穴径	1.6 mm

その他

製品範囲	CCV 2,5/...-G
絶縁材質グループ	IIIa
定格サージ電圧 (III/3)	4 kV
定格サージ電圧 (III/2)	4 kV
定格サージ電圧 (II/2)	4 kV

プリント基板用コネクタ - CCV 2,5/ 2-G-5,08 P26THR - 1955387

技術データ

その他

定格電圧 (III/3)	250 V
定格電圧 (III/2)	320 V
定格電圧 (II/2)	400 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I _N	12 A
最大負荷電流	12 A (極当たり)
絶縁材質	LCP
UL94難燃性クラス	V0
色	黒
極数	2

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

認証

認証

認証

UL Recognized / cUL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECCE CB Scheme / cULus Recognized

プリント基板用コネクタ - CCV 2,5/ 2-G-5,08 P26THR - 1955387

認証

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

UL Recognized		
	B	D
標準規格 IN	10 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

cUL Recognized		
	B	D
標準規格 IN	12 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
標準規格 IN	12 A
定格電圧UN	400 V

IECEE CB Scheme	
-----------------	--

cULus Recognized	
------------------	--

アクセサリ

アクセサリ

コーディングエレメント

プリント基板用コネクタ - CCV 2,5/ 2-G-5,08 P26THR - 1955387

アクセサリ

星型キーイング - CR-MSTB - 1734401

コーディングセクション、ソケットの穴または逆仕様プラグに挿入、色：赤、絶縁材



コーディングセクション - CR-MSTB NAT HT - 1954362

HTキーイングセクション、リフローはんだ工程前にソケットの溝に挿入、色：ページユ、耐熱性絶縁材



端子台マーキング

マーキングカード - SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



マーキングカード、カード、白、ラベリングなし、ラベリング可能：マーカーペン、取付けタイプ：粘着剤、端子台幅：5.08 mm、印字エリア：5,08 x 3,8 mm

端子台用マーキングシート、印字済み

マーキングカード - SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293




マーキングカード、カード、白、マーキング、横：連番（1～10、11～20など、91～(99)100まで）、取付けタイプ：粘着剤、端子台幅：5.08 mm、印字エリア：5,08 x 3,8 mm


図面

プリント基板用コネクタ - CCV 2,5/ 2-G-5,08 P26THR - 1955387

外形寸法

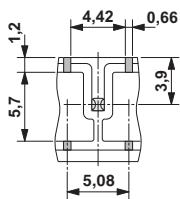

穴あけ加工図

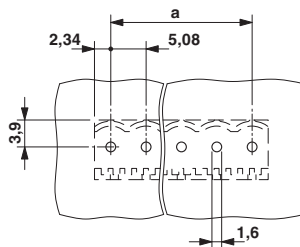

底面図、はんだペースト用フリース
ベース、深さ0.55 mm

外形寸法

