



612F

Axialfläkt DC 60x60x15 mm



Energisnål kompaktfäkt. Kan fås med tillval /2

Teknisk data

Beskrivning	Axialfläkt DC 60x60x15 mm
Spänning	12 VDC
Spänningsområde	10,8-13,2 VDC
Effekt	1,0 W
Varvtal	3900 rpm
Luftflöde	8.00 l/s
Luftflöde	29.0 m3/h
Luftflöde	17.1 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåsriktning	Utlöpp över motorfästet
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motor	Elektroniskt kommuterad yttterotormotor med integrerad drivelektronik
Motorskydd / Skydd	Skydd mot felaktig polaritet och blockerad rotor
Lagertyp	Sintec glidlager
Fläkthjul	Glasfiberarmerad plast, PA
Hölje	Glasfiberarmerad plast, PBT
Elektrisk anslutning	Två enkelledare AWG28, TR64, skalade och förtenta
Ljudtryck	27.0 dB(A)
Ljudeffekt	4.4 Bel
Livslängd L10	ebm-papst Service Life L10: 50000 tim 20 °C / 20000 tim 60 °C Life expectancy L10Δ: 62500 tim 40 °C
Uppfyllda standarder	VDE, UL, CSA
Storlek	60x60x15 mm
Vikt	30 g
Art.nr	9291708601

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information




612F

Axialfläkt DC 60x60x15 mm

Tillbehör till 612F

Benämning	Art.nr	Information
FF250A/45	4620102	Plastgaller med filter 60x60 mm
PF60	470111104	Plastgaller med filter 60x60 mm
MFG060	4620200	Skyddsgaller metall 60x60 mm
PRF60	470111173	Skyddsgaller EMC 60x60 mm

Diagram

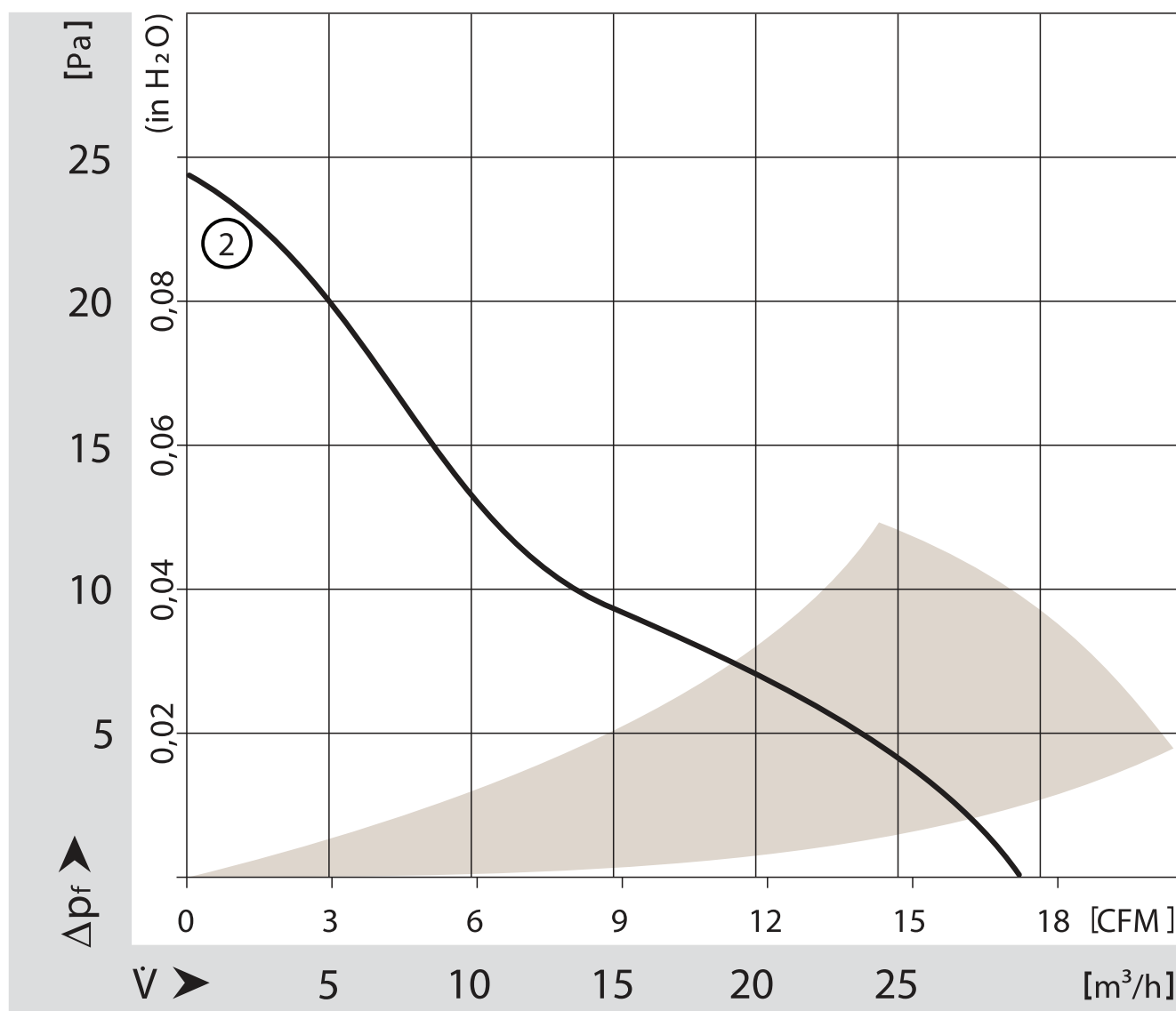




612F

Axialfläkt DC 60x60x15 mm

Ritning

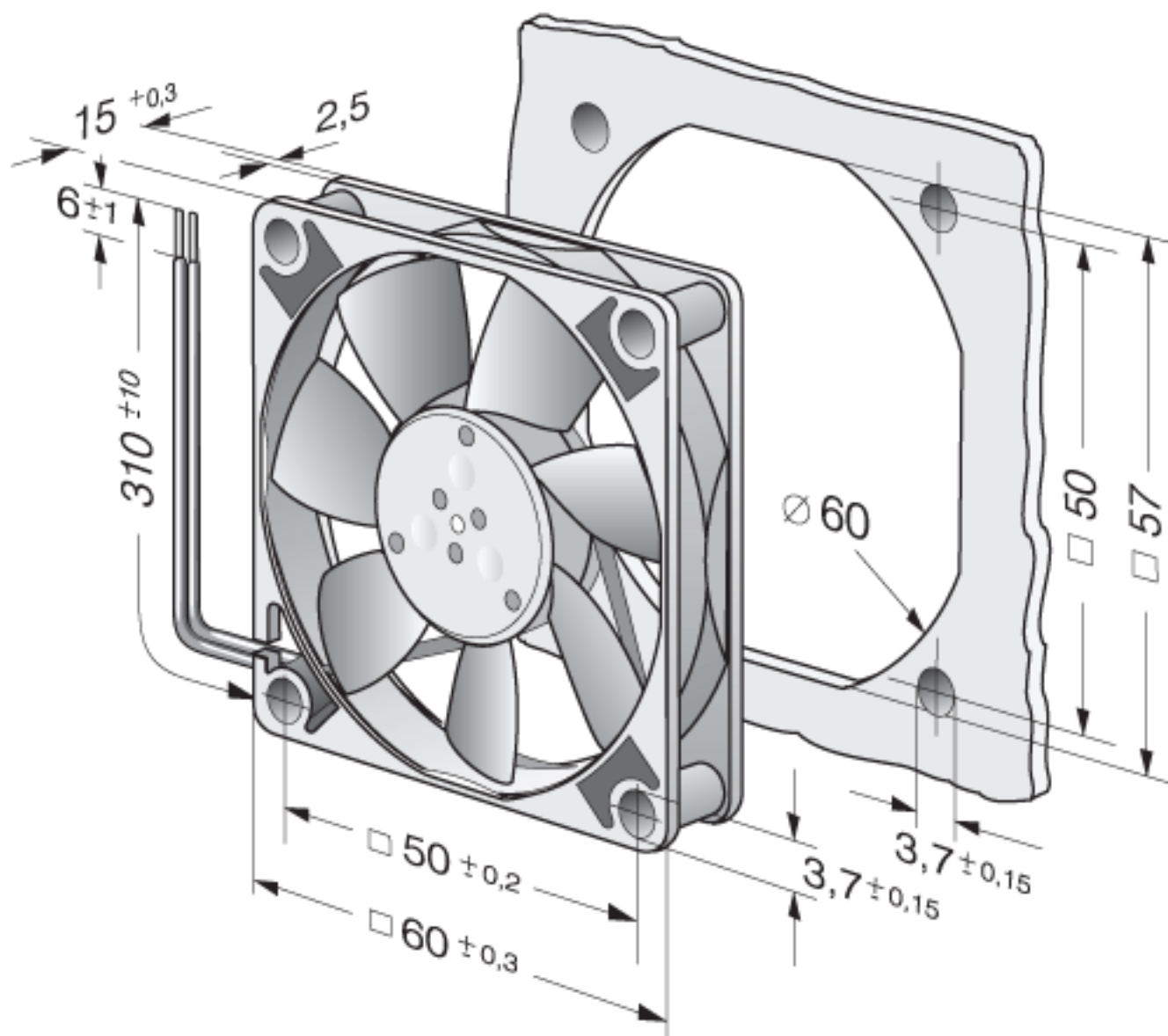

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se