

クッションドライバー

No.700 スーパークッションドライバー PAT.



MG マグネット入り **環境対策**

- 手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
- 軸は強靱で耐久性に優れたクロームバナジウム鋼、全身焼入れ。
- 錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。

呼称	mm	mm	mm	mm	mm	mm	内装 (本)	外装 (本)
⊖5.5 × 75	5.5	0.8	75	5.5	29	182	6	120
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	32	215	6	120
⊖6 × 150	6.0	0.9	150	6.4	32	265	6	120
⊖8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	35	276	6	120
⊕1 × 75	⊕No.1	75	5.5	29	182	6	120	
⊕2 × 100	⊕No.2	100	6.4	32	215	6	120	
⊕2 × 150	⊕No.2	150	6.4	32	265	6	120	
⊕3 × 150	⊕No.3	150	8.0	35	276	6	120	

No.600 クッショングリップドライバー



MG マグネット入り **環境対策**

- クロームバナジウム鋼、全身焼入れで強靱な軸。
- 黒クロームメッキ仕上げ。

呼称	mm	mm	mm	mm	mm	mm	内装 (本)	外装 (本)
⊖5.5 × 75	5.5	0.8	75	5.5	29	182	6	120
⊖5.5 × 100	5.5	0.8	100	5.5	29	207	6	120
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	32	215	6	120
⊖6 × 150	6.0	0.9	150	6.4	32	265	6	120
⊖8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	35	276	6	120
⊕1 × 75	⊕No.1	75	5.5	29	182	6	120	
⊕1 × 100	⊕No.1	100	5.5	29	207	6	120	
⊕2 × 100	⊕No.2	100	6.4	32	215	6	120	
⊕2 × 150	⊕No.2	150	6.4	32	265	6	120	
⊕3 × 150	⊕No.3	150	8.0	35	276	6	120	

No.720 スーパークッションドライバー〈スタビータイプ〉 PAT.




MG マグネット入り **環境対策**

- 手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
- 軸は強靱で耐久性に優れたクロームバナジウム鋼、全身焼入れ。
- 錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。●限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。

呼称	mm	mm	mm	mm	mm	mm	内装 (本)	外装 (本)
⊖6 × 15	6.0	0.9	15	6.0	35	68	6	120
⊕1 × 15	⊕No.1	15	6.0	35	68	6	120	
⊕2 × 15	⊕No.2	15	6.0	35	68	6	120	

No.610 クッショングリップドライバー〈細軸タイプ〉

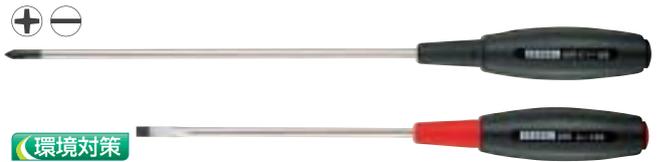

環境対策

- 精密分野でのネジ締め最適。
- マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカット。●クロームバナジウム鋼、全身焼入れ。
- 刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工。

呼称	mm	mm	mm	mm	mm	mm	内装 (本)	外装 (本)
⊖4 × 50	4.0	0.5	50	4.0	20.5	137	12	120
⊖4 × 75	4.0	0.5	75	4.0	20.5	162	12	120
⊖4 × 100	4.0	0.5	100	4.0	20.5	187	12	120
⊖4 × 125	4.0	0.5	125	4.0	20.5	212	12	120
⊖4 × 150	4.0	0.5	150	4.0	20.5	237	12	120
⊖4 × 200	4.0	0.5	200	4.0	20.5	287	12	120
⊕00 × 75	⊕No.00	75	4.0	20.5	162	12	120	
⊕00 × 100	⊕No.00	100	4.0	20.5	187	12	120	
⊕0 × 75	⊕No.0	75	4.0	20.5	162	12	120	
⊕0 × 100	⊕No.0	100	4.0	20.5	187	12	120	
⊕1 × 75	⊕No.1	75	4.0	20.5	162	12	120	
⊕1 × 100	⊕No.1	100	4.0	20.5	187	12	120	
⊕1 × 150	⊕No.1	150	4.0	20.5	237	12	120	

No.730 スーパークッション貫通ドライバー PAT.



MG マグネット入り **環境対策**

- 手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
- ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。
- 軸は強靱で耐久性に優れたクロームバナジウム鋼、全身焼入れ。
- 錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。



呼称	mm	mm	mm	mm	mm	mm	内装 (本)	外装 (本)
⊖5.5 × 75	5.5	0.8	75	5.5	29	182	6	120
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	32	215	6	120
⊖6 × 150	6.0	0.9	150	6.4	32	265	6	120
⊖8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	35	276	6	60
⊕1 × 75	⊕No.1	75	5.5	29	182	6	120	
⊕2 × 100	⊕No.2	100	6.4	32	215	6	120	
⊕2 × 150	⊕No.2	150	6.4	32	265	6	120	
⊕3 × 150	⊕No.3	150	8.0	35	276	6	60	