

RAD FS 125X35/50 GL INOX LENKROLLE X20L

Rad Serie FS

Rad aus hitzebeständigem sonder thermoplastische Verbindung (270°C) und hohe Stossfestigkeit. Tragfähigkeit nach EN12527 und EN12532 ohne Hindernisse festgestellt. Nicht verwenden die Bremse bei > 40°C. Gleitlager.


Gehäuse-Serie INOX20

Mittellast Gehaeuse Inox 20 aus Edelstahlblech, Lenkgabel mit Doppelkugellrunde; glaenzende Oberflae che.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	125 mm
Laufbreite	E	35,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	20 mm
Artikelgewicht		1,000 kg
Nabenlänge	L	50 mm
Gesamtbauhöhe	H	159 mm
Platte-Außenmaße	AxB	102x83 mm
Lochabstand	axb	80x60 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M8
Ausladung	F	49 mm
Gabelbreite	U	50 mm
Tragfähigkeit		250 kg

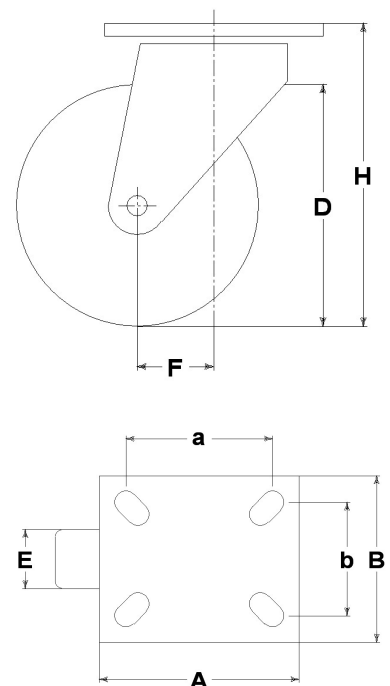

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: 28010

Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf: 28109FR

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).**