


## 接続分配器 - PSM PTK-4 - 2799364

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

パッシブRS-485 T分岐、9ピンD-SUBピンストリップ×1と9ピンD-SUBソケット×5を装着



### 基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 017918 074050
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	146.2 g
関税	85366990
生産国	ドイツ

### 技術データ

#### 寸法

幅	89.8 mm
高さ	89.6 mm
長さ	39 mm

#### 環境条件

使用周囲温度	-25 °C ... 70 °C
--------	------------------

#### 概要

定格電圧 $U_N$	60 V AC/DC
標準規格 $I_N$	1 A
バスシステム	RS-485
シールド	D-SUBフレーム
テスト電圧	500 V AC (50 Hz、1分 ( r.m.s ))
ハウジングの材質	PVC
UL94難燃性クラス	V0
ピン配列	すべて1:1

## 接続分配器 - PSM PTK-4 - 2799364

### 技術データ

#### 接続データ

接続	入力
極数	9
接続方法	D-SUB-9オスコネクタ
接続	出力
極数	9
接続方法	D-SUB-9メスコネクタ
接続	分岐
極数	9
接続方法	D-SUB-9ソケット×4

#### 基準と規格

UL94難燃性クラス	V0
------------	----

### 分類

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27230207
eCl@ss 4.1	27230207
eCl@ss 5.0	27230207
eCl@ss 5.1	27230207
eCl@ss 6.0	27230207
eCl@ss 7.0	27230207
eCl@ss 8.0	27242208

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC001423

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	39121008

### 認証

#### 認証

## 接続分配器 - PSM PTK-4 - 2799364

### 認証

認証

EAC / EAC

---

防爆認証

---

提出した認証

---

### 認証の詳細

EAC

EAC

### アクセサリ

アクセサリ

データプラグ

D-SUB/バスコネクタ - SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - 2708232



D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口の傾斜角は35度以下、バスシステム：PROFIBUS DP (最大12 Mbps)、終端抵抗はスライドスイッチで切替え、ピン配列：3、5、6、8、ネジ接続式端子台

---

D-SUB/バスコネクタ - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - 2313698



D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口の傾斜角は90度以下、バスシステム：PROFIBUS DP (最大12 Mbps)、終端抵抗はスライドスイッチで切替え、ピン配列：3、5、6、8、ネジ接続式端子台

---

D-SUB/バスコネクタ - SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - 2744380



D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口×2の軸合わせ仕様、バスシステム：PROFIBUS DP (最大12 Mbps)、終端抵抗はスライドスイッチで切替え、ピン配列：3、5、6、8、ネジ接続式端子台

---

## 接続分配器 - PSM PTK-4 - 2799364

### アクセサリ

#### D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS 9/F - 2744241



D-SUBコネクタ、9極、メスコネクタ、挿入角度35°未満のケーブル挿入口×2、すべてのシステムに対応する汎用タイプ、ピン割当て：1、2、3、4、5、6、7、8、9をネジ接続式端子台×1に

#### D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS 9/M - 2744018



D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、挿入角度35°未満のケーブル挿入口×2、すべてのシステムに対応する汎用タイプ、ピン割当て：1、2、3、4、5、6、7、8、9をネジ接続式端子台×1に

#### D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-M/AX 9 - 2904467



D-SUBプラグ、9極、オス、ケーブル挿入口2箇所と同軸仕様、すべてのシステムに対応する汎用タイプ、ピン割当て：1、2、3、4、5、6、7、8、9をねじ接続式端子台に


#### D-SUBバスコネクタ - SUBCON-PLUS-F/AX 9 - 2311797



D-SUBコネクタ、9極メスコネクタ、軸方向、ケーブル挿入口は2箇所、全システムに対応する汎用タイプ、ピン割当て：1、2、3、4、5、6、7、8、9をネジ接続式端子台に

### 図面

回路図

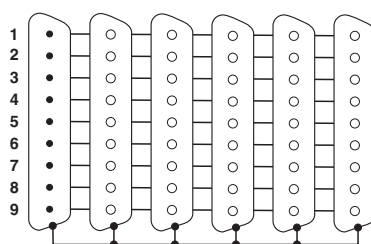

## 接続分配器 - PSM PTK-4 - 2799364

外形寸法

