
 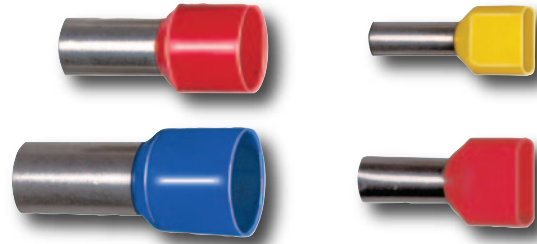



## PLIO

**Materiaal:** vertind koper  
**Isolatie:** polypropyleen  
**Gebruikstemperatuur:** +105°C max. (120°C in pieken)  
**Afmetingen:** volgens DIN 46228T4




## • Geïsoleerde draadeindhulzen PLIO



type	artikelcode	doorsnede mm <sup>2</sup>	kleur isolatie	a	L	afmetingen (mm)			 *
						d1	d2	d4	
PLIO - 0,5	0649 0005 000	0,5	wit	8	13,5	1,1	1,4	2,5	1000
PLIO - 0,75	0649 0010 000	0,75	blauw	8	14	1,3	1,6	2,8	1000
PLIO - 1	0649 0015 000	1	rood	8	14,5	1,5	1,8	3	1000
PLIO - 1,5	0649 0020 000	1,5	zwart	8	14,5	1,8	2,1	3,4	1000
PLIO - 2,5	0649 0030 000	2,5	grijs	8	15	2,3	2,6	4,2	1000
PLIO - 4	0649 0040 000	4	oranje	10	18	2,9	3,3	4,8	1000
PLIO - 6	0649 0050 000	6	groen	12	20	3,6	4	6,2	500
PLIO - 10	0649 0060 000	10	bruin	12	21	4,6	5	7,5	500
PLIO - 16	0649 0070 000	16	wit	12	23	6	6,4	8,8	500
PLIO - 25	0649 0080 000	25	zwart	16	29	7,5	7,9	11	50
PLIO - 35	0649 0090 000	35	rood	16	30	8,5	8,9	12,5	50
PLIO - 50	0649 0100 000	50	blauw	20	36	10,5	11,1	15	50

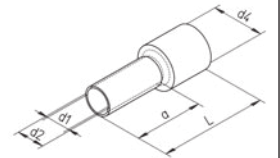

\* zakjes met 'snoeren' (paternosters)

 • Geïsoleerde draadeindhulzen PLIO voor twee geleiders, speciaal voor het aftakken of het verbinden van twee geleiders op dezelfde aansluitklem

type	artikelcode	doorsnede mm <sup>2</sup>	kleur isolatie	a	L	afmetingen (mm)				
						d1	d2	d4	d5	
PLIO - 2 x 0,5	0649 0210 000	2 x 0,5	wit	8	15	1,5	1,8	4,5	2,3	1000
PLIO - 2 x 0,75	0649 0220 000	2 x 0,75	grijs	8	15	1,8	2,1	5,1	2,6	1000
PLIO - 2 x 1	0649 0230 000	2 x 1	zwart	8	15	2,05	2,35	5,1	3	1000
PLIO - 2 x 1,5	0649 0240 000	2 x 1,5	rood	8	16	2,3	2,6	6,4	3,5	1000
PLIO - 2 x 2,5	0649 0250 000	2 x 2,5	blauw	10	18,5	2,9	3,3	7,5	4	1000
PLIO - 2 x 4	0649 0260 000	2 x 4	grijs	12	23	3,8	4,2	8,6	4,9	1000
PLIO - 2 x 6	0649 0270 000	2 x 6	geel	14	25	4,6	5	9,6	5,8	500
PLIO - 2 x 10	0649 0280 000	2 x 10	rood	14	26	6,5	6,9	12,6	7	500

 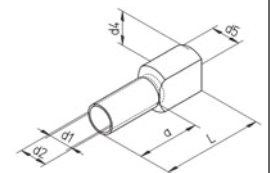

 B7/5




## BOX1 - BOX2

**Specificaties :** stapelbaar (met overlapping van 7 mm)  
draaiend deksel met venster

**Toepassingen :** ronde dispenserdoos ideaal voor alle werkzaamheden op de werf.

Een assortiment draadeindhulzen altijd binnen handbereik, geen tijdverlies.




type	artikelcode	Ø mm	hoogte mm	gewicht g	
<b>BOX1 - 180012</b>	0649 0810 000	90	40	90	1
inhoud:	doorsnede (mm <sup>2</sup> )	aantal			
	0,5	50			
	0,75	100			
	1	100			
	1,5	100			
	2,5	50			
<b>BOX2 - 180022</b>	0649 0820 000	90	40	85	1
inhoud:	doorsnede (mm <sup>2</sup> )	aantal			
	4	50			
	6	20			
	10	20			
	16	10			



## Draadeindhulzen

**Materiaal :** elektrolytisch vertind koper  
**Isolerend gedeelte :** polypropyleen  
**Gebruikstemperatuur :** +105°C max. (120°C in pieken)  
**Afmetingen:** volgens DIN 46228T4

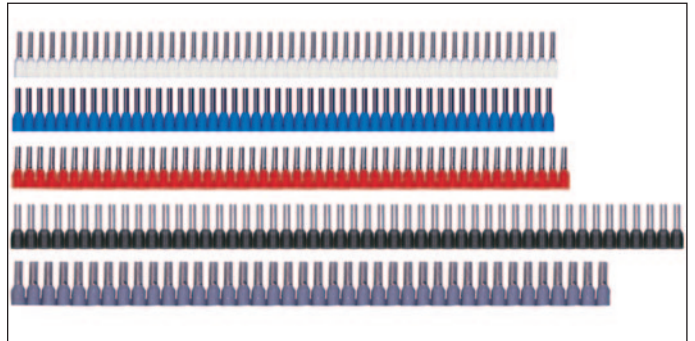

type voor doorsnede (mm <sup>2</sup> )	artikelcode	kleur	in banden van	a	L	afmetingen (mm)			
						d1	d2	d4	
<b>Geïsoleerde draadeindhulzen in zakjes met 10 banden</b>									
WH 0,5 mm <sup>2</sup>	0649 0105 001	wit	10 x 50 buisjes	8	14,5	1,1	1,4	2,6	500
BU 0,75 mm <sup>2</sup>	0649 0110 002	blauw	10 x 50 buisjes	8	14,5	1,3	1,6	2,8	500
RD 1 mm <sup>2</sup>	0649 0115 007	rood	10 x 50 buisjes	8	14,5	1,5	1,8	3	500
BK 1,5 mm <sup>2</sup>	0649 0120 010	zwart	10 x 50 buisjes	8	14,5	1,8	2,1	3,4	500
GY 2,5 mm <sup>2</sup>	0649 0130 013	grijs	10 x 50 buisjes	8	14,5	2,3	2,6	4,2	500
<b>Geïsoleerde draadeindhulzen in banden van grote lengten in dispenserdozen</b>									
YE 0,25K mm <sup>2</sup>	0649 0301 004	geel	1000 buisjes	8	14,5	0,8	1,3	2	1000
TQ 0,35K mm <sup>2</sup>	0649 0303 086	turkooize	1000 buisjes	8	14,5	0,8	1,3	2	1000
WH 0,5K mm <sup>2</sup>	0649 0305 001	wit	1000 buisjes	8	14,5	1,1	1,4	2,6	1000
BU 0,75K mm <sup>2</sup>	0649 0310 002	blauw	1000 buisjes	8	14,5	1,3	1,6	2,8	1000
RD 1K mm <sup>2</sup>	0649 0315 007	rood	1000 buisjes	8	14,5	1,5	1,8	3	1000
BK 1,5K mm <sup>2</sup>	0649 0320 010	zwart	1000 buisjes	8	14,5	1,8	2,1	3,4	1000
GY 2,5K mm <sup>2</sup>	0649 0330 013	grijs	500 buisjes	8	14,5	2,3	2,6	4,2	500
<b>Geïsoleerde draadeindhulzen in banden van zeer grote lengten op haspels</b>									
WH 0,5D mm <sup>2</sup>	0649 0306 001	wit	3000 buisjes	8	14,5	1,1	1,4	2,6	3000
BU 0,75D mm <sup>2</sup>	0649 0311 002	blauw	3000 buisjes	8	14,5	1,3	1,6	2,8	3000
RD 1D mm <sup>2</sup>	0649 0316 007	rood	3000 buisjes	8	14,5	1,5	1,8	3	3000
BK 1,5D mm <sup>2</sup>	0649 0321 010	zwart	2500 buisjes	8	14,5	1,8	2,1	3,4	2500
GY 2,5D mm <sup>2</sup>	0649 0331 013	grijs	1500 buisjes	8	14,5	2,3	2,6	4,2	1500




Draadeindhulzen in rupsvormige banden in zakjes



Draadeindhulzen in rupsvormige banden in dispenserdoos



Draadeindhulzen in rupsvormige banden op haspels

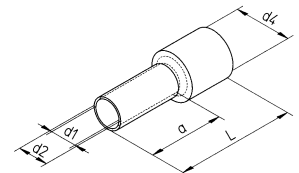

D5/6-02



D5/6-03

